

**SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Mit der umfassenden MultiMark-Produktfamilie erzielen Sie eine optimal strukturierte und nachhaltige Kennzeichnung in jedem Schaltschrank. Ein Beispiel dafür sind unsere neuen Leitermarkierer SlimFix, die sich besonders schnell bedrucken und aufrasten lassen. Zugleich entsprechen sie höchsten Anforderungen an die Vibrations- und Schockfestigkeit. Die Leitermarkierer sind offen konzipiert und vor oder nach dem Verdrahtungsprozess einfach und schnell zu installieren.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 3.3 mm, 18 x 5.4 mm, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">2719160000</a>
Typ	SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888195
VPE	900 Stück
kompatibler Drucker	<a href="#">2599430000</a>

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 06:07:58 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0,709 inch
Breite	5,4 mm	Breite (inch)	0,213 inch
Nettogewicht	0,23 g		

**Allgemeine Angaben**

Art des Aufdrucks	Neutral	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Ausführung	mit Einrastfuß	Breite	5,4 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal
Schriftfeldgröße	3.7 x 15.5 mm	Werkstoff	PC-ABS, TPU

**Leiter- und Kabelmarkierer**

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiteraußendurchmesser	2.5 - 3.3 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	3,3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	2,5 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Farbbänder




Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005090000</a>	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 Stück	

### THM MULTIMARK

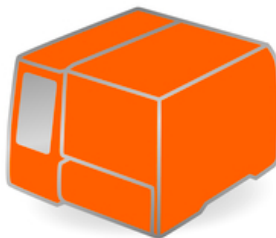

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM MMP ROLLER SFM 3
Best.-Nr.	<a href="#">2719270000</a>
GTIN (EAN)	4050118849158
VPE	1 Stück