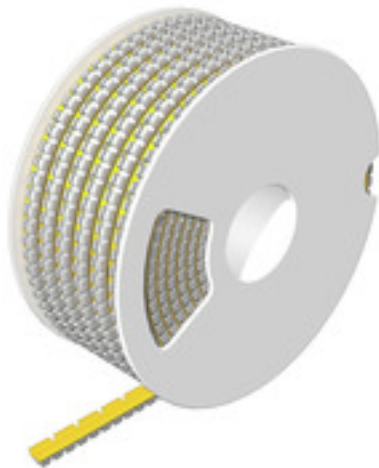


SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Mit der umfassenden MultiMark-Produktfamilie erzielen Sie eine optimal strukturierte und nachhaltige Kennzeichnung in jedem Schaltschrank. Ein Beispiel dafür sind unsere neuen Leitermarkierer SlimFix, die sich besonders schnell bedrucken und aufrasten lassen. Zugleich entsprechen sie höchsten Anforderungen an die Vibrations- und Schockfestigkeit. Die Leitermarkierer sind offen konzipiert und vor oder nach dem Verdrahtungsprozess einfach und schnell zu installieren.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 3.3 mm, 12 x 5.4 mm, gelb
Best.-Nr.	2719180000
Typ	SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888218
VPE	1.400 Stück
kompatibler Drucker	2599430000

SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0,472 inch
Breite	5,4 mm	Breite (inch)	0,213 inch
Nettogewicht	0,15 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	1.400	Art des Aufdrucks	Neutral
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Ausführung	mit Einrastfuß
Breite	5,4 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C
Farbe	gelb	Halogene	Nein
Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	Schriftfeldgröße	3,7 x 9,5 mm
Werkstoff	PC-ABS, TPU		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²
Leiteraußendurchmesser	2,5 - 3,3 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	3,3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	2,5 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

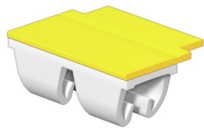

SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM MMP ROLLER SFM 3
Best.-Nr.	2719270000
GTIN (EAN)	4050118849158
VPE	1 Stück

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005090000	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 Stück	