


SFM 3/18 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

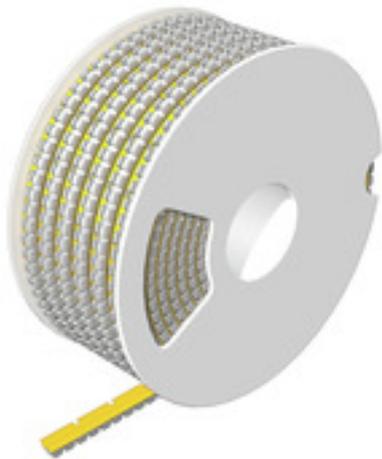

Mit der umfassenden MultiMark-Produktfamilie erzielen Sie eine optimal strukturierte und nachhaltige Kennzeichnung in jedem Schaltschrank. Ein Beispiel dafür sind unsere neuen Leitermarkierer SlimFix, die sich besonders schnell bedrucken und aufrasten lassen. Zugleich entsprechen sie höchsten Anforderungen an die Vibrations- und Schockfestigkeit. Die Leitermarkierer sind offen konzipiert und vor oder nach dem Verdrahtungsprozess einfach und schnell zu installieren.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 3.3 mm, 18 x 5.4 mm, gelb
Best.-Nr.	2719190000
Typ	SFM 3/18 2.5-3.3 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888225
VPE	900 Stück
kompatibler Drucker	2599430000

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 06:47:00 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SFM 3/18 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0,709 inch
Breite	5,4 mm	Breite (inch)	0,213 inch
Nettogewicht	0,23 g		

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Ausführung	mit Einrastfuß	Breite	5,4 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal
Schriftfeldgröße	3.7 x 15.5 mm	Werkstoff	PC-ABS, TPU

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt	1.5 - 2.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²
Leiteraußendurchmesser	2.5 - 3.3 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	3,3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	2,5 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format


Datenblatt

SFM 3/18 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

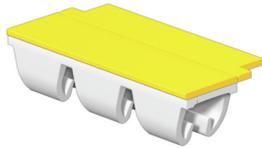

SFM 3/18 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005090000	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 Stück	

THM MULTIMARK

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM MMP ROLLER SFM 3
Best.-Nr.	2719270000
GTIN (EAN)	4050118849158
VPE	1 Stück