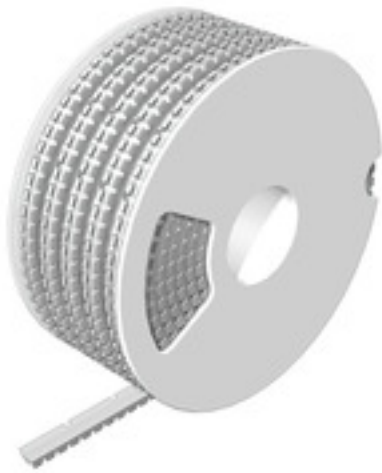


**SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Mit der umfassenden MultiMark-Produktfamilie erzielen Sie eine optimal strukturierte und nachhaltige Kennzeichnung in jedem Schaltschrank. Ein Beispiel dafür sind unsere neuen Leitermarkierer SlimFix, die sich besonders schnell bedrucken und aufrasten lassen. Zugleich entsprechen sie höchsten Anforderungen an die Vibrations- und Schockfestigkeit. Die Leitermarkierer sind offen konzipiert und vor oder nach dem Verdrahtungsprozess einfach und schnell zu installieren.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 2,5 - 4 mm, 24 x 5,7 mm, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">2719230000</a>
Typ	SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888263
VPE	600 Stück

## SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Höhe	24 mm	Höhe (inch)	0,945 inch
Breite	5,7 mm	Breite (inch)	0,224 inch
Nettogewicht	0,45 g		

## Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Breite	5,7 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	Schriftfeldgröße	4.9 x 21.5 mm
Werkstoff	PC-ABS, TPU		

## Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt	3.3 - 4 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	3,3 mm <sup>2</sup>
Leiteraußendurchmesser	2.5 - 4 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	4 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	2,5 mm		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005090000</a>	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 Stück	

**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	THM MMP ROLLER SFM 4
Best.-Nr.	<a href="#">2835010000</a>
GTIN (EAN)	4064675427346
VPE	1 Stück