


SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

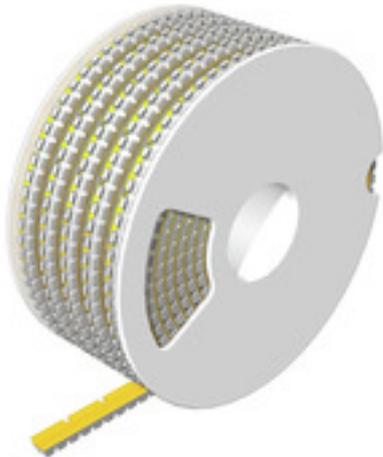

Mit der umfassenden MultiMark-Produktfamilie erzielen Sie eine optimal strukturierte und nachhaltige Kennzeichnung in jedem Schaltschrank. Ein Beispiel dafür sind unsere neuen Leitermarkierer SlimFix, die sich besonders schnell bedrucken und aufrasten lassen. Zugleich entsprechen sie höchsten Anforderungen an die Vibrations- und Schockfestigkeit. Die Leitermarkierer sind offen konzipiert und vor oder nach dem Verdrahtungsprozess einfach und schnell zu installieren.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 2,5 - 4 mm, 18 x 5,7 mm, gelb
Best.-Nr.	2719250000
Typ	SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888287
VPE	800 Stück

SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0,709 inch
Breite	5,7 mm	Breite (inch)	0,224 inch
Nettogewicht	0,3 g		

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Breite	5,7 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C
Farbe	gelb	Halogene	Nein
Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	Schriftfeldgröße	4.9 x 15.5 mm
Werkstoff	PC-ABS, TPU		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt	3.3 - 4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	3,3 mm ²
Leiteraußendurchmesser	2.5 - 4 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	4 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	2,5 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Datenblatt

SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM MMP ROLLER SFM 4
Best.-Nr.	2835010000
GTIN (EAN)	4064675427346
VPE	1 Stück

Farbbänder

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005090000	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 Stück	