

**CA 100 DUO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Abisolier- und Crimpautomat
Best.-Nr.	<a href="#">2740900000</a>
Typ	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
VPE	1 Stück
Ersatzteile	<a href="#">2007380000</a> <a href="#">2912430000</a>

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:20:40 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	550 mm	Tiefe (inch)	21,653 inch
Höhe	440 mm	Höhe (inch)	17,323 inch
Breite	415 mm	Breite (inch)	16,339 inch
Nettogewicht	40.000 g		

## Abisolier/Crimpautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	6 - 10 mm <sup>2</sup> (4 mm <sup>2</sup> opt.) / AWG 10-8 (AWG 12 opt.)	Antrieb	elektropneumatisch
Crimplänge	8 - 18 mm	Druckluftanschluss	5 - 5,5 bar
Elektroanschluss	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Taktzeit	ca. 3 s
Verbrauchsmaterial	mit Kunststoffkragen	Vercrimpung	Trapezform

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Flyer - CA 100 DUO</a> <a href="#">Manual CA 100 DUO EN DE</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CA 100 DUO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ersatzteile****Zubehör / Ersatzteile**

- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Elektrischer Antrieb

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	AIMESA VRM 3,49	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2007380000</a>	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392753	
VPE	1 Stück	

**Zubehör / Ersatzteile**

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	CA 100 DUO S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2912430000</a>	Automaten, Abisolier- und Crimpautomat
GTIN (EAN)	4099986536005	
VPE	1 Stück	

## CA 100 DUO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/26D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019210000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190002336		
VPE	100 Stück		
Typ	H4,0/18T OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190061708		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/20D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019200000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190126575		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/18D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019190000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190141349		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/26T OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021120000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190092825		
VPE	100 Stück		
Typ	H4,0/20T OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021110000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190035754		
VPE	500 Stück		

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

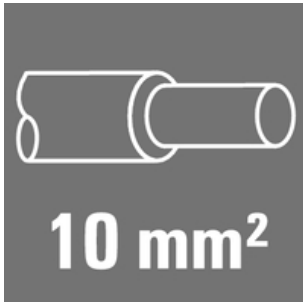
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm<sup>2</sup>

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H10,0/22 EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0534200000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4008190033460		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/28D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019250000</a>	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190041410		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/22T BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021150000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190086886		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/28T BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021160000</a>	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190041915		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/22D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019240000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190075385		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/28 EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0565800000</a>	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4008190138646		
VPE	100 Stück		

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

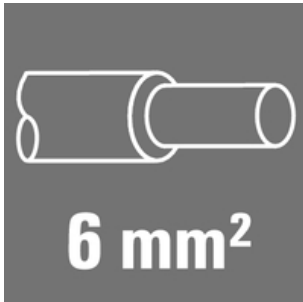
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/26 SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0565700000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190026837		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/26T GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021140000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190022501		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/26D GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019230000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190072117		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/20D GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019220000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190151607		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/20 SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0533500000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190183905		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/20T GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021130000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190111731		
VPE	100 Stück		