

## HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Áramellátás modul
Rendelési szám	<a href="#">2748350000</a>
Típus	HDC MHX 2 FC
GTIN (EAN)	4050118890983
Qty.	5 Stück

## HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	42,4 mm	Magasság (coll)	1,669 inch
Szélesség	34,2 mm	Szélesség (coll)	1,346 inch
Nettó tömeg	11,31 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	------------------------------------

## Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 16	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm²		

## Általános adatok

Anyag	Polikarbonát	Dugaszhelyek szükséges száma	1
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	830 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lököfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	40 A	Pólusszám	2
Szennyezés súlyossága	3	Típus	Hüvely
Tűlfeszültség kategória	III	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 13:56:38 CEST




A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## HDC MHX 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

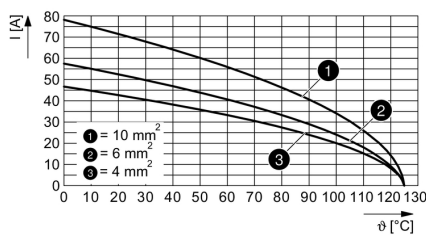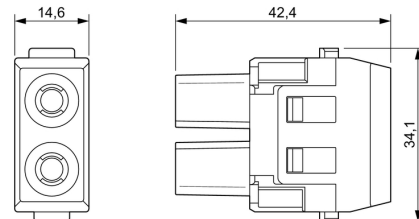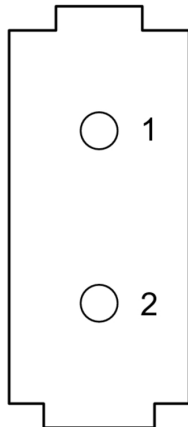

## HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 16B AD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1429010000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 16B DA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1429030000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qty.	1 Stück	

## Rövid vezetősappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B AB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1736890000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822250	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 6B BA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1736900000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822267	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hosszú vezetőcsappal

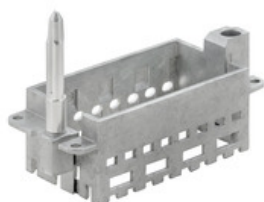

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B AD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6737010000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823066	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 16B DA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6737020000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823073	
Qty.	1 Stück	

## Hosszú vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 10B CA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6737000000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823059	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 10B AC	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736990000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823042	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 24B FA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1429070000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC MF 24B AF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1429050000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qty.	1 Stück	

## Rövid vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 10B AC	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8736910000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822274	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC MFGS 10B CA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8736920000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822281	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rövid vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 16B DA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736940000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823004	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 16B AD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736930000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822298	
Qty.	1 Stück	

## Krimpelhető érintkezők, HX



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC C HX BM1.5AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1002950000</a>	Ipari nehézcsonkcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely,
GTIN (EAN)	4032248697236	Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	25 Stück	
Típus	HDC C MHX BM10.0AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">494560000</a>	Ipari nehézcsonkcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, Hüvely, Vezeték-
GTIN (EAN)	4050118504538	keresztmetszet, max.: 8, fordított, Rézötvözet
Qty.	25 Stück	
Típus	HDC C HX BM4.0AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1002970000</a>	Ipari nehézcsonkcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HQ, MixMate, Hüvely,
GTIN (EAN)	4032248697250	Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
Qty.	25 Stück	
Típus	HDC C HX BM6.0AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1002980000</a>	Ipari nehézcsonkcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely,
GTIN (EAN)	4032248697267	Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, fordított, Rézötvözet
Qty.	25 Stück	

## HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC C HX BM2.5AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1002960000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely,
GTIN (EAN)	4032248697243	Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	25 Stück	

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 6B BA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1428940000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC MF 6B AB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1428920000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qty.	1 Stück	

## Rövid vezetősappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 24B AF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1736950000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823011	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC MFGS 24B FA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1736960000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823028	
Qty.	1 Stück	



## HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hosszú vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 24B FA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6737040000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823097	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 24B AF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6737030000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823080	
Qty.	1 Stück	

## Hosszú vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 6B AB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736970000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823035	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 6B BA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736980000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822908	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 10B AC	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1428960000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 10B CA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1428980000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qty.	1 Stück	