

HDC MHE 2 HV FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vysokonapěťový modul
Objednací číslo	2748390000
Typ	HDC MHE 2 HV FC
GTIN (EAN)	4050118891003
Množství	1 ks

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Výška	64,3 mm	Výška (v palcích)	2,531 inch
Šířka	34,1 mm	Šířka (v palcích)	1,343 inch
Čistá hmotnost	59 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	2 900 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	15 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A	Kategorie rázového napětí	III
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polykarbonát
Počet pólů	2	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	2
Typ	Zásuvka	Závažnost znečištění	3
Řada	ModuPlug		

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	9,5 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez vodiče, max.	4 mm²
Průřez vodiče, min.	0,5 mm²	Typ připojení	Nalisované připojení

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202

Datum vytvoření 2. června 2024 21:20:42 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG




Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

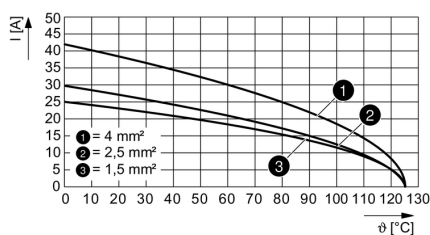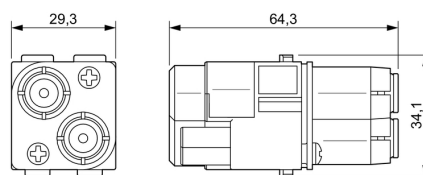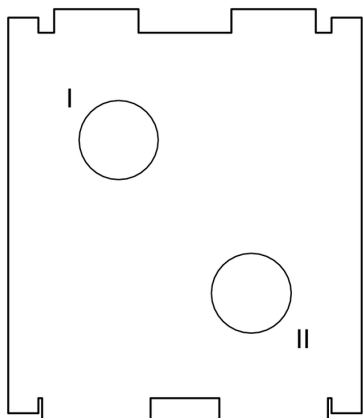

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Objednací číslo	6429030000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Objednací číslo	6429010000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Objednací číslo	6428920000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Objednací číslo	6428940000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ks	

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Objednávací číslo	6429050000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Objednávací číslo	6429070000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ks	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Objednávací číslo	6736950000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Objednávací číslo	6736960000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ks	

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpovací kontakty HE



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU	Verze
Objednací číslo	6651480000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400156	Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 1, soustružené, Slitina mědi
Množství	100 ks	
Typ	HDC-C-HE-BM1.5AG	Verze
Objednací číslo	6201300000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190100346	Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 1.5, soustružené, Slitina mědi
Množství	100 ks	
Typ	HDC-C-HE-BM4.0AG	Verze
Objednací číslo	6201500000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190148096	Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 4, soustružené, Slitina mědi
Množství	100 ks	
Typ	HDC-C-HE-BM1.5AU	Verze
Objednací číslo	6651490000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400163	Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 1.5, soustružené, Slitina mědi
Množství	100 ks	
Typ	HDC-C-HE-BM0.5AU	Verze
Objednací číslo	6651470000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400149	Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 0.5, soustružené, Slitina mědi
Množství	100 ks	
Typ	HDC-C-HE-BM4.0AU	Verze
Objednací číslo	6651510000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400187	Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 4, soustružené, Slitina mědi
Množství	100 ks	
Typ	HDC-C-HE-BM0.5AG	Verze
Objednací číslo	6201100000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190142698	Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 0.5, soustružené, Slitina mědi
Množství	100 ks	
Typ	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG	Verze
Objednací číslo	6201200000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190044480	Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 1, soustružené, Slitina mědi
Množství	100 ks	
Typ	HDC-C-HE-BM2.5AG	Verze
Objednací číslo	6201400000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190047078	Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
Množství	100 ks	
Typ	HDC-C-HE-BM4.65AU	Verze
Objednací číslo	6116530000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4032248897254	Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 4.65, soustružené, Slitina mědi
Množství	100 ks	

Datum vytvoření 2. června 2024 21:20:42 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HDC-C-HE-BM2.5AU	Verze
Objednávací číslo	6651500000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400170	Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
Množství	100 ks	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Objednávací číslo	6736910000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ks	

Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Objednávací číslo	6736920000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Objednávací číslo	6428960000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ks	

Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Objednávací číslo	6428980000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ks	

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Objednací číslo	6737010000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Objednací číslo	6737020000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ks	

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Objednací číslo	6736990000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Objednací číslo	6737000000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ks	

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze
Objednací číslo	6736980000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822908	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Objednací číslo	6736970000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ks	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Objednací číslo	6736940000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 16B AD	Verze
Objednací číslo	6736930000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ks	

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství


S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Objednací číslo	6736900000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Objednací číslo	6736890000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ks	

S dlouhým vodícím kolíkem

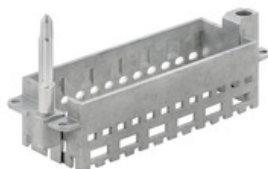

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Objednací číslo	6737030000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Objednací číslo	6737040000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ks	