

**HDC MGBIT 8 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Datový modul
Objednací číslo	<a href="#">2748530000</a>
Typ	HDC MGBIT 8 FC
GTIN (EAN)	4050118890839
Množství	1 ks

## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	13,9 mm	Hloubka (v palcích)	0,547 inch
Výška	41,4 mm	Výška (v palcích)	1,63 inch
Šířka	26,35 mm	Šířka (v palcích)	1,037 inch
Čistá hmotnost	31 g		

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

## Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Izolační materiál	PC
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	50 V	Jmenovité napětí: podle UL/CSA	50 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0,8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	5 A
Kategorie	Cat. 6A	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát	Počet pólů	8
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1	Typ	Zásuvka
Závažnost znečištění	3	Řada	ModuPlug

## Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	4,2 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 20
Průřez propojení AWG, min.	AWG 28	Průřez vodiče, max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Typ připojení	Nalisované připojení

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení



Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual GigaBit Module</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

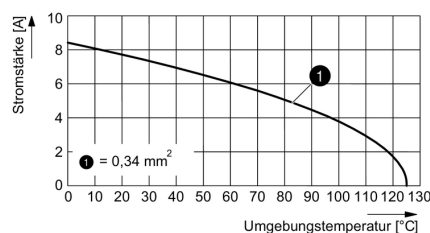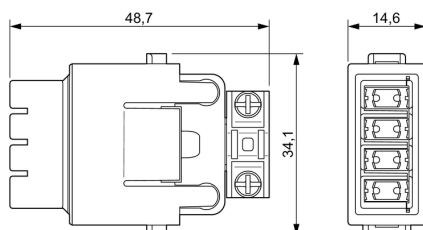

## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B AD	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736930000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736940000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ks	

### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736900000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736890000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ks	

## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736950000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736960000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ks	

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6737000000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736990000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ks	

## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Standardně



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6428980000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6428960000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ks	

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6737040000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6737030000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ks	

## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Standardně



## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6429010000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6429030000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ks	

## S dlouhým vodícím kolíkem



## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736980000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822908	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736970000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ks	

## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6737020000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6737010000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ks	

### Standardně



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6428920000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6428940000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ks	



## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736920000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736910000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ks	

### Krimpovací kontakty D-SUB



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6748730000</a>	Zásuvka, zlato, 0.08 - 0.12 mm²
GTIN (EAN)	4050118890549	
Množství	100 ks	
Typ	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6748720000</a>	Zásuvka, zlato, 0.2 - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118890631	
Množství	100 ks	

## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Standardně



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6429050000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6429070000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ks	