

HDC MCOAX 4 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul
Objednací číslo	2748540000
Typ	HDC MCOAX 4 MC
GTIN (EAN)	4050118890754
Množství	5 ks

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Výška	32,6 mm	Výška (v palcích)	1,283 inch
Šířka	34,2 mm	Šířka (v palcích)	1,346 inch
Čistá hmotnost	6,4 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Izolační síla	≥ 10 GΩ
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	48 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0,8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	1,5 A	Kategorie rázového napětí	III
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PC
Počet pólů	4	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1
Typ	Zástrčný	Závažnost znečištění	3
Řada	ModuPlug		

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	2,5 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,14 mm ²	Typ připojení	Nalisované připojení, Pájené připojení

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

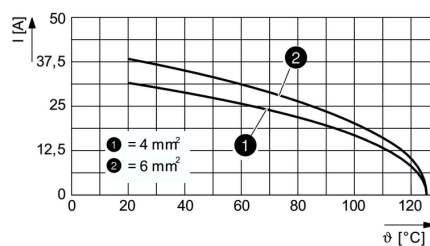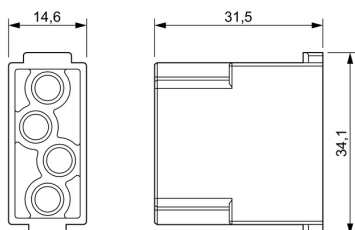

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpované kontakty COAX



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC C COAX 50 M	Verze
Objednací číslo	6748670000	Zástrčný, zlato, 0.14 - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890662	
Množství	10 ks	
Typ	HDC C COAX 75 M	Verze
Objednací číslo	6748690000	Zástrčný, zlato
GTIN (EAN)	4050118890648	
Množství	10 ks	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B AD	Verze
Objednací číslo	6736930000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Objednací číslo	6736940000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ks	

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Objednací číslo	6736900000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Objednací číslo	6736890000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ks	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Objednací číslo	6736950000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Objednací číslo	6736960000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ks	

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Objednací číslo	6737000000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Objednací číslo	6736990000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Objednací číslo	6428980000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Objednací číslo	6428960000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ks	

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Objednávací číslo	6737040000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Objednávací číslo	6737030000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Objednávací číslo	6429010000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Objednávací číslo	6429030000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ks	

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství


S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze
Objednací číslo	6736980000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822908	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Objednací číslo	6736970000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ks	

S dlouhým vodícím kolíkem

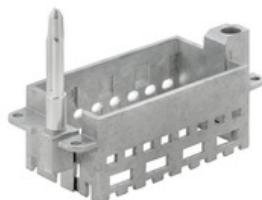

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Objednací číslo	6737020000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Objednací číslo	6737010000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ks	

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Objednávací číslo	6428920000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Objednávací číslo	6428940000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ks	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Objednávací číslo	6736920000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Objednávací číslo	6736910000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ks	

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Objednací číslo	6429050000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Objednací číslo	6429070000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ks	