

HDC MCOAX 4 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Verzió	Modul
Rendelési szám	2748550000
Típus	HDC MCOAX 4 FC
GTIN (EAN)	4050118890747
Qty.	5 Stück

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	31,5 mm	Magasság (coll)	1,24 inch
Szélesség	34,2 mm	Szélesség (coll)	1,346 inch
Nettó tömeg	7,2 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás, Forrasztott csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	2,5 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,14 mm ²

Általános adatok

Anyag	Polikarbonát	Dugaszhelyek szükséges száma	1
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	48 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	0,8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	1,5 A
Pólusszám	4	Sorozat	ModuPlug
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	≥10 GΩ
Típus	Hüvely	Túlfeszültség kategória	III
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

HDC MCOAX 4 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok



[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

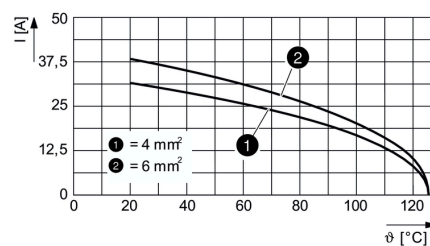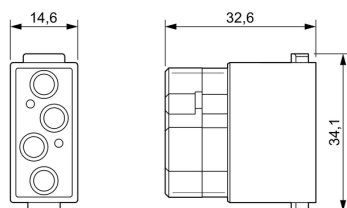

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Standard



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 16B AD	Verzió
Rendelési szám	1429010000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 16B DA	Verzió
Rendelési szám	1429030000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qty.	1 Stück	

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B AB	Verzió
Rendelési szám	1736890000	Keret
GTIN (EAN)	4050118822250	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 6B BA	Verzió
Rendelési szám	1736900000	Keret
GTIN (EAN)	4050118822267	
Qty.	1 Stück	

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hosszú vezetőcsappal

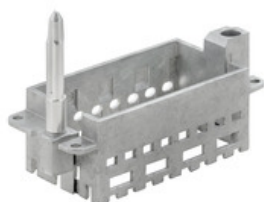

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B AD	Verzió
Rendelési szám	6737010000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823066	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 16B DA	Verzió
Rendelési szám	6737020000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823073	
Qty.	1 Stück	

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 10B CA	Verzió
Rendelési szám	6737000000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823059	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 10B AC	Verzió
Rendelési szám	6736990000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823042	
Qty.	1 Stück	

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Standard

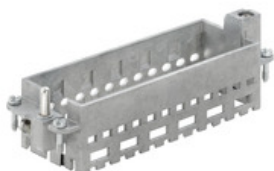

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 24B FA	Verzió
Rendelési szám	1429070000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 24B AF	Verzió
Rendelési szám	1429050000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qty.	1 Stück	

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 10B AC	Verzió
Rendelési szám	8736910000	Keret
GTIN (EAN)	4050118822274	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 10B CA	Verzió
Rendelési szám	8736920000	Keret
GTIN (EAN)	4050118822281	
Qty.	1 Stück	

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 16B DA	Verzió
Rendelési szám	6736940000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823004	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 16B AD	Verzió
Rendelési szám	6736930000	Keret
GTIN (EAN)	4050118822298	
Qty.	1 Stück	

Standard



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 6B BA	Verzió
Rendelési szám	1428940000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 6B AB	Verzió
Rendelési szám	1428920000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qty.	1 Stück	

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rövid vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 24B AF	Verzió
Rendelési szám	6736950000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823011	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 24B FA	Verzió
Rendelési szám	6736960000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823028	
Qty.	1 Stück	

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 24B FA	Verzió
Rendelési szám	6737040000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823097	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 24B AF	Verzió
Rendelési szám	6737030000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823080	
Qty.	1 Stück	

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Koaxiális sajtolható érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC C COAX 50 F	Verzió
Rendelési szám	6748660000	Hüvely, arany, 0.14 - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890679	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC C COAX 75 F	Verzió
Rendelési szám	6748680000	Hüvely, arany
GTIN (EAN)	4050118890655	
Qty.	10 Stück	

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 6B AB	Verzió
Rendelési szám	6736970000	Keret
GTIN (EAN)	4050118823035	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 6B BA	Verzió
Rendelési szám	6736980000	Keret
GTIN (EAN)	4050118822908	
Qty.	1 Stück	

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Standard



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 10B AC	Verzió
Rendelési szám	1428960000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 10B CA	Verzió
Rendelési szám	1428980000	Keret
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qty.	1 Stück	