

**SD SET S2.5-5.5/PH1/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Weidmüller SoftFinish-Schraubendreher für allgemeine Anwendungen, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendreher Satz
Best.-Nr.	<a href="#">2749200000</a>
Typ	SD SET S2.5-5.5/PH1/2
GTIN (EAN)	4050118895506
VPE	1 Stück

**SD SET S2.5-5.5/PH1/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	292 mm	Breite (inch)	11,496 inch
Nettogewicht	520 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Schlitz- und Kreuz- schlitz-PH-Schraubendre- her-Satz
---------------------	---

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

**Downloads**

Produktänderungsmitteilung	<a href="#">Produktänderungsmitteilung</a> <a href="#">Product Change Notification</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## SD SET S2.5-5.5/PH1/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips




Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO 8764-PH, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	SDK PH1 X 80	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2749410000</a>	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A):
GTIN (EAN)	4050118895636	
VPE	1 Stück	
Typ	SDK PH2 X 100	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2749420000</a>	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke (A):
GTIN (EAN)	4050118895643	
VPE	1 Stück	

## Schlitz-Schraubendreher

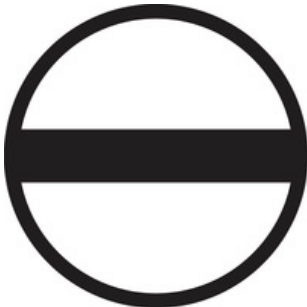

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	SDS 0.8X4.0X100	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2749360000</a>	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4050118895582	
VPE	1 Stück	
Typ	SDS 0.4X2.5X75	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2749320000</a>	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2.5 mm, Klingenlänge: 75 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
GTIN (EAN)	4050118895544	
VPE	1 Stück	
Typ	SDS 1.0X5.5X150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2749380000</a>	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 150 mm, Klingenstärke (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118895605	
VPE	1 Stück	
Typ	SDS 0.5X3.0X80	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2749330000</a>	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 80 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118895551	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 12:46:00 MESZ