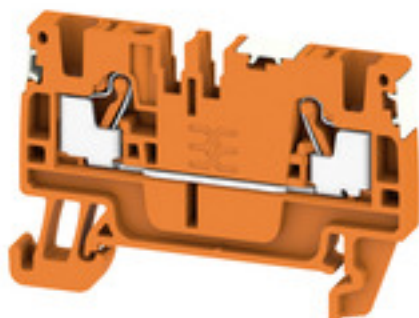


A2C 2.5 DL OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pružinové připojení s technologií PUSH IN**

Inovativní technologie PUSH IN zkracuje dobu kabeláže na minimum. Přímé vložení zaručuje vysokou ochranu před vytažením vodiče a snadnou manipulaci se všemi typy vodičů.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Oranžová |
| Objednací číslo | 2799150000 |
| Typ | A2C 2.5 DL OR |
| GTIN (EAN) | 4064675260684 |
| Množství | 100 ks |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 36,5 mm | Hloubka (v palcích) | 1,437 inch |
| Výška | 55 mm | Výška (v palcích) | 2,165 inch |
| Šířka | 5,1 mm | Šířka (v palcích) | 0,201 inch |
| Čistá hmotnost | 6,727 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

Specifikace systému

| | | | |
|-------------------------------|-----|--------------|----|
| Nutná koncová deska | Ano | Počet úrovní | 1 |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2 | N-funkce | Ne |
| PE funkce | Ne | Funkce PEN | Ne |

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Č. osvědčení (ATEX) | TUEV16ATEX7909U | Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
| Max. napětí (ATEX) | 550 V | Proud (ATEX) | 20 A |
| Průřez vodiče max. (ATEX) | 2,5 mm ² | Max. napětí (IECEX) | 550 V |
| Proud (IECEX) | 20 A | Průřez vodiče max. (IECEX) | 2,5 mm ² |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Materiál | Wemid | Barevný | Oranžová |
| Barva provozních prvků | Oranžová | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |

Další technická data

| | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------------|-------|
| Příchytka | Ne | Typ montáže | TS 35 |
| Typ upevnění | Příchytka | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano |

Data hodnocení

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|
| Jmenovitý průřez | 2,5 mm ² | Jmenovité napětí | 800 V |
| Jmenovité DC napětí | 800 V | Jmenovitý proud | 24 A |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
| Kategorie rázového napětí | III | Závažnost znečištění | 3 |

Vodiče k upevnění (další připojení)

| | |
|--------------------------------|---------|
| Typ připojení, další připojení | PUSH IN |
|--------------------------------|---------|

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------|----------------------|
| Délka tubusu pro dvojitou koncovku | Délka tubusu | max. | 12 mm |
| | | min. | 8 mm |
| | Průřez připojení vodiče | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 0,75 mm ² |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

| | | | |
|--|-------------------------|-------|----------------------|
| Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1 | Délka tubusu | jmen. | 5 mm |
| | Průřez připojení vodiče | jmen. | 0,25 mm ² |
| | Délka tubusu | max. | 10 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Průřez připojení vodiče | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 1 mm ² |
| | Délka tubusu | max. | 12 mm |
| | | min. | 7 mm |
| | Průřez připojení vodiče | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 4 mm ² |
| Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4 | Průřez připojení vodiče | min. | 0,14 mm ² |
| | | max. | 0,34 mm ² |
| | Délka tubusu | max. | 8 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Průřez připojení vodiče | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 1 mm ² |
| | Délka tubusu | max. | 12 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Průřez připojení vodiče | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 2,5 mm ² |
| Délka tubusu | | max. | 12 mm |
| | | min. | 8 mm |
| Počet připojení | 2 | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 4 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 2,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 4 mm ² | | |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 4 mm ² | | |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0,5 mm ² | | |
| Směr připojení | vrchol | | |
| Typ připojení | PUSH IN | | |
| Upínací rozsah, max. | 4 mm ² | | |
| Upínací rozsah, min. | 0,14 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [CE Declaration of Conformity](#)
[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Nákresy



A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada A



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | APP 2 | Verze |
| Objednací číslo | 6489090000 | Řada A, Dělicí deska |
| GTIN (EAN) | 4050118499308 | |
| Množství | 50 ks | |

Řada A



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | AEB 35 SC/1 | Verze |
| Objednací číslo | 6991920000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 VO BK | Verze |
| Objednací číslo | 6661300000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AEB 35 SC/1 BK | Verze |
| Objednací číslo | 6475310000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 VO | Verze |
| Objednací číslo | 6661280000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 VO GY | Verze |
| Objednací číslo | 6661290000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Množství | 20 ks | |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

V0



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC NE V0 WS | Verze |
| Objednací číslo | 6388530000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118188622 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |

Z řada

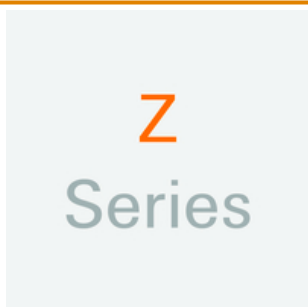

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ | ZST 1 | Verze |
| Objednací číslo | 6269070000 | Příslušenství, Držák příslušenství |
| GTIN (EAN) | 4050118094091 | |
| Množství | 25 ks | |

| | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Typ | ZST | Verze |
| Objednací číslo | 678680000 | Z řada, Držák příslušenství |
| GTIN (EAN) | 4008190466770 | |
| Množství | 10 ks | |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

2.5 mm²

2.5
mm²

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | AEP 4C 2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6521530000 | Řada A, Bočnice |
| GTIN (EAN) | 4050118328165 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | AEP 4C 2.5 BL | Verze |
| Objednací číslo | 6521640000 | Řada A, Bočnice |
| GTIN (EAN) | 4050118328400 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | AEP 4C 2.5 BK | Verze |
| Objednací číslo | 6486660000 | Řada A, Bočnice |
| GTIN (EAN) | 4050118497441 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | AEP 4C 2.5 OR | Verze |
| Objednací číslo | 6052310000 | Řada A, Bočnice |
| GTIN (EAN) | 4050118411973 | |
| Množství | 50 ks | |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/5



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MM WS | Verze |
| Objednací číslo | 6007110000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118391862 | |
| Množství | 800 ks | |

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 8/5 MC NE RT | Verze |
| Objednací číslo | 6773521686 | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141531 | Allen-Bradley, Červená |
| Množství | 720 ks | |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 8/5 PLUS MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6951870000 | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248631605 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 8/5 MC NE OR | Verze |
| Objednávací číslo | 6773521690 | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143092 | Allen-Bradley, Oranžová |
| Množství | 720 ks | |
| Typ | WS 8/5 MC NE GE | Verze |
| Objednávací číslo | 6773521687 | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141548 | Allen-Bradley, Žlutá |
| Množství | 720 ks | |
| Typ | WS 8/5 MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6640740000 | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190279103 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 720 ks | |
| Typ | WS 8/5 MC NE BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6773521693 | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141715 | Allen-Bradley, Modrá |
| Množství | 720 ks | |

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 10/5 PLUS MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6046380000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782086 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 10/5 M PLUS MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6003770000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424447 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 10/5 MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6635000000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 720 ks | |

Datum vytvoření 12. května 2024 13:00:19 CEST

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 10/5 MC NE BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6773531693 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141814 | Allen-Bradley, Modrá |
| Množství | 720 ks | |
| Typ | WS 10/5 M MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6792000000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 720 ks | |
| Typ | WS 10/5 MC NE GE | Verze |
| Objednávací číslo | 6773531687 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141753 | Allen-Bradley, Žlutá |
| Množství | 720 ks | |
| Typ | WS 10/5 MC NE RT | Verze |
| Objednávací číslo | 6773531686 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141746 | Allen-Bradley, Červená |
| Množství | 720 ks | |

Vlastní tisk



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 8/5 PLUS MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6038790000 | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248768066 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 120 ks | |
| Typ | WS 8/5 MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6640750000 | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456627 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 144 ks | |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Digitální kleštová zařízení



K měření AC a DC proudu se používají digitální proudové kleště, příslušenství a adaptéry. Hlavní výhodou těchto zařízení je možnost měření bez přerušení toku proudu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| Typ | ZUB MULTIMETER | Verze |
| Objednací číslo | 6205270000 | Multimetr |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| Množství | 1 ks | |

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Verze |
| Objednací číslo | 6805490000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verze |
| Objednací číslo | 6805520000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Množství | 100 ks | |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada A



Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | AAM 2.5 YE FLASH | Verze |
| Objednací číslo | 6635550000 | Označení svorek, 8 x 5.1 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4050118674095 | |
| Množství | 40 ks | |

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 PLUS MC SDR | Verze |
| Objednací číslo | 6854500000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 200 ks | |
| Typ | DEK 5/5 MC SDR | Verze |
| Objednací číslo | 6609810000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 200 ks | |
| Typ | DEK 5/5 S MC SDR | Verze |
| Objednací číslo | 6341590000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 80 ks | |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

WS 8/5



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 8/5 MM WS | Verze |
| Objednací číslo | 6007150000 | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118392029 | |
| Množství | 800 ks | |

2,5 mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/3 RD | Verze |
| Objednací číslo | 6108690000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | Izolované: Ano, 24 A, Červená |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 | Verze |
| Objednací číslo | 6527690000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/7 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6527830000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | Izolované: Ano, 24 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6527870000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | Izolované: Ano, 24 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 | Verze |
| Objednávací číslo | 6527570000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 | Verze |
| Objednávací číslo | 6527620000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6108910000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | Izolované: Ano, 24 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6527770000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | Izolované: Ano, 24 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 | Verze |
| Objednávací číslo | 6527640000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 | Verze |
| Objednávací číslo | 6527590000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 | Verze |
| Objednávací číslo | 6527730000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6108900000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | Izolované: Ano, 24 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 | Verze |
| Objednávací číslo | 6527540000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6108710000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | Izolované: Ano, 24 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6108700000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | Izolované: Ano, 24 A, Červená |
| Množství | 60 ks | |

Datum vytvoření 12. května 2024 13:00:19 CEST

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/2 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6527740000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | Izolované: Ano, 24 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6527820000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | Izolované: Ano, 24 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6527840000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | Izolované: Ano, 24 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6527880000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | Izolované: Ano, 24 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6108920000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | Izolované: Ano, 24 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6108720000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | Izolované: Ano, 24 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6527780000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | Izolované: Ano, 24 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6109000000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | Izolované: Ano, 24 A, Červená |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 | Verze |
| Objednávací číslo | 6527670000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6527920000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | Izolované: Ano, 24 A, Modrá |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 | Verze |
| Objednávací číslo | 6527630000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6527890000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | Izolované: Ano, 24 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6108870000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | Izolované: Ano, 24 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 12. května 2024 13:00:19 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/5 BL | Verze |
| Objednáací číslo | 6527790000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | Izolované: Ano, 24 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 | Verze |
| Objednáací číslo | 6527720000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 RD | Verze |
| Objednáací číslo | 6108470000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | Izolované: Ano, 24 A, Červená |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 RD | Verze |
| Objednáací číslo | 6108810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | Izolované: Ano, 24 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 | Verze |
| Objednáací číslo | 6527680000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |

Ploché šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronz.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Verze |
| Objednáací číslo | 6749610000 | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| Množství | 1 ks | |


A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plus

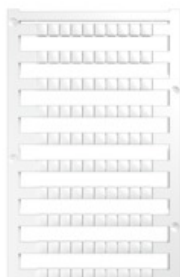

Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 PLUS MC NE WS | Verze |
| Objednací číslo | 6854490000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/5 PLUS MC NE GE | Verze |
| Objednací číslo | 6907520000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100 | Weidmueller, Žlutá |
| Množství | 1 000 ks | |

Vlastní tisk



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 10/5 MC M SDR | Verze |
| Objednací číslo | 6792010000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223879 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 144 ks | |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 10/5 MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6635010000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456634 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 144 ks | |
| Typ | WS 10/5 M PLUS MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6007770000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393279 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 120 ks | |
| Typ | WS 10/5 PLUS MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6046320000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782024 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 120 ks | |

Řada A



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | ATPG 2.5 MI-R | Verze |
| Objednávací číslo | 6991960000 | Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | ATPG 2.5/5 | Verze |
| Objednávací číslo | 6041180000 | Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118409505 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | ATPG 2.5/3 | Verze |
| Objednávací číslo | 6041190000 | Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118409604 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | ATPG 1.5-10 L | Verze |
| Objednávací číslo | 6991890000 | Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Množství | 50 ks | |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC NE GE | Verze |
| Objednávací číslo | 6609801687 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397135 | Weidmueller, Žlutá |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6609801044 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE GN | Verze |
| Objednávací číslo | 6609801688 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142 | Weidmueller, Zelená |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE OR | Verze |
| Objednávací číslo | 6238340000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632 | Weidmueller, Oranžová |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE SW | Verze |
| Objednávací číslo | 6457550000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817 | Weidmueller, černá |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6609801693 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166 | Weidmueller, Modrá |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE VI | Verze |
| Objednávací číslo | 6249860000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764 | Weidmueller, Fialová |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE BR | Verze |
| Objednávací číslo | 6249870000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865 | Weidmueller, Hnědá |
| Množství | 1 000 ks | |

A2C 2.5 DL OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC NE RT | Verze |
| Objednávací číslo | 6609801686 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128 | Weidmueller, Červená |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/5 S MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6341620000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 400 ks | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE GR | Verze |
| Objednávací číslo | 6609801691 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397159 | Weidmueller, Šedá |
| Množství | 1 000 ks | |