

## UV66-ADV-15-IPPC-3022.02

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Der IPPC 3000 ist ein mit Ultra-Low Voltage-Prozessoren der Baureihe Intel® Celeron™/Core™ i ausgestatteter Industrie-Panel-PC für den Schaltschrankeinbau.

Die robusten und langlebigen Multitouch-Panels sind in einer Diagonalen von 12,1" bis 21,5" sowie mit kapazitivem Touchscreen erhältlich.

Drei Ethernet-Ports mit 10/100/1000 Mbps, zwei USB 3.0-Anschlüsse, ein USB 2.0-Anschluss und eine serielle Schnittstelle ermöglichen die Anschaltung bestehender und neuer Systeme. Neben dem integrierten Display ermöglicht der DVI-Videoausgang eine zusätzliche Visualisierung.

Die Baureihe IPPC 3000 umfasst zwei Konfigurationsvarianten, die bedarfsgerecht ausgewählt werden können: Intel Celeron™ 3765U 1,9 GHz Dual Core mit 4 GB RAM und 60 GB SSD-Festplatte oder Intel Core™ i5-5350U 1,8 GHz Dual Core mit 8 GB RAM und 120 GB SSD-Festplatte.

Beide Varianten sind mit dem Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise 2019 ausgerüstet.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">2812790000</a>
Typ	UV66-ADV-15-IPPC-3022.02
GTIN (EAN)	4064675296270
VPE	1 Stück
Lieferstatus	<b>Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.</b>
Lieferbar bis	2023-03-31

## UV66-ADV-15-IPPC-3022.02

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	83 mm	Tiefe (inch)	3,268 inch
Höhe	280,5 mm	Höhe (inch)	11,043 inch
Breite	433 mm	Breite (inch)	17,047 inch
Nettogewicht	5.300 g		

### Temperaturen

Feuchtigkeit	80 % rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung)
--------------	---

### Allgemeine Daten

Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	Schutzart	IP20
----------------	---	-----------	------

### Ausstattung

Anzahl darstellbare Farben	16 M	Auflösung	1366 x 768
Größe	15.6"	Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Material Display	Glas	Material Rahmen	Aluminium

### Systemdaten

Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	Prozessor	Intel® Core™ i5-5350U - Dual Core 1.8 GHz (2.9 GHz Turbo)
Schnittstellen hinten	3x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x DVI-I, 1x RS232 (DB9M)	Speicher	240 GB mSATA SSD
Speicher (RAM)	8 GB, DDR3		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001414	ETIM 7.0	EC001414
ETIM 8.0	EC001414	ETIM 9.0	EC001414
ECLASS 9.0	19-20-01-03	ECLASS 9.1	19-20-01-03
ECLASS 10.0	19-20-01-03	ECLASS 11.0	19-20-01-03
ECLASS 12.0	19-20-01-03	ECLASS 13.0	19-20-01-03

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

### Wichtiger Hinweis

Produktinweis	This article will no longer be available in the future.
---------------	---

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

**UV66-ADV-15-IPPC-3022.02**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten**

**Downloads**

---

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

---


## UV66-ADV-15-IPPC-3022.02

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


## Zeichnungen

Maße (mm) / Dimensions (mm)

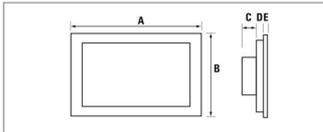


	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-12-IPPC-3001.01	12.1"	331	234	41	22	5
UV66-ADV-15-IPPC-3001.01	15.6"	433	280.5	41	36	6
UV66-ADV-18-IPPC-3001.01	18.5"	503	320.5	41	35	6
UV66-ADV-21-IPPC-3001.01	21.5"	581.5	367.5	41	35	8
UV66-ADV-12-IPPC-3022.01	12.1"	331	234	41	22	5
UV66-ADV-15-IPPC-3022.01	15.6"	433	280.5	41	36	6
UV66-ADV-18-IPPC-3022.01	18.5"	503	320.5	41	35	6
UV66-ADV-21-IPPC-3022.01	21.5"	581.5	367.5	41	35	8

Montageausschnitt / Panel cut-out

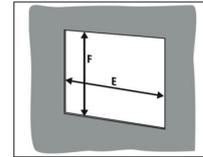

	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ADV-12-IPPC-3001.01	12.1"	313	218
UV66-ADV-15-IPPC-3001.01	15.6"	410	255
UV66-ADV-18-IPPC-3001.01	18.5"	480	300
UV66-ADV-21-IPPC-3001.01	21.5"	559	346
UV66-ADV-12-IPPC-3022.01	12.1"	313	218
UV66-ADV-15-IPPC-3022.01	15.6"	410	255
UV66-ADV-18-IPPC-3022.01	18.5"	480	300
UV66-ADV-21-IPPC-3022.01	21.5"	559	346

Montageabstände / Mounting distances

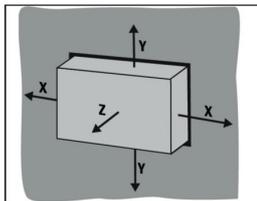

X	Y	Z
> 50 mm	> 100 mm	> 50 mm

Industrial panel PC (IPPC) 3000 series

