

**THM PV 89/60 B/DR RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



UV-Strahlung führt zur starker Belastung und Alterung von Kunststoffen im Außenreinsatz. Unsere neuen THM-PV-Etiketten trotzen diesen Einflüssen und erweisen sich im Outdooreinsatz als äußerst beständig. Schnell aus der Tasche gezogen sind unsere TAB-PACKS-PV; die vorbedruckten Warnschilder gehören zur Grundausstattung eines professionellen Photovoltaikbauers.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Bewitterungsbeständigkeit geprüft nach ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 Tabelle 3, Verfahren A, Zyklus 1 bei 5000 Stunden
- Individuell beschriftet mit der M-Print® PRO
- Einfach und schnell bedruckt mit dem THM MultiMark

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 60 x 89 mm, rot
Best.-Nr.	<a href="#">2817450000</a>
Typ	THM PV 89/60 B/DR RT
GTIN (EAN)	4064675322764
VPE	450 Stück
kompatibler Drucker	<a href="#">2599430000</a>

## THM PV 89/60 B/DR RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,1 mm	Tiefe (inch)	0,004 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Breite	89 mm	Breite (inch)	3,504 inch
Nettogewicht	0,953 g		

### Allgemeine Angaben

Aufgedruckte Zeichen	Symbole	Breite	89 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	-50 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	110 °C	Farbe	rot
Halogene	Ja	Kleber	Polyacrylatkleber
Werkstoff	Vinylfilm	Zulassung nach UL 969	Ja

### Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja
----------	----

### Gerätemarkierer

Halogene	Ja
----------	----

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads


Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Whitepaper	<a href="#">Fact Sheet PV Markierer</a> <a href="#">Fact Sheet EN PV Markers</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**THM PV 89/60 B/DR RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

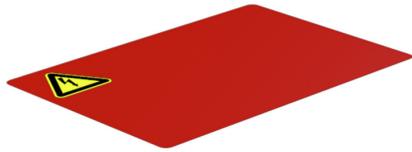

**THM PV 89/60 B/DR RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Zubehör**

**THM MULTIMARK PLUS**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Best.-Nr.	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
VPE	1 Stück

**Farbbänder**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005070000</a>	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390049	
VPE	1 Stück	
Typ	RIBBON MM 110/300 WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2918800000</a>	Farbband
GTIN (EAN)	4099986574878	
VPE	1 Stück	

## THM PV 89/60 B/DR RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM MMP ROLLER 115
Best.-Nr.	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
VPE	1 Stück