

**THM MULTIMARK LPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**THM MultiMark LPC (Labeling Processing Center)**

- Schnelles und effizientes Kennzeichnen von Betriebsmitteln
- Laserunterstützte Ausrichtung
- Ergonomische Bedienung durch Fußschalter
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Über Weidmüller Software M-Print PRO© ansteuerbar

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Etiketten, Etikettenrollen
Best.-Nr.	<a href="#">2878190000</a>
Typ	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
VPE	1 Stück

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	648 mm	Tiefe (inch)	25,512 inch
Höhe	785 mm	Höhe (inch)	30,905 inch
Breite	466 mm	Breite (inch)	18,346 inch
Nettogewicht	22.000 g		

## Beschriftungssysteme

Akkubetrieb	Nein	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Druckauflösung, max.	300 DPI
Druckgeschwindigkeit	125 mm/s	Lieferumfang	USB-Kabel, Eurostecker, UK-Stecker, US-Stecker, Handbuch, Farbband RIB-BON MM-TB 25/360 SW, DVD mit M-Print® PRO, Farbbandkern, Druckwalze, Applikator inkl. Laservorrichtung und Stempel, Montagefuß, Fußschalter, Drucker
Markierertyp	MultiMark, Etiketten, Etikettenrollen	Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet, W-LAN
Software	M-Print® PRO	Systemvoraussetzung	PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10
Versorgungsspannung	100...240 V AC		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual THM MultiMark LPC - DE</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - EN</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - ES</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - IT</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - NL</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - FR</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## THM MULTIMARK PLUS

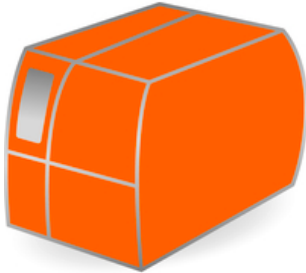

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Best.-Nr.	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
VPE	1 Stück

## Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005090000</a>	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 Stück	