

**THM SE-M 100 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mit den neutralen Sicherheitsetiketten ist jetzt auch eine normgerechte Kennzeichnung gemäß der ISO 7010 flexibel und einfach umsetzbar.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 100 x 100 mm, blau
Best.-Nr.	<a href="#">2885680000</a>
Typ	THM SE-M 100 BL
GTIN (EAN)	4064675854289
VPE	250 Stück

Erstellungs-Datum 6. Mai 2024 10:39:30 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## THM SE-M 100 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,1 mm	Tiefe (inch)	0,004 inch
Höhe	100 mm	Höhe (inch)	3,937 inch
Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Nettogewicht	1 g		

### Allgemeine Angaben

Aufgedruckte Zeichen	neutral	Breite	100 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	110 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	Farbe	blau
Halogene	Ja	Kleber	Acrylatkleber
Werkstoff	Vinylfilm	Zulassung nach UL 969	Ja

### Gerätemarkierer

Halogene	Ja
----------	----

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


**Datenblatt**

**THM SE-M 100 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

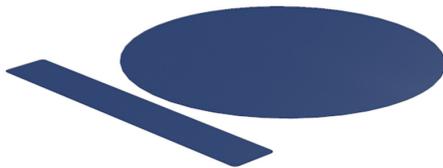

**THM SE-M 100 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	RIBBON MM 110/300 WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">291880000</a>	Farbband
GTIN (EAN)	4099986574878	
VPE	1 Stück	

**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	THM MMP ROLLER 115
Best.-Nr.	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
VPE	1 Stück

## THM SE-M 100 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Best.-Nr.	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
VPE	1 Stück