

W2C 4 DT-PE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

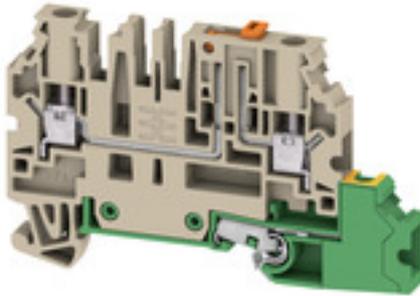

Bei einigen Anwendungen ist ein Prüfabgriff oder ein Trennelement an der Durchgangsklemme für Test- und Sicherheitszwecke sinnvoll. Mit Prüftrennreihenklammern messen Sie Stromkreise im spannungsfreien Zustand. Während Luft- und Kriechstrecken der Trennstellen nicht maßlich beurteilt werden, muss die angegebene Bemessungsstoßspannungsfestigkeit nachgewiesen werden.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm ² , 500 V, 28 A, schwenkbar, Quertrennung: gleitend, integrierte Prüfbuchse: Nein, TS 35, dunkelbeige |
| Best.-Nr. | 2892810000 |
| Typ | W2C 4 DT-PE |
| GTIN (EAN) | 4064675884460 |
| VPE | 50 Stück |

Erstellungs-Datum 8. Mai 2024 05:21:55 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 48 mm | Tiefe (inch) | 1,89 inch |
| Höhe | 72,5 mm | Höhe (inch) | 2,854 inch |
| Breite | 6,1 mm | Breite (inch) | 0,24 inch |
| Nettogewicht | 15,88 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

Allgemeines

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 10 | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24 |
| Normen | IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 | Tragschiene | TS 35 |

Bemessungsdaten

| | | | |
|--|-------------------|------------------------|------------------------------|
| Bemessungsquerschnitt | 4 mm ² | Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsspannung DC | 500 V | Nennstrom | 28 A |
| Strom bei max. Leiter | 28 A | Normen | IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1 mΩ | Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 | Überspannungskategorie | III |

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Zertifikat-Nr. (ATEX) | TUEV20ATEX8502U | Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXTUR20.0014U |
| Spannung max (ATEX) | 550 V | Strom (ATEX) | 26 A |
| Leiterquerschnitt max (ATEX) | 4 mm ² | Spannung max (IECEX) | 550 V |
| Strom (IECEX) | 26 A | Leiterquerschnitt max (IECEX) | 4 mm ² |

Bemessungsdaten PE

| | |
|--------------|------|
| PEN-Funktion | Nein |
|--------------|------|

Bemessungsdaten nach UL

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 12 AWG | Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 24 AWG |
| Leitergr. Field wiring max (cURus) | 12 AWG | Leitergr. Field wiring min (cURus) | 24 AWG |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 | | |

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| Abisolierlänge | 8 mm | Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss | Anschlussrichtung | seitlich |
| Anzahl Anschlüsse | 3 | Anzugsdrehmoment, max. | 0,8 Nm |
| Anzugsdrehmoment, min. | 0,5 Nm | Klemmbereich, max. | 6 mm ² |
| Klemmbereich, min. | 0,34 mm ² | Klemmschraube | M 3 |
| Klingenmaß | 0,6 x 3,5 mm | Lehrdorn nach 60 947-1 | A3 |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 10 | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24 |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max. | 6 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min. | 0,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 4 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max. | 4 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. | 6 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. | 0,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max. | 6 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min. | 0,5 mm ² |
| Zwillings-Aderendhülse, max. | 1,5 mm ² | Zwillings-Aderendhülse, min. | 0,5 mm ² |

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Anschlussart, weiterer Anschluss | Schraubanschluss |
|----------------------------------|------------------|

Systemkennwerte

| | | | |
|---------------------------------|-------|----------------------------------|------|
| Abschlussplatte erforderlich | Ja | Anzahl der Potentiale | 1 |
| Anzahl der Etagen | 2 | Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Anzahl der Potentiale pro Etage | 1 | Etagen intern gebrückt | Nein |
| Tragschiene | TS 35 | N-Funktion | Nein |
| PE-Funktion | Ja | PEN-Funktion | Nein |

Trennklemmen

| | | | |
|------------------------|------------|--------------|----------|
| Längstrennung | schwenkbar | Quertrennung | gleitend |
| integrierte Prüfbuchse | Nein | | |

Werkstoffdaten

| | | | |
|---------------------------|--------|--------------------------------|-------------|
| Werkstoff | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Farbe Betätigungselemente | orange | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |

weitere technische Daten

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------------|-------|
| Montageart | TS 35 | Offene Seiten | links |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | rastbar | Ja |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000902 | ETIM 7.0 | EC000902 |
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

Erstellungs-Datum 8. Mai 2024 05:21:55 MESZ

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |

Downloads

| | |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | Attestation of Conformity IECEx Certificate ATEX Certificate UKCA Ex Certificate CCC Certificate UKCA declaration of conformity |
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Anwenderdokumentation | NTI W2C 4 DT |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |


Datenblatt

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

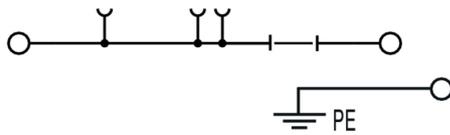

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Plus



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1011320000 | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, weiß |
| VPE | 1.000 Stück | |

Sicherungshalter



Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SIHA 3/G20/LD 140-250V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 7921600000 | Sicherungshalter (Klemmen), 2.31 mA, steckbar |
| GTIN (EAN) | 4032248322633 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | FSPG BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2869730000 | Sicherungshalter (Klemmen), 6.3 A, schwenkbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623854 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 30-70V BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2869760000 | Sicherungshalter (Klemmen), 6.3 A, schwenkbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623885 | |
| VPE | 25 Stück | |

Erstellungs-Datum 8. Mai 2024 05:21:55 MESZ

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SIHA 3/G20 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 7921560000 | Sicherungshalter (Klemmen), steckbar |
| GTIN (EAN) | 4032248264643 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 60-150V BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2869720000 | Sicherungshalter (Klemmen), 6.3 A, schwenkbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623830 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 100-250V BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2869700000 | Sicherungshalter (Klemmen), 6.3 A, schwenkbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623816 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 10-36V BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2869740000 | Sicherungshalter (Klemmen), 6.3 A, schwenkbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623861 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 30-70V BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2869710000 | Sicherungshalter (Klemmen), 6.3 A, schwenkbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623823 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 60-150V BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2869770000 | Sicherungshalter (Klemmen), 6.3 A, schwenkbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623892 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | SIHA 3/G20/LD 60-150V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 7921590000 | Sicherungshalter (Klemmen), 2.31 mA, steckbar |
| GTIN (EAN) | 4032248322626 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | SIHA 3/G20/LD 35-70V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 7921580000 | Sicherungshalter (Klemmen), 2.31 mA, steckbar |
| GTIN (EAN) | 4032248322619 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | FSPG BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2869680000 | Sicherungshalter (Klemmen), 6.3 A, schwenkbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623793 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 100-250V BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2869750000 | Sicherungshalter (Klemmen), 6.3 A, schwenkbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623878 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | SIHA 3/G20/LD 10-36V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 7921570000 | Sicherungshalter (Klemmen), 2.31 mA, steckbar |
| GTIN (EAN) | 4032248322503 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 10-36V BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2869690000 | Sicherungshalter (Klemmen), 6.3 A, schwenkbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623809 | |
| VPE | 25 Stück | |

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sonderdruck



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markierfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markierfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZS 30/5 MC SDR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2682070000 | ZS, Klemmenmarkierung, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN) | 4050118803075 | nach Kundenwunsch |
| VPE | 40 Stück | |

Bezeichnungsträger



Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1805520000 | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1805490000 | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| VPE | 100 Stück | |


W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Bauelementstecker

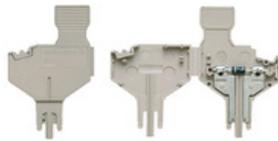

Der Bauelementestecker dient dem integrieren einer elektrischen Komponente in einer Trennreihenklemme. Nach dem Einlöten der jeweiligen Komponente lässt sich der Stecker in den Trennbereich unserer Reihenklemmen integrieren und ändert dadurch die Trennklemme zu einer Reihenklemme mit integrierter elektronischen Komponente.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ | BEST/DRBR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1878570000 | Zubehör, Bauelementstecker, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | BEST | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1833100000 | Zubehör, Bauelementstecker |
| GTIN (EAN) | 4032248501014 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | BEST/D | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1878560000 | Zubehör, Bauelementstecker, 1 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471492 | |
| VPE | 50 Stück | |

Neutral



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markierfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markierfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZS 12/6 MC NE WS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1610020000 | ZS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190444600 | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß |
| VPE | 400 Stück | |

Datenblatt**W2C 4 DT-PE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Einschaltsperr****Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DTLE 2.5/4 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2910530000 | Verriegelungselement (Klemmen), Wemid, rot |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 | |
| VPE | 25 Stück | |

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

MultiFit



MultiMark MultiFit

Für Wettbewerbersverbinder.

Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich.

Das spezielle Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, insbesondere bei langen Klemmblöcken.

Die der Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftfeld.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
 - Endlosstreifen spart Montagezeit
 - Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
 - Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
 - Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit
-
- Firm hold and durable printing
 - Continuous strips save installation time
 - Easy mounting thanks to an innovative composite material
 - Large label field for optimal legibility
 - High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ | EL KSM 10.6 MM WS 30M | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2799270000 | Klemmenmarkierung, 10.6 x 5 mm, weiß |
| GTIN (EAN) | 4064675261032 | |
| VPE | 1 Stück | |

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1609801044 | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, weiß |
| VPE | 1.000 Stück | |

Scharnierstecker



Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FSC-HPG BK W2C 4 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2939280000 | Sammelträger (Klemme), Wernid, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4099986702295 | |
| VPE | 20 Stück | |

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Trennstecker



Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unseren standard Trennern.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | TNHE ZDL2.5 OR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2432480000 | Trennhebel (Klemmen) |
| GTIN (EAN) | 4050118443318 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | TNST OR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2463540000 | Trennstecker (Klemmen), Wemid, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118478211 | |
| VPE | 50 Stück | |

4 mm²



Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/32 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2561670000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 32, Raster in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | |
| VPE | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/50 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528240000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, blau |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | |
| VPE | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/41 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2883840000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 41, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, rot |
| GTIN (EAN) | 4064675848868 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/3 BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2810880000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, 32 A, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4064675283492 | |
| VPE | 60 Stück | |

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/4 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1527970000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/30 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2561600000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 30, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | 6.10, 32 A, rot |
| VPE | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/8 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528190000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | Isoliert: Ja, 32 A, blau |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/3 WT | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2831810000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 41, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417040 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, weiß |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1527980000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/10 WT | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2831790000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417026 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, weiß |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/9 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528220000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | Isoliert: Ja, 32 A, blau |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/7 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2460770000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | Isoliert: Ja, 32 A, rot |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/3 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1527940000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/2 BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2810840000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675283454 | Isoliert: Ja, 32 A, schwarz |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/8 BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2810930000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675283645 | Isoliert: Ja, 32 A, schwarz |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/9 BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2831780000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417019 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, schwarz |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/2 WT | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2831800000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417033 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, weiß |
| VPE | 60 Stück | |

Erstellungs-Datum 8. Mai 2024 05:21:55 MESZ

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/7 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528180000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | Isoliert: Ja, 32 A, blau |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/41 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2883810000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 41, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675848844 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/3 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2460810000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | 32 A, rot |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/20 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2810850000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283461 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, blau |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/4 BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2810890000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283607 | Isoliert: Ja, 32 A, schwarz |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/50 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528130000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| VPE | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/10 BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2810830000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283447 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, schwarz |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/9 WT | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2831870000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417101 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, weiß |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/6 WT | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2831840000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417071 | Isoliert: Ja, 32 A, weiß |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528090000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/30 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2561580000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 30, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | 6.10, 32 A, orange |
| VPE | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/6 BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2810910000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283621 | Isoliert: Ja, 32 A, schwarz |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/8 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528030000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| VPE | 20 Stück | |

Erstellungs-Datum 8. Mai 2024 05:21:55 MESZ

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/50 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2460730000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, rot |
| VPE | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/10 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2460740000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | 6.10, 32 A, rot |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/10 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528230000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, blau |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/5 BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2810900000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283614 | Isoliert: Ja, 32 A, schwarz |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/3 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528080000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | Isoliert: Ja, 32 A, blau |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/4 WT | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2831820000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417057 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, weiß |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/9 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2460750000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | Isoliert: Ja, 32 A, rot |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/9 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528070000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/7 WT | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2831850000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417088 | Isoliert: Ja, 32 A, weiß |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/41 BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2831890000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 41, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417125 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, schwarz |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/5 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528140000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | Isoliert: Ja, 32 A, blau |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/8 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2460760000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | Isoliert: Ja, 32 A, rot |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/7 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528020000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| VPE | 20 Stück | |

Erstellungs-Datum 8. Mai 2024 05:21:55 MESZ

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/6 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528170000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | Isoliert: Ja, 32 A, blau |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/6 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2460780000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | Isoliert: Ja, 32 A, rot |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/2 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528040000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | Isoliert: Ja, 32 A, blau |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/7 BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2810920000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675283638 | Isoliert: Ja, 32 A, schwarz |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/20 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2810860000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283478 | 6.00, Isoliert: Ja, 32 A, rot |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/5 WT | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2831830000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 41, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417064 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, weiß |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/20 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2883800000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675848769 | 6.00, Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1527990000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/4 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2460800000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | Isoliert: Ja, 32 A, rot |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/5 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2460790000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | Isoliert: Ja, 32 A, rot |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/2 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1527930000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | Isoliert: Ja, 32 A, orange |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/8 WT | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2831860000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417095 | Isoliert: Ja, 32 A, weiß |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/20 BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2810870000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283485 | 6.00, Isoliert: Ja, 32 A, schwarz |
| VPE | 20 Stück | |

Erstellungs-Datum 8. Mai 2024 05:21:55 MESZ

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/2 RD | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2460450000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | 32 A, rot |
| VPE | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/41 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2883820000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 41, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675848851 | 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, blau |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/30 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2561610000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 30, Raster in mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | 6.10, 32 A, blau |
| VPE | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/4 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1528120000 | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | Isoliert: Ja, 32 A, blau |
| VPE | 60 Stück | |

Bezeichnungsträger



Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit einer zusätzlichen Aufnahme von Markierern. Je nach Ausführung lassen sich so die jeweiligen Etagen der PRV- und PPV-Reihenklammern mit dem Entsprechenden Markierer beschriften.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | BZT W2C 4 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2894270000 | Sammelträger (Klemme), Wemid, dunkelbeige |
| GTIN (EAN) | 4064675885252 | |
| VPE | 20 Stück | |

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sonderdruck



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZS 12/6 MC SDR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1610030000 | ZS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456689 | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch |
| VPE | 80 Stück | |

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

WS 8/6

**WS/ DEK**

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialeseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 8/6 MM WS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2007160000 | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 6 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | |
| VPE | 600 Stück | |

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

DEK 5/6



WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialeseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 MM WS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2007120000 | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| VPE | 600 Stück | |

W-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein Verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WEW 35/2 SW | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1061210000 | Endwinkel, Wemid, schwarz, Tragschiene: TS 35, geschraubt |
| GTIN (EAN) | 4032248136278 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | WEW 35/2 GR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1859200000 | Endwinkel, Wemid, grau, Tragschiene: TS 35, geschraubt |
| GTIN (EAN) | 4032248411658 | |
| VPE | 100 Stück | |

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WEW 35/2 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1061200000 | Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| VPE | 50 Stück | |

Neutral



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZS 30/5 MC NE WS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2681880000 | ZS, Klemmenmarkierung, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN) | 4050118803068 | weiß |
| VPE | 200 Stück | |

Schlitz-Schraubendreher



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SDS 0.6X3.5X100 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2749340000 | Schraubendreher, Klingbreite (B): 3.5 mm, Klinglänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | Klingenstärke (A): 0.6 mm |
| VPE | 1 Stück | |

W2C 4 DT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Abschlussplatten



Das Setzen einer Abschlussplatte ist am Ende eines Steckers oder einer Stecker Kombination erforderlich. Dies dient der Fingersicherheit und ermöglicht die Einhaltung der Luft und Kriechstrecken.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WEP 2C 4 BK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2894230000 | Abschlussplatte (Klemmen), 60 mm x 2 mm, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4064675885214 | |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | WEP 2C 4 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2894220000 | Abschlussplatte (Klemmen), 60 mm x 2 mm, blau |
| GTIN (EAN) | 4064675885207 | |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | WEP 2C 4 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2894210000 | Abschlussplatte (Klemmen), 60 mm x 2 mm, dunkelbeige |
| GTIN (EAN) | 4064675885191 | |
| VPE | 20 Stück | |