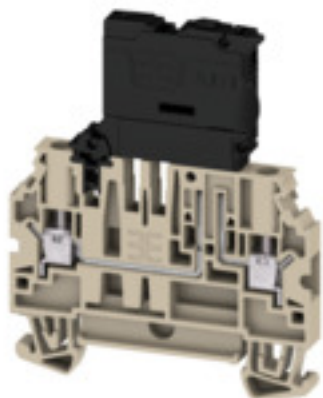


**W2C 4 FS 60-150V DB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

V některých aplikacích je praktické chránit připojení samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integrují pojistku do řadové svorky. Sortiment pojistek je široký, zahrnuje výklopné, šroubovací držáky a držáky plochých pojistek.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Verze           | Svorka pojistky, Šroubové připojení, 4 mm <sup>2</sup> , 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Tmavě béžová |
| Objednací číslo | <a href="#">2893040000</a>  |
| Typ             | W2C 4 FS 60-150V DB   |
| GTIN (EAN)      | 4064675884620   |
| Množství        | 50 ks   |

## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 75 mm   | Hloubka (v palcích) | 2,953 inch |
| Výška          | 60 mm   | Výška (v palcích)   | 2,362 inch |
| Šířka          | 6,1 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,24 inch  |
| Čistá hmotnost | 18,32 g |                     |            |

## Teploty

|                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

## Specifikace systému

|                     |       |                               |    |
|---------------------|-------|-------------------------------|----|
| Nutná koncová deska | Ano   | Počet potenciálů              | 1  |
| Počet úrovní        | 1     | Počet svěrných bodů na úroveň | 2  |
| Počet pólů na řadu  | 1     | Úrovně propojené interně      | Ne |
| Lišta               | TS 35 | N-funkce                      | Ne |
| PE funkce           | Ne    | Funkce PEN                    | Ne |

## Údaje hodnocení IECEx/ATEX

|                     |                 |                            |                   |
|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Č. osvědčení (ATEX) | TUEV20ATEX8502U | Č. osvědčení (IECEX)       | IECEXTUR20.0014U  |
| Proud (ATEX)        | 6.3 A           | Průřez vodiče max. (ATEX)  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Proud (IECEX)       | 6.3 A           | Průřez vodiče max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

## Údaje materiálu

|                              |       |         |              |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |              |

## Další technická data

|                                       |       |                 |       |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Návod k instalaci                     | TS 35 | Otevřené strany | vlevo |
| Příchytka                             | Ano   | Typ montáže     | TS 35 |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne    |                 |       |

## Data hodnocení

|                                   |                   |                                   |               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez                  | 4 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí                  | 150 V         |
| Jmenovité DC napětí               | 150 V             | Jmenovitý proud                   | 6,3 A         |
| Proud při maximu vodičů           | 6,3 A             | Standardy                         | IEC 60947-7-3 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV          |
| Kategorie rázového napětí         | III               | Závažnost znečištění              | 3             |

## Displejový prvek

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Typ napětí ukazatele | AC/DC |
|----------------------|-------|

## Odpojovací svorkovnice

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Integrovaná testovací zdířka | Ne |
|------------------------------|----|

## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Pojistkové svorkovnice

|                      |              |                               |        |
|----------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| Displej              | LED          | Držák pojistky (držák kazety) | otočné |
| Kazetová pojistka    | G-Si. 5 x 20 | Provozní napětí, max.         | 150 V  |
| Typ napětí ukazatele | AC/DC        |                               |        |

## UL data hodnocení

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 24 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 24 AWG |
| Č. osvědčení (cURus)                          | E60693 |   |        |

## Uzemnění - jmenovité údaje

|            |    |
|------------|----|
| Funkce PEN | Ne |
|------------|----|

## Vodiče k upevnění (další připojení)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
|--------------------------------|--------------------|

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Dvojdutinka, max.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Dvojdutinka, max.  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Délka odizolování  | 8 mm                 | Měřidlo podle IEC 60947-1  | A3                  |
| Počet připojení  | 2                    | Průřez propojení AWG, max.   | AWG 10              |
| Průřez propojení AWG, min.   | AWG 24               | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodičů, splétané, max.                                | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min.                                | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Směr připojení   | na straně           |
| Svěrný šroub   | M 3                  | Typ připojení  | Šroubové připojení  |
| Typ připojení 2  | Šroubové připojení   | Upínací rozsah, max.   | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Upínací rozsah, min.   | 0,34 mm <sup>2</sup> | Utahovací moment, max.   | 0,8 Nm              |
| Utahovací moment, min.   | 0,5 Nm               | Velikost nože  | 0,6 x 3,5 mm        |

## Všeobecně

|                            |               |                            |        |
|----------------------------|---------------|----------------------------|--------|
| Lišta                      | TS 35         | Návod k instalaci          | TS 35  |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 10        | Průřez propojení AWG, min. | AWG 24 |
| Standardy                  | IEC 60947-7-3 |                            |        |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

Datum vytvoření 10. května 2024 15:30:33 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## W2C 4 FS 60-150V DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Důležitá poznámka

Informace o produktu Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

### Osvědčení

Schválení



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Shoda  |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus)  | E60693 |

### Soubory ke stažení

|   |  |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">CCC Certificate</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">NTI W2C 4 FS</a>   |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

### W2C 4 FS 60-150V DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">4011320000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)      | 4032248717644              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství        | 1 000 ks                   |   |

## Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | FSPG BL                    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">4869730000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné |
| GTIN (EAN)      | 4064675623854              |  |
| Množství        | 25 ks                      |  |
| Typ             | FSPG LED 30-70V BL         | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">4869760000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné |
| GTIN (EAN)      | 4064675623885              |  |
| Množství        | 25 ks                      |  |
| Typ             | FSPG LED 60-150V BK        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">4869720000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné |
| GTIN (EAN)      | 4064675623830              |  |
| Množství        | 25 ks                      |  |

## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | FSPG LED 100-250V BK       | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6869700000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné |
| GTIN (EAN)        | 4064675623816              |  |
| Množství          | 25 ks                      |  |
| Typ               | FSPG BK                    | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6869680000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné |
| GTIN (EAN)        | 4064675623793              |  |
| Množství          | 25 ks                      |  |
| Typ               | FSPG LED 100-250V BL       | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6869750000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné |
| GTIN (EAN)        | 4064675623878              |  |
| Množství          | 25 ks                      |  |
| Typ               | FSPG LED 10-36V BL         | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6869740000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné |
| GTIN (EAN)        | 4064675623861              |  |
| Množství          | 25 ks                      |  |
| Typ               | FSPG LED 30-70V BK         | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6869710000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné |
| GTIN (EAN)        | 4064675623823              |  |
| Množství          | 25 ks                      |  |
| Typ               | FSPG LED 10-36V BK         | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6869690000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné |
| GTIN (EAN)        | 4064675623809              |  |
| Množství          | 25 ks                      |  |
| Typ               | FSPG LED 60-150V BL        | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6869770000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné |
| GTIN (EAN)        | 4064675623892              |  |
| Množství          | 25 ks                      |  |

## Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | ZS 30/5 MC SDR             | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6882070000</a> | ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Podle |
| GTIN (EAN)        | 4050118803075              | specifikace zákazníka   |
| Množství          | 40 ks                      |   |

## W2C 4 FS 60-150V DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                     |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ             | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Objednací číslo | <a href="#">6805520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)      | 4032248270248              |                                     |
| Množství        | 100 ks                     |                                     |
| Typ             | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Objednací číslo | <a href="#">6805490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)      | 4032248270231              |                                     |
| Množství        | 100 ks                     |                                     |

### Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | ZS 12/6 MC NE WS           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6610020000</a> | ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4008190444600              | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství        | 400 ks                     |  |



**W2C 4 FS 60-150V DB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Zámek spínače****Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | DTLE 2.5/4                 | Verze                                   |
| Objednáací číslo | <a href="#">4910530000</a> | Zamykací prvek (svorka), Wemid, Červená |
| GTIN (EAN)       | 4099986519466              |   |
| Množství         | 25 ks                      |   |

## W2C 4 FS 60-150V DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### MultiFit



#### MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.  
Elastický povrch umožňuje jednoduchou instalaci.  
Tento speciální materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají.  
Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

#### Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                    |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ             | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | Verze                              |
| Objednací číslo | <a href="#">6799270000</a> | Označení svorek, 10.6 x 5 mm, Bílá |
| GTIN (EAN)      | 4064675261032              |                                    |
| Množství        | 1 ks                       |                                    |

## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |   |
|-----------------|---------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/5 MC NE WS          | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">609801044</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)      | 4008190397111             | Weidmueller, Bílá   |
| Množství        | 1 000 ks                  |   |

## 5x20



Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | G 20/2.50A/F               | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6431000000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 2,5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)      | 4008190085513              |   |
| Množství        | 10 ks                      |   |
| Typ             | G 20/4.00A/F               | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6431200000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 20   |
| GTIN (EAN)      | 4008190022983              |   |
| Množství        | 10 ks                      |   |
| Typ             | G 20/0.50A/F               | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6430600000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0,5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)      | 4008190046835              |   |
| Množství        | 10 ks                      |   |

**W2C 4 FS 60-150V DB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Příslušenství**

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | G 20/5.00A/F               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6431300000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)        | 4008190185381              |  |
| Množství          | 10 ks                      |  |
| Typ               | G 20/6.30A/F               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6431400000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)        | 4008190086053              |  |
| Množství          | 10 ks                      |  |
| Typ               | G 20/0.20A/F               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6430400000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.2 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)        | 4008190152383              |  |
| Množství          | 10 ks                      |  |
| Typ               | G 20/2.00A/F               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6430900000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)        | 4008190123567              |  |
| Množství          | 10 ks                      |  |
| Typ               | G 20/0.25A/F               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6430500000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)        | 4008190153991              |  |
| Množství          | 10 ks                      |  |
| Typ               | G 20/3.15A/F               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6431100000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)        | 4008190012977              |  |
| Množství          | 10 ks                      |  |
| Typ               | G 20/0.63A/F               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6439000000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)        | 4008190131210              |  |
| Množství          | 10 ks                      |  |
| Typ               | G 20/0.10A/F               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6430300000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.1 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)        | 4008190077174              |  |
| Množství          | 10 ks                      |  |
| Typ               | G 20/1.00A/F               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6430700000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 1 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)        | 4008190093877              |  |
| Množství          | 10 ks                      |  |
| Typ               | G 20/1.60A/F               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6430800000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 1.6 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)        | 4008190031503              |  |
| Množství          | 10 ks                      |  |

## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                           |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ             | TNHE ZDL2.5 OR             | Verze                     |
| Objednací číslo | <a href="#">6432480000</a> | Odpojovací páčka (svorka) |
| GTIN (EAN)      | 4050118443318              |                           |
| Množství        | 100 ks                     |                           |

4 mm<sup>2</sup>

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | ZQV 4N/32                  | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6561670000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 32, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN)      | 4050118570175              | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová                                      |
| Množství        | 5 ks                       |   |
| Typ             | ZQV 4N/50 BL               | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6528240000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN)      | 4050118333121              | Izolované: Ano, 32 A, Modrá   |
| Množství        | 5 ks                       |   |
| Typ             | ZQV 4N/41 RD               | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6883840000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN)      | 4064675848868              | Izolované: Ano, 32 A, Červená                                       |
| Množství        | 10 ks                      |   |
| Typ             | ZQV 4N/3 BK                | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6810880000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.00,  |
| GTIN (EAN)      | 4064675283492              | Izolované: Ano, 32 A, černá   |
| Množství        | 60 ks                      |   |
| Typ             | ZQV 4N/4                   | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6527970000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10,  |
| GTIN (EAN)      | 4050118332889              | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová                                      |
| Množství        | 60 ks                      |   |

## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                           |  |
|-------------------|---------------------------|--|
| Typ               | ZQV 4N/30 RD              | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">656160000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN)        | 4050118569964             | A, Červená   |
| Množství          | 5 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/8 BL               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">652819000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118332858             | Izolované: Ano, 32 A, Modrá  |
| Množství          | 20 ks                     |  |
| Typ               | ZQV 4N/3 WT               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">683181000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675417040             | Izolované: Ano, 32 A, Bílá   |
| Množství          | 60 ks                     |  |
| Typ               | ZQV 4N/5                  | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">652798000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118332759             | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová   |
| Množství          | 60 ks                     |  |
| Typ               | ZQV 4N/10 WT              | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">683179000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675417026             | Izolované: Ano, 32 A, Bílá   |
| Množství          | 20 ks                     |  |
| Typ               | ZQV 4N/9 BL               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">652822000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118333107             | Izolované: Ano, 32 A, Modrá  |
| Množství          | 20 ks                     |  |
| Typ               | ZQV 4N/7 RD               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">646077000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118476194             | Izolované: Ano, 32 A, Červená  |
| Množství          | 20 ks                     |  |
| Typ               | ZQV 4N/3                  | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">652794000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118332865             | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová   |
| Množství          | 60 ks                     |  |
| Typ               | ZQV 4N/2 BK               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">681084000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4064675283454             | Izolované: Ano, 32 A, černá  |
| Množství          | 60 ks                     |  |
| Typ               | ZQV 4N/8 BK               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">681093000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4064675283645             | Izolované: Ano, 32 A, černá  |
| Množství          | 20 ks                     |  |
| Typ               | ZQV 4N/9 BK               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">683178000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675417019             | Izolované: Ano, 32 A, černá  |
| Množství          | 20 ks                     |  |
| Typ               | ZQV 4N/2 WT               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">683180000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675417033             | Izolované: Ano, 32 A, Bílá   |
| Množství          | 60 ks                     |  |
| Typ               | ZQV 4N/7 BL               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">652818000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118333114             | Izolované: Ano, 32 A, Modrá  |
| Množství          | 20 ks                     |  |

Datum vytvoření 10. května 2024 15:30:33 CEST

## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | ZQV 4N/41                  | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6883810000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675848844              | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová   |
| Množství          | 10 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/3 RD                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6460810000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, 32  |
| GTIN (EAN)        | 4050118476231              | A, Červená   |
| Množství          | 60 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/20 BL               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6810850000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675283461              | Izolované: Ano, 32 A, Modrá  |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/4 BK                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6810890000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.00,     |
| GTIN (EAN)        | 4064675283607              | Izolované: Ano, 32 A, černá  |
| Množství          | 60 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/50                  | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6528130000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4050118332902              | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová   |
| Množství          | 5 ks                       |  |
| Typ               | ZQV 4N/10 BK               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6810830000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675283447              | Izolované: Ano, 32 A, černá  |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/9 WT                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6831870000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675417101              | Izolované: Ano, 32 A, Bílá   |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/6 WT                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6831840000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4064675417071              | Izolované: Ano, 32 A, Bílá   |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/10                  | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6528090000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4050118332896              | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová   |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/30                  | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6561580000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN)        | 4050118570113              | A, Oranžová  |
| Množství          | 5 ks                       |  |
| Typ               | ZQV 4N/6 BK                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6810910000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.00,     |
| GTIN (EAN)        | 4064675283621              | Izolované: Ano, 32 A, černá  |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/8                   | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6528030000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118332841              | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová   |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/50 RD               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6460730000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4050118476156              | Izolované: Ano, 32 A, Červená  |
| Množství          | 5 ks                       |  |

Datum vytvoření 10. května 2024 15:30:33 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

15

## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | ZQV 4N/10 RD               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6460740000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN)        | 4050118476163              | A, Červená   |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/10 BL               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6528230000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4050118333138              | Izolované: Ano, 32 A, Modrá  |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/5 BK                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6810900000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.00,     |
| GTIN (EAN)        | 4064675283614              | Izolované: Ano, 32 A, černá  |
| Množství          | 60 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/3 BL                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6528080000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118333008              | Izolované: Ano, 32 A, Modrá  |
| Množství          | 60 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/4 WT                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6831820000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675417057              | Izolované: Ano, 32 A, Bílá   |
| Množství          | 60 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/9 RD                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6460750000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118476170              | Izolované: Ano, 32 A, Červená  |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/9                   | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6528070000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118332797              | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová   |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/7 WT                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6831850000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4064675417088              | Izolované: Ano, 32 A, Bílá   |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/41 BK               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6831890000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675417125              | Izolované: Ano, 32 A, černá  |
| Množství          | 10 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/5 BL                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6528140000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118333015              | Izolované: Ano, 32 A, Modrá  |
| Množství          | 60 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/8 RD                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6460760000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118476187              | Izolované: Ano, 32 A, Červená  |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/7                   | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6528020000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118332780              | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová   |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/6 BL                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6528170000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118332926              | Izolované: Ano, 32 A, Modrá  |
| Množství          | 20 ks                      |  |

Datum vytvoření 10. května 2024 15:30:33 CEST



## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | ZQV 4N/6 RD                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6460780000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4050118476200              | Izolované: Ano, 32 A, Červená   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 4N/2 BL                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6528040000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4050118332773              | Izolované: Ano, 32 A, Modrá   |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 4N/7 BK                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6810920000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675283638              | Izolované: Ano, 32 A, černá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 4N/20 RD               | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6810860000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.00,   |
| GTIN (EAN)        | 4064675283478              | Izolované: Ano, 32 A, Červená   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 4N/5 WT                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6831830000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10,   |
| GTIN (EAN)        | 4064675417064              | Izolované: Ano, 32 A, Bílá  |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 4N/20                  | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6883800000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.00,   |
| GTIN (EAN)        | 4064675848769              | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová  |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 4N/6                   | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527990000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4050118332919              | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová  |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 4N/4 RD                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6460800000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4050118476224              | Izolované: Ano, 32 A, Červená   |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 4N/5 RD                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6460790000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4050118476217              | Izolované: Ano, 32 A, Červená   |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 4N/2                   | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527930000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4050118332766              | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová  |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 4N/8 WT                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6831860000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675417095              | Izolované: Ano, 32 A, Bílá  |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 4N/20 BK               | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6810870000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.00,   |
| GTIN (EAN)        | 4064675283485              | Izolované: Ano, 32 A, černá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 4N/2 RD                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6460450000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN)        | 4050118476149              | A, Červená  |
| Množství          | 60 ks                      |   |

Datum vytvoření 10. května 2024 15:30:33 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | ZQV 4N/41 BL               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6883820000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10,    |
| GTIN (EAN)        | 4064675848851              | Izolované: Ano, 32 A, Modrá  |
| Množství          | 10 ks                      |  |
| Typ               | ZQV 4N/30 BL               | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6561610000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN)        | 4050118569971              | A, Modrá   |
| Množství          | 5 ks                       |  |
| Typ               | ZQV 4N/4 BL                | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6528120000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10,     |
| GTIN (EAN)        | 4050118332872              | Izolované: Ano, 32 A, Modrá  |
| Množství          | 60 ks                      |  |

## Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | ZS 12/6 MC SDR             | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6610030000</a> | ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)        | 4008190456689              | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka                         |
| Množství          | 80 ks                      |  |

## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## WS 8/6



## WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

## Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | WS 8/6 MM WS               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">2007160000</a> | WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)      | 4050118391879              |  |
| Množství        | 600 ks                     |  |

## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Kódovací prvky


**Zásuvná připojení výkonové elektroniky – optimalizováno pro moderní technologie pohonů, například startéry motorů, frekvenční měniče a servo-řadiče.**

OMNIMATE Power stanoví nové měřítko – se zvýšenou bezpečností a inovativními řešeními – například s připojitelným stíněním, integrovanými signálovými kontakty a jednoručním ovládáním.

Tři produktové řady nabízejí další výhody:

- Rozšiřitelnost orientovanou na aplikace: od kompaktního konektoru 4 mm<sup>2</sup> pro proud 29 A (IEC) nebo 20 A (UL) až po robustní 16mm<sup>2</sup> konektory na 76 A (IEC) nebo 54 A (UL)
- Neomezené používání až do 1 000 V (IEC) nebo 600 V (UL)
- Široké spektrum možností montáže optimalizované podle aplikace

Naše služby:

Navrhněte si vlastní konektory jednoduše použitím

## Všeobecné objednací údaje

| Typ             | VDS180 SV7.62              | Verze   | Údaje výrobku | Balení |
|-----------------|----------------------------|---|---------------|--------|
| Objednací číslo | <a href="#">6853940000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, černá, Počet pólů: 1 |               | Box    |
| GTIN (EAN)      | 4032248389513              |   |               |        |
| Množství        | 50 ks                      |   |               |        |

## W2C 4 FS 60-150V DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### DEK 5/6



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

#### Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/6 MM WS              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6007120000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)      | 4050118392104              |   |
| Množství        | 600 ks                     |   |

### Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | WEW 35/2 SW                | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6061210000</a> | Bočnice, Wemid, černá, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN)      | 4032248136278              |  |
| Množství        | 50 ks                      |  |
| Typ             | WEW 35/2 GR                | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6859200000</a> | Bočnice, Wemid, Šedá, Lišta: TS 35, Přišroubováno  |
| GTIN (EAN)      | 4032248411658              |  |
| Množství        | 100 ks                     |  |

## W2C 4 FS 60-150V DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | WEW 35/2                   | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6061200000</a> | Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN)        | 4008190030230              |   |
| Množství          | 50 ks                      |   |

## Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v páscích. Jedinlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | ZS 30/5 MC NE WS           | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6681880000</a> | ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá |
| GTIN (EAN)        | 4050118803068              |  |
| Množství          | 200 ks                     |  |

## Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | SDS 0.6X3.5X100            | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6749340000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)        | 4050118895568              |  |
| Množství          | 1 ks                       |  |

## W2C 4 FS 60-150V DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Bočnice



Aby byla zajištěna bezpečnost prstů a dodržení požadované vzdálenosti pro odstup a povrchovou vzdálenost, musí být na konci zástrčky umístěn bočnice.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | WEP 2C 4 BK                | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6894230000</a> | Koncová deska (svorky), 60 mm x 2 mm, černá        |
| GTIN (EAN)      | 4064675885214              |  |
| Množství        | 20 ks                      |  |
| Typ             | WEP 2C 4 BL                | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6894220000</a> | Koncová deska (svorky), 60 mm x 2 mm, Modrá        |
| GTIN (EAN)      | 4064675885207              |  |
| Množství        | 20 ks                      |  |
| Typ             | WEP 2C 4                   | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6894210000</a> | Koncová deska (svorky), 60 mm x 2 mm, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN)      | 4064675885191              |  |
| Množství        | 20 ks                      |  |