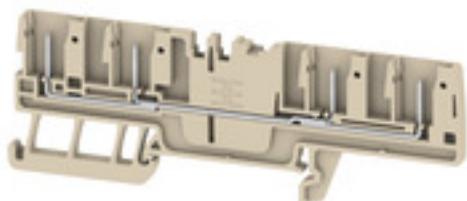


APGTB 1.5 FT 4C/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Některé aplikace požadují, aby zásuvné a modulární řešení bylo flexibilnější nebo usnadňovalo instalaci. Tam, kde musí být kompletní funkční jednotky zhotoveny předem nebo vyměněny, jsou vyžadovány modulární a flexibilní systémy připojení. Naše zásuvné svorkovnice lze rychle sestavit a jsou kompletně testovány již z výroby.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvné modulární svorky, Tmavě béžová
Objednací číslo	2898120000
Typ	APGTB 1.5 FT 4C/4
GTIN (EAN)	4064675903215
Množství	100 ks

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,437 inch
Výška	87 mm	Výška (v palcích)	3,425 inch
Šířka	5,1 mm	Šířka (v palcích)	0,201 inch
Čistá hmotnost	6,188 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet úrovní	1
N-funkce	Ne	PE funkce	Ne
Funkce PEN	Ne		

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Otevřené strany	pravá	Typ montáže	TS 35
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovité DC napětí	500 V	Proud při maximu vodičů	17,5 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0,56 mW	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	14 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	14 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	26 AWG
Velikost napětí B (cURus)	300 V	Velikost napětí C (cURus)	300 V
Velikost napětí D (cURus)	600 V	Velikost proudu B (cURus)	13 A
Velikost proudu C (cURus)	13 A	Velikost proudu D (cURus)	5 A
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

Uzemnění - jmenovité údaje

Funkce PEN	Ne
------------	----

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení	4	Směr připojení	vrchol
-----------------	---	----------------	--------

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 7.0	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-17

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [CE Declaration of Conformity](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

1.5 mm²1.5
mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 1.5N/7 BL	Verze
Objednací číslo	6985630000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370522	Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/3 BL	Verze
Objednací číslo	6985550000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370485	Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/2 BL	Verze
Objednací číslo	6985530000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370423	Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/10 RD	Verze
Objednací číslo	6985800000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370393	Izolované: Ano, 17.5 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/2	Verze
Objednací číslo	6985410000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118369861	Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/5 BL	Verze
Objednací číslo	6985590000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370430	Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/7	Verze
Objednací číslo	6985520000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370195	Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/8	Verze
Objednací číslo	6985540000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370218	Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/10	Verze
Objednací číslo	6985580000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370416	Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/4 RD	Verze
Objednací číslo	6985690000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370515	Izolované: Ano, 17.5 A, Červená
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 18. května 2024 13:45:53 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 1.5 FT 4C/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 1.5N/50	Verze
Objednávací číslo	6985620000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370300	Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 1.5N/2 RD	Verze
Objednávací číslo	6985650000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370324	Izolované: Ano, 17.5 A, Červená
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/6 RD	Verze
Objednávací číslo	6985730000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370454	Izolované: Ano, 17.5 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/10 BL	Verze
Objednávací číslo	6985680000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370539	Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/3	Verze
Objednávací číslo	6985480000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370096	Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/9 BL	Verze
Objednávací číslo	6985660000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370478	Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/3 RD	Verze
Objednávací číslo	6985670000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370348	Izolované: Ano, 17.5 A, Červená
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/7 RD	Verze
Objednávací číslo	6985750000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370249	Izolované: Ano, 17.5 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/20 BL	Verze
Objednávací číslo	6985700000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370331	Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/20 RD	Verze
Objednávací číslo	6985810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370355	Izolované: Ano, 17.5 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/9	Verze
Objednávací číslo	6985560000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370409	Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/5 RD	Verze
Objednávací číslo	6985710000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370256	Izolované: Ano, 17.5 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/4 BL	Verze
Objednávací číslo	6985570000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370317	Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 18. května 2024 13:45:53 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 1.5 FT 4C/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 1.5N/9 RD	Verze
Objednávací číslo	6985790000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370386	Izolované: Ano, 17.5 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/4	Verze
Objednávací číslo	6985490000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370201	Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/8 RD	Verze
Objednávací číslo	6985770000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370508	Izolované: Ano, 17.5 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/20	Verze
Objednávací číslo	6985600000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370225	Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/50 BL	Verze
Objednávací číslo	6985720000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370546	Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 1.5N/5	Verze
Objednávací číslo	6985500000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118369991	Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/50 RD	Verze
Objednávací číslo	6985820000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370270	Izolované: Ano, 17.5 A, Červená
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 1.5N/8 BL	Verze
Objednávací číslo	6985640000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370461	Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/6 BL	Verze
Objednávací číslo	6985610000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370492	Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/6	Verze
Objednávací číslo	6985510000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370188	Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová
Množství	20 ks	

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

1.5 mm²1.5
mm²

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APG 1.5/10	Verze
Objednací číslo	6482430000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 10, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494495	
Množství	20 ks	
Typ	APG 1.5 R	Verze
Objednací číslo	6482310000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494372	
Množství	50 ks	
Typ	APG 1.5/3	Verze
Objednací číslo	6482360000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 3, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494426	
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5/8	Verze
Objednací číslo	6482410000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 8, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494471	
Množství	20 ks	
Typ	APG 1.5/1	Verze
Objednací číslo	6482340000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494402	
Množství	50 ks	
Typ	APG 1.5 R GN	Verze
Objednací číslo	6482330000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Zelená
GTIN (EAN)	4050118494396	
Množství	50 ks	
Typ	APG 1.5/5	Verze
Objednací číslo	6482380000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 5, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494440	
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5/6-5BG-GN	Verze
Objednací číslo	6719780000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 6, Tmavě béžová,
GTIN (EAN)	4050118811414	Zelená
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5/7-6BG-GN	Verze
Objednací číslo	6719800000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 7, Tmavě béžová,
GTIN (EAN)	4050118811285	Zelená
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5/5-4BG-GN	Verze
Objednací číslo	6719770000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 5, Tmavě béžová,
GTIN (EAN)	4050118811421	Zelená
Množství	25 ks	

Datum vytvoření 18. května 2024 13:45:53 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	APG 1.5/7	Verze
Objednáací číslo	6482400000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 7, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494464	
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5/9	Verze
Objednáací číslo	6482420000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 9, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494488	
Množství	20 ks	
Typ	APG 1.5 MI	Verze
Objednáací číslo	6482280000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494310	
Množství	50 ks	
Typ	APG 1.5/6	Verze
Objednáací číslo	6482390000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 6, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494457	
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5/4-3BG-GN	Verze
Objednáací číslo	6482450000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 4, Tmavě béžová, Zelená
GTIN (EAN)	4050118494518	
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5 L BL	Verze
Objednáací číslo	6482260000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Modrá
GTIN (EAN)	4050118494297	
Množství	50 ks	
Typ	APG 1.5/4	Verze
Objednáací číslo	6482370000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 4, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494433	
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5 L	Verze
Objednáací číslo	6482250000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494280	
Množství	50 ks	
Typ	APG 1.5 MI GN	Verze
Objednáací číslo	6482300000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Zelená
GTIN (EAN)	4050118494365	
Množství	50 ks	
Typ	APG 1.5 R BL	Verze
Objednáací číslo	6482320000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Modrá
GTIN (EAN)	4050118494389	
Množství	50 ks	
Typ	APG 1.5/2	Verze
Objednáací číslo	6482350000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118494419	
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5/5-3BG-BL-GN	Verze
Objednáací číslo	6482440000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 5, Tmavě béžová, Modrá, Zelená
GTIN (EAN)	4050118494501	
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5 MI BL	Verze
Objednáací číslo	6482290000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Modrá
GTIN (EAN)	4050118494327	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 18. května 2024 13:45:53 CEST

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	APG 1.5/8-7BG-GN	Verze
Objednáací číslo	6719810000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 8, Tmavě béžová,
GTIN (EAN)	4050118811179	Zelená
Množství	20 ks	
Typ	APG 1.5 L GN	Verze
Objednáací číslo	6482270000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Zelená
GTIN (EAN)	4050118494303	
Množství	50 ks	
Typ	APG 1.5/3-BG-BL-GN	Verze
Objednáací číslo	6482460000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 3, Tmavě béžová,
GTIN (EAN)	4050118494525	Modrá, Zelená
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5/9-8BG-GN	Verze
Objednáací číslo	6719820000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 9, Tmavě béžová,
GTIN (EAN)	4050118811407	Zelená
Množství	20 ks	
Typ	APG 1.5/4-3BG-GN	Verze
Objednáací číslo	6719750000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Tmavě béžová, Zelená
GTIN (EAN)		
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5/3-2BG-GN	Verze
Objednáací číslo	6719740000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 3, Tmavě béžová,
GTIN (EAN)	4050118811438	Zelená
Množství	25 ks	
Typ	APG 1.5/10-9BG-GN	Verze
Objednáací číslo	6719830000	Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 10, Tmavě béžová,
GTIN (EAN)	4050118811292	Zelená
Množství	20 ks	

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/3.5 MC SDR	Verze
Objednací číslo	6767730000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50
GTIN (EAN)	4032248102532	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	100 ks	
Typ	DEK 5/3.5 PLUS MC SDR	Verze
Objednací číslo	6007790000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118393347	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	320 ks	

Koncové vzpěry

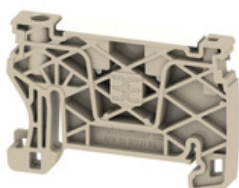

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEB 35 SCL/1 V0 BK DL	Verze
Objednací číslo	6570250000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118580266	
Množství	50 ks	

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kódovací prvky



Pomocí kódovacích kontaktů zajišťují jednotlivé volby kódování bezproblémové zásuvné připojení plug-in.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGCE	Verze
Objednací číslo	6514490000	Kódovací prvek (svorka), Wemid, Oranžová, Šířka: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
Množství	50 ks	

Aretační prvky



Zástrčky lze bezpečně a snadno připevnit k základní svorkovnici pomocí zamykacího prvku. Zamykací prvek zabraňuje neúmyslnému odpojení zástrček od základní svorkovnice a zajišťuje maximální bezpečnost.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGLE 1.5	Verze
Objednací číslo	6482720000	Zamykací spony (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118496253	
Množství	25 ks	

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Kryt kontaktů zástrčky nabízí ochranu před vnějšími vlivy, např. znečištěním prachem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGPC 1.5	Verze
Objednací číslo	6482530000	Víko svorky, Wemid, Oranžová, Výška: 16 mm, Šířka: 3.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118494563	Hloubka: 13 mm
Množství	50 ks	

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/3.5 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6755270000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50
GTIN (EAN)	4032248017348	Weidmueller, Bílá
Množství	500 ks	
Typ	DEK 5/3.5 MC NE GE	Verze
Objednací číslo	6369480000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118171860	Weidmueller, Žlutá
Množství	500 ks	
Typ	DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6003750000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118424430	Weidmueller, Bílá
Množství	1 600 ks	

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

1.5 mm²



Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEP PGTB 1.5 4C/4	Verze
Objednací číslo	6898180000	Řada A, Bočnice
GTIN (EAN)	4064675903277	
Množství	20 ks	

Odlehčení



Odlehčení tahu chrání kontakt před mechanickým namáháním a chrání konektor před neúmyslným uvolněním z místa kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGSR 1.5	Verze
Objednací číslo	6482730000	Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118493993	
Množství	25 ks	
Typ	APGSR 1.5 - 8P	Verze
Objednací číslo	6482750000	Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118494211	
Množství	25 ks	
Typ	APGSR 1.5 - 4P	Verze
Objednací číslo	6482740000	Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118494204	
Množství	25 ks	

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada A



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEB 35 SCL/1 V0	Verze
Objednací číslo	6661280000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702163	
Množství	20 ks	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Verze
Objednací číslo	6661300000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702187	
Množství	20 ks	