

WBC-P-80R-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Системы хранения аккумуляторов играют все более важную роль в области возобновляемых источников энергии. Они обычно состоят из нескольких отдельных аккумуляторов, которые необходимо быстро и легко заменить. Соединитель аккумулятора Weidmüller (WBC) позволяет за несколько простых шагов соединить нескольких отдельных аккумуляторов с ESS и при необходимости быстро отключить соединения. Для большей безопасности и удобства в обращении полюсы четко обозначены: положительный полюс оранжевого цвета и отрицательный - черного цвета.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------|
| Номер для заказа | 2905380000 |
| Тип | WBC-P-80R-50 |
| GTIN (EAN) | 4099986026049 |
| Кол. | 5 Шт. |

WBC-P-80R-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|------|
| Масса нетто | 45 g |
|-------------|------|

Температуры

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -40 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 125 °C |
|--|--------|---|--------|

Общие данные

| | | | |
|----------------|---------------------|---|--------|
| Вид соединения | Обжимное соединение | Диаметр контакта, вилка Ø | 8 мм |
| Материал | PA 66 | Наружный диаметр кабеля, макс. | 8 мм |
| Поверхность | Серебро | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 50 mm² |
| Сертификаты | UL 4128 | Тип | Гнездо |
| Цветовой код | оранжевый | | |

Технические данные

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| Вид защиты | IP67, вставной | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Номинальное напряжение | 1 500 V | Номинальный ток | 200 A |
| Объемное сопротивление | ≥ 5000 MΩ | Циклы коммутации | ≥ 100 |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001121 | ETIM 8.0 | EC001121 |
| ETIM 9.0 | EC001121 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-12 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-12 | | |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|---------|
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (UR) | E529699 |

Загрузки


| | |
|-------------------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Пользовательская документация | Suitable_Tools_for_WBC_Battery_Connector |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

WBC-P-80R-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

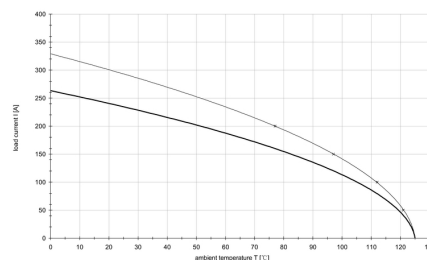

WBC-P-80R-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| Тип | EPG 45 | Исполнение |
|------------------|----------------------------|--|
| Номер для заказа | 4050830000 | Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, |
| Кол. | 1 Шт. | Овальный обжим |

WBC-P-80R-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46234)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------------|---|
| Тип | ES EPG 45 DIN 35 | Исполнение |
| Номер для заказа | 401350000 | 35mm ² , Обжим с гофрированием |
| GTIN (EAN) | 4050118309645 | |
| Кол. | 1 Шт. | |