

THM MULTIMARK TWIN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer, 300 DPI, Schrumpfschläuche
Best.-Nr.	2931860000
Typ	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
VPE	1 Stück

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	395 mm	Tiefe (inch)	15,551 inch
Höhe	544 mm	Höhe (inch)	21,417 inch
Breite	248 mm	Breite (inch)	9,764 inch
Nettogewicht	21.000 g		

Beschriftungssysteme

Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Druckauflösung, max.	300 DPI	Druckgeschwindigkeit	150 mm/s
Markiertyp	Schrumpfschläuche	Schnittstelle	LAN, USB 2.0
Software	M-Print® PRO	Typ	THM TwinMark Drucker
Versorgungsspannung	100...240 V AC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Downloads

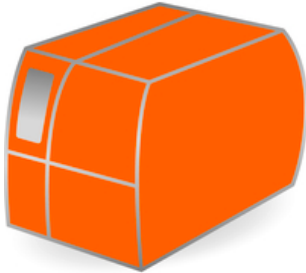
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	CE Declaration of conformity UKCA Declaration of conformity
Anwenderdokumentation	Manual THM MultiMark TWIN - DE Manual THM MultiMark TWIN - EN Manual THM MultiMark TWIN - IT Manual THM MultiMark TWIN - NL Manual THM MultiMark TWIN - FR Manual THM MultiMark TWIN - ES
Kataloge	Catalogues in PDF-format

THM MULTIMARK TWIN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM PLUS M PERFORATOR	Ausführung
Best.-Nr.	1540770000	Schneidkit
GTIN (EAN)	4050118345711	
VPE	1 Stück	

Typ	MM PLUS ROLLER 110	
Best.-Nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
VPE	1 Stück	

Farbbänder

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Ausführung
Best.-Nr.	1426210000	Farbband
GTIN (EAN)	4050118228823	
VPE	1 Stück	

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2448880000	Farbband
GTIN (EAN)	4050118462944	
VPE	1 Stück	