

TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorkovnicová lišta, se slotem, Příslušenství, 35 x 7.5 x 2000 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
Objednací číslo	7915060000
Typ	TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
GTIN (EAN)	4032248296279
Množství	2 m

TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,295 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Šířka	2 000 mm	Šířka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	300 g		

Montážní lišta

Drážkované otvory	Ano
Délka drážek	25 mm
Délka svorkovnicové lišty	jmen. 2 000 mm min. 0 mm max. 2 000 mm
Délka štěrbin	
Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2	1,92 kA
Materiál	Ocel
Mezera mezi drážkami	11 mm
Mezera mezi štěrbinami	
Návod k instalaci	Přímá montáž
Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu	16 mm ²
Provedení povrchu	pozinkovaný a pasivovaný
Průměr otvoru pájecího oka (D)	5,2 mm
Průměr vyvrtané díry	5,2 mm
Předděrovaná nosná lišta	Ano
Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy	36 mm
Standardy	DIN EN 60715
Tloušťka	1 mm
Šířka drážek	5,2 mm
Šířka štěrbin	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Din lišty s povrchovou úpravou Sendzimir mají omezenou odolnost proti korozi na vnějších a řezaných okrajích
----------------------	--

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format

Datum vytvoření 27. dubna 2024 9:36:08 CEST

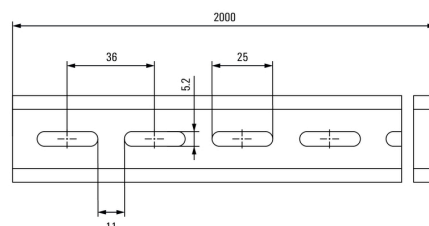
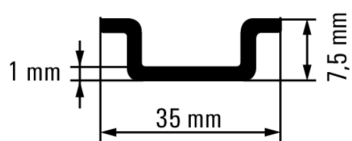
Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy**

TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2	Verze
Objednací číslo	6061200000	Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	
Typ	WEW 35/1	Verze
Objednací číslo	6059000000	Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190172282	
Množství	50 ks	

Montážní podstavce



Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MOFU 35/LO/1	Verze
Objednací číslo	6646260000	Montážní podstavec (svorka)
GTIN (EAN)	4008190178574	
Množství	20 ks	

TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada SAK

SAK
Series

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35/SCHA/M3	Verze
Objednací číslo	6258660000	Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190033477	
Množství	20 ks	
Typ	EW 35	Verze
Objednací číslo	6383560000	Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ks	
Typ	EW 35 GR 7032	Verze
Objednací číslo	6383530000	Bočnice, Wemid, Šedá, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190027322	
Množství	50 ks	

Podpěra nosné lišty



Podpěry svorkovnicových lišt lze použít k připojení v DIN lištách na libovolné místo ve skřínce. Výsledná zvednutá nebo zahnutá DIN lišta nabízí montérovi jednodušší montáž komponentů i propojení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TST 2/M6	Verze
Objednací číslo	6101700000	Montážní podstavec na nosnou lištu, M 6, Ocel
GTIN (EAN)	4008190069254	
Množství	10 ks	
Typ	TSTW 5/M5	Verze
Objednací číslo	6178100000	Montážní podstavec na nosnou lištu, M 5, Ocel
GTIN (EAN)	4008190059651	
Množství	10 ks	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Verze
Objednací číslo	6779100000	Montážní podstavec na nosnou lištu, M 5, Ocel
GTIN (EAN)	4032248169894	
Množství	10 ks	

TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	TSTW 6/M6	Verze
Objednávací číslo	6164000000	Montážní podstavec na nosnou lištu, M 6, Ocel
GTIN (EAN)	4008190095345	
Množství	10 ks	
Typ	SH 2	Verze
Objednávací číslo	6494920000	Podpora přípojnice
GTIN (EAN)	4008190007584	
Množství	10 ks	
Typ	TST 2/M5	Verze
Objednávací číslo	6286600000	Montážní podstavec na nosnou lištu, M 5, Ocel
GTIN (EAN)	4008190144777	
Množství	10 ks	
Typ	TSTW D 4.3	Verze
Objednávací číslo	6610110000	Montážní podstavec na nosnou lištu, Ocel
GTIN (EAN)	4008190185305	
Množství	10 ks	

Záslepky

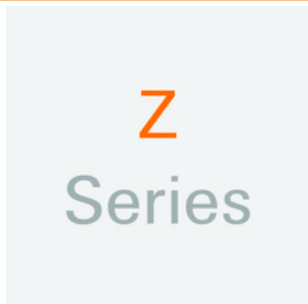


Koncová víka pro svorkovnicové lišty poskytují ochranu proti ostrým okrajům a vizuálně uzavírají konec svorkovnicové lišty.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS END CAP 35X7.5	Verze
Objednávací číslo	6283470000	Víko svorky, Polypropylen, Tmavě béžová, Výška: 37.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 9 mm
GTIN (EAN)	4050118078701	
Množství	100 ks	

Z řada



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZEW 35	Verze
Objednávací číslo	6540000000	Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Příchytka
GTIN (EAN)	4008190956264	
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 27. dubna 2024 9:36:08 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZEW 35/2	Verze
Objednávací číslo	6630740000	Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Příchytka
GTIN (EAN)	4032248348916	
Množství	20 ks	

Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze
Objednávací číslo	6567480000	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Množství	100 ks	
Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Verze
Objednávací číslo	6295900000	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Množství	50 ks	
Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Verze
Objednávací číslo	6353500000	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Množství	50 ks	

Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	WSH 6	Verze
Objednávací číslo	6080200000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 3/H/N	Verze
Objednávací číslo	6715970000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 27. dubna 2024 9:36:08 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	WSH 1	Verze
Objednávací číslo	6068700000	Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 5	Verze
Objednávací číslo	6080100000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Množství	10 ks	

Montážní podstavce

Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.



Všeobecné objednávací údaje

Typ	FM 4/TS35	Verze
Objednávací číslo	6687900000	Montážní podstavec na nosné liště, TS 35, M 4
GTIN (EAN)	4008190086459	
Množství	40 ks	

TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmüller.com

Příslušenství

Instalační materiál



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Montážní hardwarové sady

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

Značky na konektory Sada na připevňování štítků

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

Univerzální připevňovací sada - TPSD byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Verze
Objednávací číslo	6642600000	Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Materiál: Ocel
GTIN (EAN)	4008190058258	
Množství	50 ks	