

SCHUKO TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Einfaches installieren im Schaltschrank
- Schienenmontierbares TS35 Modul
- VDE Prüfzeichen
- Zweipolig mit Schutzkontakt

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schaltschranksteckdose TS 35
Best.-Nr.	8734580000
Typ	SCHUKO TS35
GTIN (EAN)	4032248407835
VPE	10 Stück

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	45 mm	Höhe (inch)	1,772 inch
Breite	76 mm	Breite (inch)	2,992 inch
Länge	60 mm	Länge (inch)	2,362 inch
Nettogewicht	95 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-20 °C...40 °C	Betriebstemperatur	-20 °C...40
-----------------	----------------	--------------------	-------------

Eingang

Nennstrom	16 A
-----------	------

Allgemeine Angaben

Überspannungskategorie	II
------------------------	----

Isolationskoordination

Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	II
--------------------	---	------------------------	----

Allgemeine Daten

Bauform	Installationsgehäuse	Farbe	beige
Tragschiene	TS 35		

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	II
--------------------	---	------------------------	----

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000125	ETIM 7.0	EC000125
ETIM 8.0	EC000125	ETIM 9.0	EC000125
ECLASS 9.0	27-14-40-42	ECLASS 9.1	27-14-40-42
ECLASS 10.0	27-14-40-42	ECLASS 11.0	27-14-40-42
ECLASS 12.0	27-14-40-42	ECLASS 13.0	27-14-40-42

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Declaration of Conformity
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Erstellungs-Datum 27. April 2024 22:06:08 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

W-Reihe




Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WEW 35/1 V0 GF SW	Ausführung
Best.-Nr.	1478990000	Endwinkel, Wemid, schwarz, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4050118286892	
VPE	50 Stück	
Typ	WEW 35/2 V0 GF SW	Ausführung
Best.-Nr.	1479000000	Endwinkel, Wemid, schwarz, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4050118286779	
VPE	50 Stück	

Schlitz-Schraubendreher

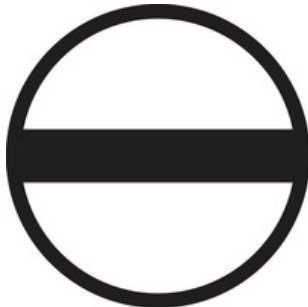

VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SDIS SL 0.6X3.5X100	Ausführung
Best.-Nr.	1274660000	Schraubendreher, Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118072631	
VPE	1 Stück	

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidrive



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SDIK PZ1 SL	Ausführung
Best.-Nr.	1274730000	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4050118073225	
VPE	1 Stück	