

**IE-P-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in  
Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Anschlusstecker, Stecker, IP67, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
Best.-Nr.	<a href="#">8808380000</a>
Typ	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 04:13:21 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	29 g
--------------	------

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

## Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung	Stecker	Beschaltung	EIA/TIA T568 A
Farbe	lichtgrau	Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Montageart	Bodenmontage, für freiliegende Verbindungen, Wandmontage	Schirmung	360°; Schirmkontakt
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

## Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	Zertifikat-Nr. (DNV)	TAE00003EW
---------------------	--	----------------------	------------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">GOST Approval</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-P-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

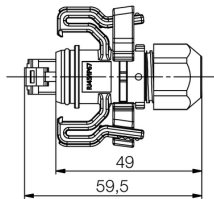

## IE-P-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### RJ45 Crimp

RJ45 Crimp-Steckverbinder gemäß IEC 60603-7-51 für  
Aderdurchmesser bis 1,05 mm



#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PM-RJ45-TH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963580000</a>	Stecker RJ45 Crimp, Stecker ohne Knickschutzhülse, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248645688	(ISO/IEC 11801 2010)
VPE	100 Stück	

### Presswerkzeuge für Modulare Steckverbinder



#### Presswerkzeuge für modulare Steckverbinder System WE und DEC

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Drei Funktionen in einem Werkzeug

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	TT 8 RS MP 8	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202800000</a>	Presswerkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte
GTIN (EAN)	4032248512072	
VPE	1 Stück	