

**IE-XM-RJ45/IDC-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in  
Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Einbaufansch, RJ45 Modul-Flansch, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Best.-Nr.	<a href="#">8808440000</a>
Typ	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 15:27:31 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	54 g
--------------	------

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

## Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung		Aufbau	Einbaufansch mit Montagerahmen und RJ45-Modul mit Schneid-Klemm-Technik Deckel unverlierbar
Beschaltung	RJ45 Modul-Flansch, gerade farbcodierte Anschlussbelegung nach EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Farbe	lichtgrau
Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Montageart	Schaltschrank, Verteilerkasten
Schirmung	360°; Schirmkontakt	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

## Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	Zertifikat-Nr. (DNV)	TAE00003EW
---------------------	---------------------------------------	----------------------	------------

## Elektrische Eigenschaften

Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 1500 V AC/DC
---------------------------------------	----------------	--------------------------------------	----------------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

## IE-XM-RJ45/IDC-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[GOST Approval](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)


## IE-XM-RJ45/IDC-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

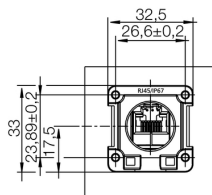

**IE-XM-RJ45/IDC-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****RJ45 Kupplung / Modul**

IE-Steckverbinder in IP20 für Kupfer- und Lichtwellenleiter

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IE-XRJ45/IDC	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8808330000</a>	Flanscheinsatz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
VPE	1 Stück	