

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in
Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaufansch, Kupplungs-Flansch, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Best.-Nr.	8808450000
Typ	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248506033
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 06:51:09 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	42 g
--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	RJ45
Artikelbeschreibung		Aufbau	Einbaufansch mit Montagerahmen und RJ45-Modul Buchse-Buchse Deckel unverlierbar
	Kupplungs-Flansch, gerade		
Farbe	lichtgrau	Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontakttoberfläche	Gold über Nickel
Montageart	Schaltschrank, Verteilerkasten	Schirmung	360°; Schirmkontakt
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	Zertifikat-Nr. (DNV)	TAE00003EW
---------------------	---------------------------------------	----------------------	------------

Elektrische Eigenschaften

Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 1500 V AC/DC
---------------------------------------	----------------	--------------------------------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[GOST Approval](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Engineering-Daten

[Zuken E3.S](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

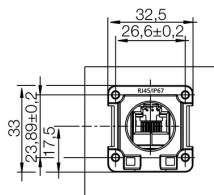

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

RJ45 Kupplung / Modul

IE-Steckverbinder in IP20 für Kupfer- und Lichtwellenleiter



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-XRJ45/IDC	Ausführung
Best.-Nr.	8808330000	Flanscheinsatz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
VPE	1 Stück	