

IE-XM-RJ45/RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tragschienenoutlet, Ausführung Kupplung RJ45 gemäß
IEC 60603-7-51

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschienen-Outlet, RJ45, Kupplung RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.	8879050000
Typ	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 06:11:49 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	49 g
--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-25 °C...70 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	RJ45
Artikelbeschreibung		Aufbau	Sichtfenster für Beschriftungen 1 TE Rastermaß gemäß DIN 43880, insta-fähig
Beschaltung	Kupplung RJ45 - RJ45 farbcodierte Anschlussbelegung nach EIA / TIA T568 A (Kupfer)	Farbe	lichtgrau
Gehäusebasismaterial		Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Montageart	PA 66, UL 94: V-0	Schirmung	360° Schirmkontakt
Schutzart	TS 35	Steckzyklen	750
	IP20		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 60603-7-5	Zertifikat-Nr. (DNV)	TAE00003EW
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369		

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	500 MΩ	Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ
PoE / PoE+	gemäß IEEE 802.3at	Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 1500 V AC/DC	Strombelastbarkeit bei 50 °C	1 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	GOST Approval DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen


Maßzeichnung

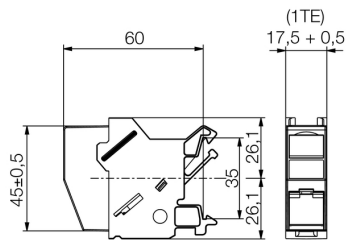

Produktbild

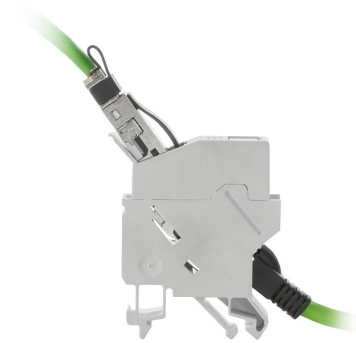

Produktbild

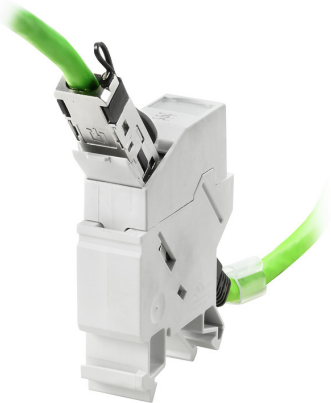

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Outlet-Markierer



Markierer für das Beschriftungsfeld der Tragschienenoutlets von Weidmüller.

Ihre Vorteile:

- weiß
- neutral
- im Beschriftungsbogen

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-DM
Best.-Nr.	8813500000
GTIN (EAN)	4032248513345
VPE	50 Stück