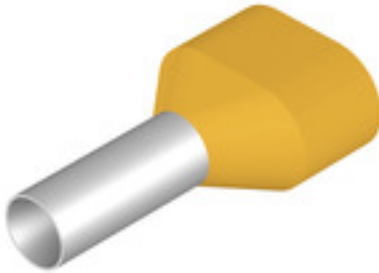


H6,0/23D ZH GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb
Best.-Nr.	9004720000
Typ	H6,0/23D ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008190962210
VPE	100 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 02:43:44 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H6,0/23D ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,7 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe gelb	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	20 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	4,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	6,2 mm	Kragenhöhe (A)	11,4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	23 mm
Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H6,0/23D ZH GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**