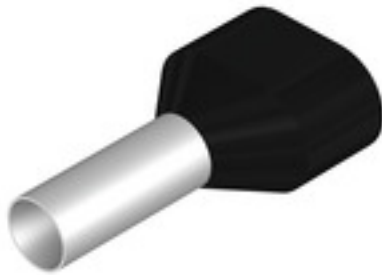


H6,0/23 ZH SW SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz
Best.-Nr.	9004930000
Typ	H6,0/23 ZH SW SV
GTIN (EAN)	4008190482701
VPE	100 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 02:44:16 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H6,0/23 ZH SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,69 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe schwarz	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	---	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	20 mm	Farbcode	Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	4,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	6,2 mm	Kragenhöhe (A)	11,4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	23 mm
Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H6,0/23 ZH SW SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**