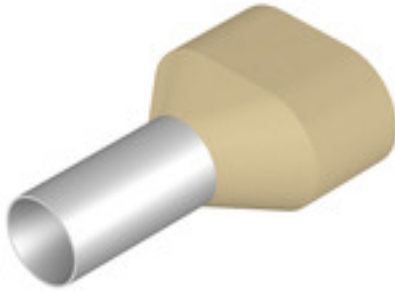


H10,0/24 ZH EB SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein
Best.-Nr.	9004940000
Typ	H10,0/24 ZH EB SV
GTIN (EAN)	4008190482718
VPE	100 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

Erstellungs-Datum 30. April 2024 00:35:10 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H10,0/24 ZH EB SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,18 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe elfenbein	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	---	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	17 mm	Farbcode	Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	5,8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	7,6 mm	Kragenhöhe (A)	13,4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	24 mm
Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H10,0/24 ZH EB SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**