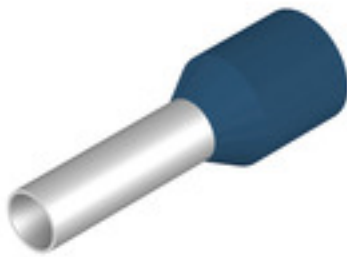


H2,5/14D BL BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
Best.-Nr.	9005850000
Typ	H2,5/14D BL BD GSP
GTIN (EAN)	4008190275914
VPE	3.000 Stück
Verpackung	Rolle

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 07:27:28 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H2,5/14D BL BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,19 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	verkettete Aderendhülsen auf Rolle, Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	------------------------------------------------	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	10 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	4,2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm
L1 in mm	14 mm	Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H2,5/14D BL BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**