

CTI 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Doppelcrimp
Best.-Nr.	9006120000
Typ	CTI 6
GTIN (EAN)	4008190044527
VPE	1 Stück
Ersatzteile	9007180000 1121010000

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:30:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	690,27 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für isolierte Verb. 0,5-6 mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne austauschbare Einsätze
---------------------	---	------------	---

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	6 mm ²	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²
Kontaktart	isolierte Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm²	
Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm²	
Crimpart/-profil	Ovalcrimp, Doppelcrimp	
Crimpstation	Crimpstation Nummer	1
	Leiterquerschnitt, min.	0,5 mm²
	Leiterquerschnitt, max.	1,5 mm²
	Leiterquerschnitt AWG, min.	20 AWG
	Leiterquerschnitt AWG, max.	16 AWG
	Farbe des Crimping Profil	Rot
	Crimpstation Nummer	2
	Leiterquerschnitt, min.	1,5 mm²
	Leiterquerschnitt, max.	2,5 mm²
	Leiterquerschnitt AWG, min.	16 AWG
	Leiterquerschnitt AWG, max.	14 AWG
	Farbe des Crimping Profil	Blau
	Crimpstation Nummer	3
	Leiterquerschnitt, min.	4 mm²
	Leiterquerschnitt, max.	6 mm²
	Leiterquerschnitt AWG, min.	12 AWG
	Leiterquerschnitt AWG, max.	10 AWG
	Farbe des Crimping Profil	Gelb

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Nicht für eindrähtige (starre) Leiter geeignet. Isolierung am Kontakt wird konisch verpresst.
----------------	---

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:30:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads


Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

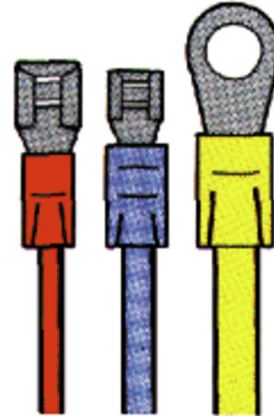

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ersatzteile

Ersatzteile




Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Ausführung
Best.-Nr.	1121010000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248902118	
VPE	1 Stück	

Zubehör / Ersatzteile

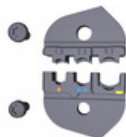

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE ES CTI 6	Ausführung
Best.-Nr.	9007180000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4008190262136	
VPE	1 Stück	

Zubehör

Steckverteiler



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTVI/0,5-1,0	Ausführung
Best.-Nr.	1491770000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301465	
VPE	100 Stück	
Typ	VSTVI/1,5-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1491780000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301373	
VPE	100 Stück	

Flachsteckhülsen



Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIF 1,5F488 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200530000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410378	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 2,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200560000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410408	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491680000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301618	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491740000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301472	
VPE	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485	Ausführung
Best.-Nr.	1491660000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301410	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/285	Ausführung
Best.-Nr.	1491730000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301700	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491630000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301489	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491670000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301502	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491710000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301663	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/95 12	Ausführung
Best.-Nr.	1491760000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301588	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491720000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301564	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285	Ausführung
Best.-Nr.	1491620000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301526	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 6F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200570000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410415	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 2,5F488 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200550000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410392	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/285	Ausführung
Best.-Nr.	1491640000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301557	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 1,5F288 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200520000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410361	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491750000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301816	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:30:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	LIF 1,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200540000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410385	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485	Ausführung
Best.-Nr.	1491690000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301717	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491650000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301519	
VPE	100 Stück	

 Parallelverbinder



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPLI/0,1-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1491450000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301595	
VPE	100 Stück	
Typ	VPLI/1,5-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1491470000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301571	
VPE	100 Stück	
Typ	VPLI/0,5-1,0	Ausführung
Best.-Nr.	1491460000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301366	
VPE	100 Stück	
Typ	VPLI/4,0-6,0	Ausführung
Best.-Nr.	1491480000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301359	
VPE	100 Stück	

Zubehör

Quetschkabelschuhe



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQI-M4/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492200000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M3,5/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492180000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M2/-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492090000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M3,5/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492270000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M4/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492290000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M4/-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492110000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302103	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M5/S/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492210000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302004	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M3/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492250000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M3/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492170000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M8/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1492400000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302257	
VPE	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KQI-M2,5/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492150000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302028	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M10/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492340000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302295	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M3/-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492100000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302011	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M5/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492310000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302271	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M2/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492140000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302127	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M4/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1492370000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302264	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M8/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492240000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302066	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M8/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492330000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302325	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M10/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1492410000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302363	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M4/S/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492190000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302165	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M5/S/2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492300000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302332	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M5/-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492120000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302042	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M12/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492350000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302059	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:30:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KQI-M5/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492220000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302110	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M6/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1492390000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302509	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M10/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492130000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302158	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M5/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1492380000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302219	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M6/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492320000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302417	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M12/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1492420000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302189	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M4/S/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492280000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302141	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M6/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492230000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302400	
VPE	100 Stück	

Flachstecker



Isolierte Flachstecker aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	FSKI/1,5-2,5/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491830000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301830	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:30:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	LIF 6M638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200600000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb
GTIN (EAN)	4032248410446	
VPE	100 Stück	
Typ	FSKI/1,5-2,5/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491850000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301687	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 2,5M638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200590000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau
GTIN (EAN)	4032248410439	
VPE	100 Stück	
Typ	FSKI/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491790000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301540	
VPE	100 Stück	
Typ	FSKI/0,5-1,0/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491810000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301380	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 1,5M638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200580000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	4032248410422	
VPE	100 Stück	
Typ	FSKI/4,0-6,0/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491840000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301823	
VPE	100 Stück	
Typ	FSKI/0,5-1,0/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491820000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301670	
VPE	100 Stück	

Stossverbinder



Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIB 1,5B25 VF	Ausführung
Best.-Nr.	9200490000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	4032248410330	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:30:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	VSTI/1,5-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1491560000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301656	
VPE	100 Stück	
Typ	VSTI/0,5-1,0	Ausführung
Best.-Nr.	1491550000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301731	
VPE	100 Stück	
Typ	VSTI/4,0-6,0	Ausführung
Best.-Nr.	1491570000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301809	
VPE	100 Stück	
Typ	LIB 6B26 VF	Ausführung
Best.-Nr.	9200510000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410354	
VPE	100 Stück	
Typ	LIB 2,5B25 VF	Ausführung
Best.-Nr.	9200500000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4032248410347	
VPE	100 Stück	
Typ	VSTI/0,1-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1491540000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² ,0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301649	
VPE	100 Stück	

Ringkabelschuhe

Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter



Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIR 1,5M4 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200090000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 1,5M3,5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200080000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409846	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 6M4 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200230000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410057	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:30:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	LIR 2,5M3,5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200160000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409785	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 2,5M8 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200200000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410026	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 6M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200240000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 2,5M10 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200210000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410033	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 2,5M3 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200150000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409778	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 1,5M3 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200070000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409839	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 1,5M8 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200120000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409747	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 1,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200100000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 6M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200250000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 2,5M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200190000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410019	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 1,5M10 V	Ausführung
Best.-Nr.	2792000000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4064675073192	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 2,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200180000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 2,5M4 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200170000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409792	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:30:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	LIR 6M10 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200270000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410095	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 6M8 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200260000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410088	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 1,5M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200110000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409730	
VPE	100 Stück	

Gabelkabelschuhe



Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQIG-M6/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1491260000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301182	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 1,5M3 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200290000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rot
GTIN (EAN)	4032248410118	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M3,5/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492610000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302097	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M5/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492580000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301793	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M10/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1491320000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301199	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 2,5M4 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200370000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blau
GTIN (EAN)	4032248410194	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:30:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KQIG-M3,5/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492530000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302370	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 6M10 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200450000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410293	
VPE	50 Stück	
Typ	LIS 1,5M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200330000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410156	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M4/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1491270000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301342	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M4/S/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492620000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302387	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 2,5M3,5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200360000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4032248410187	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M8/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1491310000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301298	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M4/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492630000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302424	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 6M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200420000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410262	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 6M4 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200410000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410255	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 6M8 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200440000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4032248410286	
VPE	50 Stück	
Typ	KQIG-M6/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1491290000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301328	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M3/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492600000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302202	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:30:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KQIG-M5/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492640000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm² - 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302448	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 6M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200430000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb
GTIN (EAN)	4032248410279	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M5/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1491280000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301311	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 2,5M3 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200350000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau
GTIN (EAN)	4032248410170	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 2,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200380000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau
GTIN (EAN)	4032248410224	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M4/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492550000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302240	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M4/S/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492540000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302523	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 1,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200320000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	4032248410149	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 1,5M4 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200310000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	4032248410132	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 2,5M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200390000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau
GTIN (EAN)	4032248410231	
VPE	100 Stück	
Typ	LIS 1,5M3,5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200300000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	4032248410125	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M6/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492590000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302318	
VPE	100 Stück	
Typ	KQIG-M3/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492520000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302431	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:30:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Flachsteckhülsen, vollisoliert


Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIF 1,5F638 RF	Ausführung
Best.-Nr.	9200640000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	40322484 10484	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491870000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301908	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285	Ausführung
Best.-Nr.	1491860000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301915	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491930000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301762	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491940000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301922	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491890000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301786	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491910000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301847	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/485	Ausführung
Best.-Nr.	1491920000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301694	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/4,0-6,0/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491950000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301946	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 2,5F638 RF	Ausführung
Best.-Nr.	9200650000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau
GTIN (EAN)	40322484 10491	
VPE	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	LIF 6F638 RF	Ausführung
Best.-Nr.	9200660000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb
GTIN (EAN)	4032248410507	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485	Ausführung
Best.-Nr.	1491880000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301748	
VPE	100 Stück	

Stiftkabelschuhe



Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KSI/1,5-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1491410000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301632	
VPE	100 Stück	
Typ	KSI/4,0-6,0	Ausführung
Best.-Nr.	1491420000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118300994	
VPE	100 Stück	
Typ	KSI/1,5-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1491390000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301458	
VPE	100 Stück	
Typ	KSI/0,1-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1491370000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301625	
VPE	100 Stück	
Typ	LIP 1,5R12 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200460000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	4032248410309	
VPE	100 Stück	
Typ	LIP 6R14 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200480000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb
GTIN (EAN)	4032248410323	
VPE	100 Stück	
Typ	LIP 2,5R12 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200470000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau
GTIN (EAN)	4032248410316	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:30:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KSI/0,5-1,0	Ausführung
Best.-Nr.	1491380000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301441	
VPE	100 Stück	

Rundsteckhülsen, vollisoliert



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492030000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301854	
VPE	100 Stück	
Typ	VRSHVI/0,5-1,0	Ausführung
Best.-Nr.	1492020000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301984	
VPE	100 Stück	

Flachsteckhülsen mit Abzweig



Isolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIF 2,5T638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200620000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blau
GTIN (EAN)	4032248410460	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 6T638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200630000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ² , gelb
GTIN (EAN)	4032248410477	
VPE	100 Stück	

CTI 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	LIF 1,5T638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200610000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	4032248410453	
VPE	100 Stück	

Hakenförmige Kabelschuhe

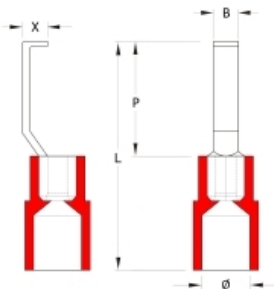

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen. Weiterer Zusatznutzen resultiert aus den Montagevorteilen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HBT 2,5 - 3,0 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1312450000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau
GTIN (EAN)	4050118115130	
VPE	100 Stück	
Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE	Ausführung
Best.-Nr.	1312470000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb
GTIN (EAN)	4050118114980	
VPE	100 Stück	
Typ	HBT 6,0 - 4,6 GE	Ausführung
Best.-Nr.	1216230000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb
GTIN (EAN)	4050118000337	
VPE	100 Stück	
Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1233330000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau
GTIN (EAN)	4050118016901	
VPE	100 Stück	
Typ	HBT 1,5 - 3,0 RT	Ausführung
Best.-Nr.	1312440000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	4050118115055	
VPE	100 Stück	
Typ	HBT 1,5 - 4,6 RT	Ausführung
Best.-Nr.	1233340000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	4050118210972	
VPE	100 Stück	
Typ	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Ausführung
Best.-Nr.	9036290000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,25 mm² - 1,5 mm², 16,75 mm
GTIN (EAN)	4032248175925	
VPE	100 Stück	
Typ	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Ausführung
Best.-Nr.	9036300000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1 mm² - 2,5 mm², 16,75 mm
GTIN (EAN)	4032248175932	
VPE	100 Stück	

Zubehör

Rundsteckhülsen


Voll isolierte Rundsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VRSHVI/4,0-6,0	Ausführung
Best.-Nr.	1492010000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301960	
VPE	100 Stück	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1491990000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301878	
VPE	100 Stück	
Typ	LID 1,5F4 RF	Ausführung
Best.-Nr.	9200700000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rot
GTIN (EAN)	4032248410545	
VPE	100 Stück	
Typ	VRSHV/0,5-1,0	Ausführung
Best.-Nr.	1491980000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301939	
VPE	100 Stück	
Typ	LID 6,0F5 RF	Ausführung
Best.-Nr.	9200720000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ² , gelb
GTIN (EAN)	4032248410569	
VPE	100 Stück	
Typ	LID 2,5F5 RF	Ausführung
Best.-Nr.	9200710000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blau
GTIN (EAN)	4032248410552	
VPE	100 Stück	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Rundstecker

**Isolierte Rundstecker aus PVC mit Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LID 6M5 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200690000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ² , gelb
GTIN (EAN)	40322484 10538	
VPE	100 Stück	
Typ	VRSTI/4,0-6,0	Ausführung
Best.-Nr.	1492060000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301885	
VPE	100 Stück	
Typ	VRSTI/1,5-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492050000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301861	
VPE	100 Stück	
Typ	LID 1,5M4 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200670000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rot
GTIN (EAN)	40322484 10514	
VPE	100 Stück	
Typ	VRSTI/0,5-1,0	Ausführung
Best.-Nr.	1492040000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301779	
VPE	100 Stück	
Typ	LID 2,5M5 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200680000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blau
GTIN (EAN)	40322484 10521	
VPE	100 Stück	