

**PZ 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, 25mm <sup>2</sup> , 50mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
Номер для заказа	<a href="#">9006450000</a>
Тип	PZ 50
GTIN (EAN)	4008190095796
Кол.	1 Шт.
Запасные части	<a href="#">9006280000</a> <a href="#">9202810000</a>

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	595,3 g		

## Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Инструмент для обжима
------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

## Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	50 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	25 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 0
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 4		

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	50 mm <sup>2</sup>
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	25 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Загрузки


Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Manual</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

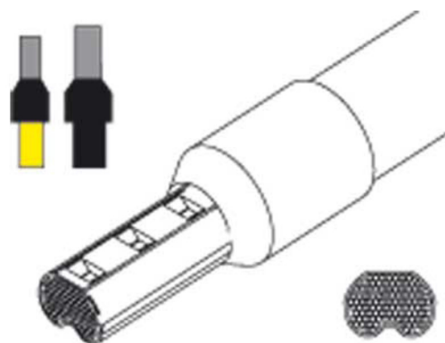

## Пример использования



PZ 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Номинальное поперечное сечение провода 25,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H25,0/36 BR	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, коричневый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6817100000</a>		
GTIN (EAN) 4008190049751		
Кол. 50 Шт.		
H25,0/36D GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6819300000</a>		
GTIN (EAN) 4008190054984		
Кол. 50 Шт.		
H25,0/30T SW	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, черный	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6811190000</a>		
GTIN (EAN) 4008190115166		
Кол. 50 Шт.		
H25,0/30 BR	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, коричневый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6817000000</a>		
GTIN (EAN) 4008190158231		
Кол. 50 Шт.		
H25,0/36T SW	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, черный	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6811200000</a>		
GTIN (EAN) 4008190055400		
Кол. 50 Шт.		
H25,0/30D 16 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6819280000</a>		
GTIN (EAN) 4008190038380		
Кол. 50 Шт.		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

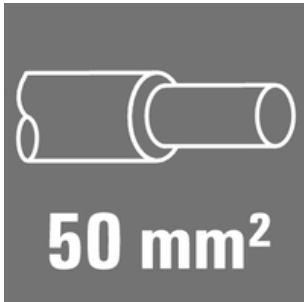Провод, ном. сечение 50 мм<sup>2</sup>

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H50,0/36D BL	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, синий	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6019340000</a>		
GTIN (EAN) 4008190067632		
Кол. 50 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H50,0/41D BL	Кабельный наконечник, Стандартный, 31 mm, 25 mm, синий	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6019350000</a>		
GTIN (EAN) 4008190049263		
Кол. 50 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H50,0/36 OLIV	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, оливковый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6019420000</a>		
GTIN (EAN) 4008190110284		
Кол. 50 Шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм<sup>2</sup> - 185,0 мм<sup>2</sup>

- Для проводов 10,0-185,0 мм<sup>2</sup> (AWG 7-350 MCM)  
 Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом  
 Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1
- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H50,0/18	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60194210000</a>		
GTIN (EAN) 4008190123383		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H50,0/22S	Кабельный наконечник, Стандартный, 22 mm, 22 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60195880000</a>		
GTIN (EAN) 4008190180430		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H25,0/25	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60194170000</a>		
GTIN (EAN) 4008190021863		
Кол. 250 Шт.		

## PZ 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	Исполнение	Упаковка
H35,0/32	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60344200000</a>		
GTIN (EAN) 4008190077303		
Кол. 100 Шт.		
H35,0/18	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60343900000</a>		
GTIN (EAN) 4008190145675		
Кол. 100 Шт.		
H35,0/30S	Кабельный наконечник, Стандартный, 30 mm, 30 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60341000000</a>		
GTIN (EAN) 4008190071516		
Кол. 100 Шт.		
H35,0/25	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60344190000</a>		
GTIN (EAN) 4008190096083		
Кол. 100 Шт.		
H25,0/32	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60344180000</a>		
GTIN (EAN) 4008190113162		
Кол. 100 Шт.		
H25,0/18	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60343300000</a>		
GTIN (EAN) 4008190145378		
Кол. 100 Шт.		
H50,0/32	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60344220000</a>		
GTIN (EAN) 4008190059606		
Кол. 100 Шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 35,0 мм<sup>2</sup>

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H35,0/30D 16 R	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60343310000</a>		
GTIN (EAN) 4008190102234		
Кол. 50 Шт.		
H35,0/32D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 18 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60343320000</a>		
GTIN (EAN) 4008190111847		
Кол. 50 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 6:42:20 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## PZ 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	H35,0/39D R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6819330000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190048365		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H35,0/39 BE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6817300000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, бежевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190151294		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H35,0/30 BE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6817200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, бежевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190023904		
Кол.	50 Шт.		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Запасные части

## Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 50
Номер для заказа	<a href="#">4006280000</a>
GTIN (EAN)	4008190114619
Кол.	1 Шт.

## Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032810000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	