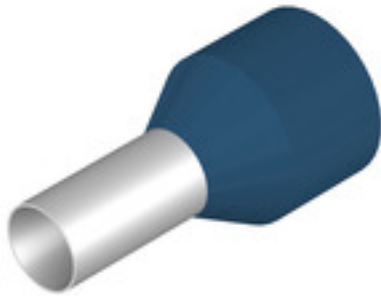


H16,0/25,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Einführtrichter aus Polypropylen
 - wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 1,5 - 16 mm² (AWG 16-6)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 26 mm, 12 mm, blau
Best.-Nr.	9006870000
Typ	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332327
VPE	100 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

Erstellungs-Datum 29. April 2024 01:40:44 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H16,0/25,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,93 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse für kurz- u. erdschlußsichere Leitungen Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	26 mm	Farbcode	Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	6 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragendurchmesser (D2)	11,9 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm
L1 in mm	25,5 mm	Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H16,0/25,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**