

PZ 6 ROTO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, 0.14mm ² , 6mm ² , Трапецидальный обжим
Номер для заказа	9014350000
Тип	PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008190406615
Кол.	1 Шт.
Запасные части	9014480000 9202810000 9054820000

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	80 мм	Высота (в дюймах)	3,15 inch
Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	427,28 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Инструмент для обжима
------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,14 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,14 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14S W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190144104		
Кол.	500 шт.		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14 GE BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6024320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190167523		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/14D R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6024330000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190047498		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/14T R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60241950000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190262747		
Кол.	500 шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/15 BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190141141		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/14S BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4032248298631		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/15T GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60361240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190115302		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H0,25/10T GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60361010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190109103		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,25/10 HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60365740000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190092054		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,25/12 HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60365760000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190010027		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,25/12T GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60311020000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190184230		
Кол.	500 шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14D GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60319410000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190164096		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/14T HBL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60311230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190153106		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/18 W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60313300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902063		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/12 W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60312800000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902216		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/14 W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60316070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190187163		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/16 W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60312900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902056		
Кол.	500 шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/18T OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031250000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190159313		
Кол.	250 шт.		
Тип	H4,0/18 GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190117382		
Кол.	250 шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14D ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038520000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190097998		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/16T ZH HBL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035140000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, Светло-синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482725		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/16D ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034770000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190038816		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/16 ZH W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034900000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482671		
Кол.	500 шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/15T ZH BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60348570000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190272630	Светло-синий	пакетов
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14 ZH W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60348510000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190019914		пакетов
Кол.	500 Шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 0,25 мм² - 6,0 мм²Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60341300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190143626		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,25/5	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60348910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 5 mm, 5 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190068134		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H2,5/12	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60346100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190172954		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H2,5/7	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60343000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190173463		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H2,5/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60340800000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190145446		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H4,0/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60341100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190148348		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H6,0/15	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60341700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190003807		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H6,0/12	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6341900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190026851		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6342500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190037482		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,5/7	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6342700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190064525		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H4,0/12	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6344100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190179830		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H6,0/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6344120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190104795		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6344090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190147921		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H4,0/9	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6343100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 9 mm, 9 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190164669		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/6	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6342600000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190184025		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,5/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6344070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190105761		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,0/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6342800000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190006662		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,5/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6346500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190039592		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H0,75/6	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6342700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190019013		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H0,5/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6344050000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190153052		
Кол.	1 000 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	Н1,0/6	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6322600000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190180263		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	Н1,5/12	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6324060000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190147938		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	Н4,0/15	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6324100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190119003		
Кол.	500 Шт.		

в ленте из пакетов



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Н1,0/19D ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6324760000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190160951		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н1,0/19 ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6324910000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482688		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н1,0/15 ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	63248530000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190066925		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н1,0/15D ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	63248540000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190188832		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/15TS OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6436230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248068029		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H4,0/20DS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	64363630000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248565078		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H4,0/14DS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	643638520000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248049035		
Кол.	500 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/12TS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6436200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248067992		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/14TS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	64363770000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248160693		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/16 TS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6436210000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248068005		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H2,5/12DS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038490000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248049028		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/14DS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	603843100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190160364		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/16DS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	603846220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 13 mm, 10 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248068012		
Кол.	500 шт.		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14D SW BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60384350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190005474		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/14T SW BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	603841960000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190262389		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/14 R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60384340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Таре
GTIN (EAN)	4008190080723		
Кол.	500 шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14S R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025720000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190072681		
Кол.	500 шт.		

в ленте из пакетов



- Цветовой код Weidmüller
- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)

Основные данные для заказа

Тип	H0,25/10T GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60251210000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190045555		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,25/12T GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60251220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190153786		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,25/10 HBL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60256050000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, Светло-синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190138288		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,25/12 HBL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60257800000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190053239		
Кол.	500 шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14 R BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6005840000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275907		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H1,5/14D SW BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6005890000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275952		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H1,5/14S GN BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60058370000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, зеленый	Катушка
GTIN (EAN)	4032248318537		
Кол.	5 000 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14S W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004590000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190862060		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16 DS W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6002910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248519019		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16S OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6002900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248519026		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,5/14S OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60254560000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190286132		
Кол.	500 Шт.		

Ассортимент кабельных наконечников с изоляцией



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025430000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN	Ящик
GTIN (EAN)	4008190337162		
Кол.	1 Шт.		
Тип	H-BOX 0,14-0,75QMM	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025410000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
GTIN (EAN)	4008190341602		
Кол.	1 Шт.		
Тип	H-BOX 0,5-2,5QMM	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025900000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
GTIN (EAN)	4008190109202		
Кол.	1 Шт.		
Тип	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025400000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN	Ящик
GTIN (EAN)	4008190341596		
Кол.	1 Шт.		
Тип	H-BOX 4,0-16,0QMM	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025920000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
GTIN (EAN)	4008190101442		
Кол.	1 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14D R BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4005880000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275945		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H1,0/14 GE BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4005830000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275891		
Кол.	5 000 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14S R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	40058560000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190207984		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/15S ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	40058690000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248017720		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14S GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4005970000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190063733		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/22DS R ZH	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4006330000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 14 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248338566		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,34/11 S TK	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, бирюзовый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248593026		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/29T ZH GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034770000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493509	зеленый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23 ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60347320000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492793	черный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29 ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60347330000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492809	черный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29D ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60347560000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493134	желтый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23D ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60347550000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493127	желтый	
Кол.	100 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H6,0/23T ZH GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037690000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493486	зеленый	
Кол.	100 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах

- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller



Основные данные для заказа

Тип	H1,5/24 XS SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6032870000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 14.5 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248517947		
Кол.	100 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах

- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4



Основные данные для заказа

Тип	H1,5/12S R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035690000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190059439		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14DS SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190085599		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14S R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035980000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190080730		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/26T GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031140000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190022501		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/20 SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6033500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190183905		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/20T GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190111731		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/26 SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190026837		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/26D GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190072117		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/20D GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190151607		
Кол.	100 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/25 ZH GE	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 22 mm, 18 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037280000	желтый	
GTIN (EAN) 4008190492755		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/15 ZH GE	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037260000	желтый	
GTIN (EAN) 4008190492731		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/19 ZH GE	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037270000	желтый	
GTIN (EAN) 4008190492748		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/25D ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 22 mm, 18 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037460000	красный	
GTIN (EAN) 4008190493035		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/19D ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037450000	красный	
GTIN (EAN) 4008190493028		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/15D ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037440000	красный	
GTIN (EAN) 4008190493011		
Кол. 500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14T HBL BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	На катушке
GTIN (EAN)	4008190179298		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14D GR BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190154837		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14 W BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004290000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190006778		
Кол.	500 Шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23D ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004720000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190962210		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23T ZH GN SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60045160000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, зеленый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482749		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23 ZH SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004930000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, черный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482701		
Кол.	100 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/16 OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа 4035870000		
GTIN (EAN) 4008190025045		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/12D W	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа 4039000000		
GTIN (EAN) 4008190085728		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/18D W	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа 4036990000		
GTIN (EAN) 4032248834624		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/18 OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа 4036980000		
GTIN (EAN) 4032248834631		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/12 OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа 4039500000		
GTIN (EAN) 4008190090456		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14 OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа 4038070000		
GTIN (EAN) 4008190015770		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14D W	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа 4039010000		
GTIN (EAN) 4008190120931		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/16D W	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа 4039020000		
GTIN (EAN) 4008190047108		
Кол. 500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)
луженые медные
допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23X GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036790000	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332303		
Кол.	100 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/19DS ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6032830000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248515776		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/19S ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6032820000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 12 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248515769		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14S W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035960000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190009878		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/15S W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 9 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248621545		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14TS HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038550000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190207991		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/14DS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038580000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248159475		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/19TS ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6032840000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248515783		
Кол.	500 шт.		

Ассортимент кабельных наконечников для обжима двух проводов



Ящик, заполненный изолированными кабельными наконечниками для обжима двух проводов.

- В цветовом коде Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035390000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
GTIN (EAN)	4008190341015		
Кол.	1 шт.		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14T W BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031930000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190262402		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/14 OR BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034270000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190091774		
Кол.	500 шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,5/14D W BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034280000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190162627		
Кол.	500 Шт.		

в ленте из пакетов

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller



Основные данные для заказа

Тип	H2,5/21,5X BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036710000	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332280		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/17,5X BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036670000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 8 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332273		
Кол.	100 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код



Основные данные для заказа

Тип	H4,0/18T OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190061708		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H4,0/18D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031919000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190141349		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H4,0/20D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031920000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190126575		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/20T OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа 6321110000		
GTIN (EAN) 4008190035754		
Кол. 500 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/26D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа 63219210000		
GTIN (EAN) 4008190002336		
Кол. 100 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/26T OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа 6321120000		
GTIN (EAN) 4008190092825		
Кол. 100 шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/22D ZH GR SV	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, серый	В ленте из пакетов
Номер для заказа 6324730000		
GTIN (EAN) 4008190161811		
Кол. 100 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/22T ZH OR SV	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
Номер для заказа 63248590000		
GTIN (EAN) 4008190272654		
Кол. 100 шт.		

в ленте из пакетов



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/17,5X SW SV	Кабельный наконечник, Стандартный, 13 mm, 8 mm, черный	В ленте из пакетов
Номер для заказа 63266590000		
GTIN (EAN) 4008190332259		
Кол. 100 шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,5/19,5X SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60316630000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 10 mm, черный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332266		
Кол.	100 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/15D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/25T GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60311090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190060916		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/15T GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60311070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190128944		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/25D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031180000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190101145		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/19T GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60311080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190149345		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/19D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031170000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190178024		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/21T ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037650000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493356	серый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/21D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037510000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493080	синий	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/19D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037500000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493073	синий	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/27D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037520000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493097	синий	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/19T ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037640000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493325	серый	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/27T ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037660000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493387	серый	
Кол.	100 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Планка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H0,34/12 TK BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4004390000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, бирюзовый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190881016		
Кол.	5 000 Шт.		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14T GR BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4004370000	Кабельный наконечник, Стандартный, 11 mm, 8 mm, серый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190052508		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/14D BL BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4004360000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	На катушке
GTIN (EAN)	4008190083397		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14 ZH OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034440000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190198473	оранжевый	пакетов
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14D ZH W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034780000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190188481		пакетов
Кол.	500 Шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14D R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60349420000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190189099		пакетов
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/12 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60348310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190902070		пакетов
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60346080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190026158		пакетов
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/16 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60348320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, желтый	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190902087		пакетов
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,0/18 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60383340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902100		
Кол.	500 шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/19T ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038580000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190272647		
Кол.	250 шт.		
Тип	H2,5/19D ZH BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60384430000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190099367		
Кол.	250 шт.		
Тип	H2,5/21 ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60385150000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482732		
Кол.	250 шт.		
Тип	H2,5/21D ZH BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60384740000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190031923		
Кол.	250 шт.		

Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
 Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
 Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14S GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60385710000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190031442		
Кол.	500 шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,0/15S ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	63043650000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4032248011407	желтый	пакетов
Кол.	500 шт.		

в ленте из пакетов



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/16D ZH SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6304420000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190167455	черный	пакетов
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/20D SW ZH SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	63044750000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190055431	черный	пакетов
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/16 ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6304410000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190009397	красный	пакетов
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/20 ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	63044920000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482695	красный	пакетов
Кол.	500 шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14D SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6304430000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190107420		пакетов
Кол.	500 шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,5/16 R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6033350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902117		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14 R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190137168		
Кол.	500 Шт.		

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14T BL BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275969		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H0,75/14 W BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035820000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275884		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H0,75/14D GR BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035870000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275938		
Кол.	5 000 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Для следующих проводов: 2 № 0,75 мм² (2 № AWG 18)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037410000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492984		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/24T ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037630000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493271	Светло-синий	
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/24 ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037250000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492724	белый	
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/14T ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037610000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493233	Светло-синий	
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/16D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037420000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492991	серый	
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/16T ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037620000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493264	Светло-синий	
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/14 ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037230000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190853976		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/24D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037430000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493004	серый	
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/16 ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037240000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492717	белый	
Кол.	500 шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039400000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190066024		
Кол.	500 шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,5/14 OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036060000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190122201		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/12 OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038260000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902025		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16 OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038270000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902049		
Кол.	500 Шт.		

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14 OR BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035810000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275877		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H0,5/14D W BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035860000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275921		
Кол.	5 000 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)
 луженые медные
 допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/19,5X GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6750000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332297		
Кол.	100 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H0,34/12 TK	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	5770000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, бирюзовый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190067960		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,34/10 TK	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	5750000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, бирюзовый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190105365		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller



Основные данные для заказа

Тип	H2,5/24 XS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6022880000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 14.5 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248517954		
Кол.	100 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код



Основные данные для заказа

Тип	H0,75/12D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60219030000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190127787		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/18 W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60215910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190063702		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/12T HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60211030000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190152901		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/18T HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60211060000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190071158		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60219040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190099077		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/18D GR Номер для заказа 6499060000 GTIN (EAN) 4008190049560 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
H0,75/14T HBL Номер для заказа 64991040000 GTIN (EAN) 4008190083168 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Россыпью
H0,75/16T HBL Номер для заказа 64991050000 GTIN (EAN) 4008190096175 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, Светло-синий	Россыпью
H0,75/12 W Номер для заказа 6499600000 GTIN (EAN) 4008190079826 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	Россыпью
H0,75/16D GR Номер для заказа 6499050000 GTIN (EAN) 4008190033002 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
H0,75/16 W Номер для заказа 64995860000 GTIN (EAN) 4008190141967 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	Россыпью
H0,75/14 W Номер для заказа 64992900000 GTIN (EAN) 4008190033248 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/26D ZH SW Номер для заказа 64997490000 GTIN (EAN) 4008190493066 Кол. 100 Шт.	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, черный	Россыпью
H1,5/20 ZH R Номер для заказа 64997300000 GTIN (EAN) 4008190492779 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, красный	Россыпью

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	Н1,5/20D ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037480000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493059	черный	
Кол.	500 шт.		
Тип	Н1,5/16D ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037470000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493042	черный	
Кол.	500 шт.		
Тип	Н1,5/16 ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037290000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492762	красный	
Кол.	500 шт.		
Тип	Н1,5/26 ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037310000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492786	красный	
Кол.	100 шт.		

в ленте из пакетов

- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller



Основные данные для заказа

Тип	Н0,34/12 TK SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035790000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, бирюзовый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190121174		
Кол.	500 шт.		
Тип	Н0,34/10 TK SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036030000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, бирюзовый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190177171		
Кол.	500 шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/22D ZH GR	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037530000	серый	
GTIN (EAN) 4008190493103		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/28T ZH OR	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037680000	оранжевый	
GTIN (EAN) 4008190493479		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/22T ZH OR	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037670000	оранжевый	
GTIN (EAN) 4008190493431		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/28D ZH GR	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037540000	серый	
GTIN (EAN) 4008190493110		
Кол. 100 Шт.		

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H2,5/14D BL BD GSP	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Катушка
Номер для заказа 6035850000		
GTIN (EAN) 4008190275914		
Кол. 3 000 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H2,5/14T GR BD GSP	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Катушка
Номер для заказа 6035910000		
GTIN (EAN) 4008190275976		
Кол. 3 000 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

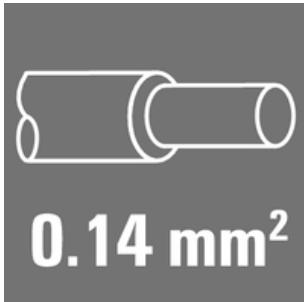
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 0,14 мм²

- Цветовой код Weidmüller
- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)

Основные данные для заказа

Тип	H0,14/12 GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902001		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,14/10T BR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038250000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, коричневый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902018		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,14/10 GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038180000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190859909		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/18D ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037400000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492892		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/18 ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037220000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492694		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16 ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037210000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492687		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,5/14D ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037380000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492861		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14 ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037200000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492397		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16D ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037390000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492878		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14D R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190090623		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/18D R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039110000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190174828		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/12 GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190152222		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/12D R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190029074		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/16 GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035950000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190037291		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/16D R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190159986		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 12:23:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,0/18 GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035930000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190101497		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14 GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190024697		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14 R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190065089		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14D SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190153793		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/16D SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190023331		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/24D SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035150000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190151676		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/18D SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035140000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190046026		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/16 R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190141745		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/24 R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190187071		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...

Номер для заказа [6054820000](#)

GTIN (EAN) 4032248109289

Кол. 1 Шт.

Тип ERTE ES PZ 6 ROTO

Номер для заказа [6014480000](#)

GTIN (EAN) 4008190877385

Кол. 1 Шт.

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение.

Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип ERTE GRIFFE PZ

Исполнение

Номер для заказа [6092810000](#)

Инструмент для обжима, Заменяемая деталь

GTIN (EAN) 4032248512577

Кол. 1 Шт.