

HTI 15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Doppelcrimp
Best.-Nr.	9014400000
Typ	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
VPE	1 Stück
Ersatzteile	1246370000

Erstellungs-Datum 28. April 2024 01:27:00 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	440,68 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für isolierte Verbinder 0,5 - 2,5mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne austauschbare Einsätze
---------------------	--	------------	---

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	2,5 mm ²	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²
Kontaktart	isolierte Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 14
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Doppelcrimp		
Crimpstation	Crimpstation Nummer	1	
	Leiterquerschnitt, min.	0,5 mm ²	
	Leiterquerschnitt, max.	1,5 mm ²	
	Leiterquerschnitt AWG, min.	21 AWG	
	Leiterquerschnitt AWG, max.	16 AWG	
	Farbe des Crimping Profil	Rot	
	Crimpstation Nummer	2	
	Leiterquerschnitt, min.	1,5 mm ²	
	Leiterquerschnitt, max.	2,5 mm ²	
	Leiterquerschnitt AWG, min.	16 AWG	
	Leiterquerschnitt AWG, max.	14 AWG	
	Farbe des Crimping Profil	Blau	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Nicht für eindrätige (starre) Leiter geeignet. Isolierung am Kontakt wird konisch verpresst.
----------------	--

Downloads



Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

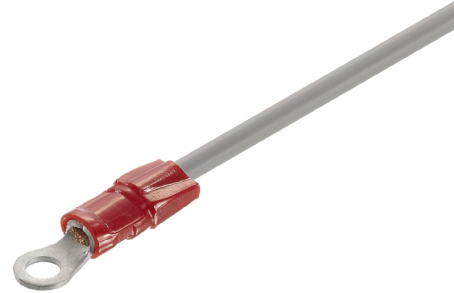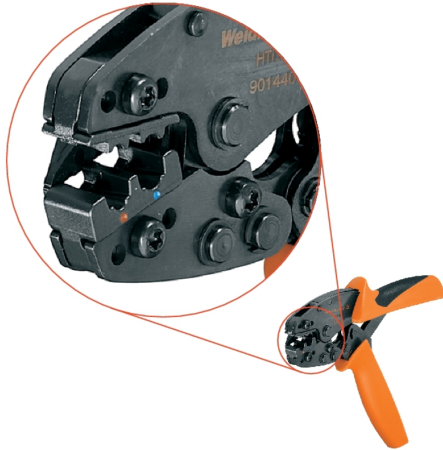

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Flachstecker



Isolierte Flachstecker aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIF 2,5M638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200590000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blau
GTIN (EAN)	40322484 10439	
VPE	100 Stück	
Typ	FSKI/1,5-2,5/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491830000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301830	
VPE	100 Stück	
Typ	FSKI/0,5-1,0/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491810000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301380	
VPE	100 Stück	
Typ	FSKI/0,5-1,0/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491820000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301670	
VPE	100 Stück	
Typ	FSKI/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491790000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301540	
VPE	100 Stück	
Typ	FSKI/1,5-2,5/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491850000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301687	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 1,5M638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200580000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rot
GTIN (EAN)	40322484 10422	
VPE	100 Stück	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Flachsteckhülsen



Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VFSKHI/0,5-1,0/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491680000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301618	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/285	Ausführung
Best.-Nr.	1491640000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301557	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491670000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301502	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/285	Ausführung
Best.-Nr.	1491730000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301700	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 2,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200560000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410408	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491720000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301564	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491710000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301663	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 1,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200540000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410385	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 1,5F288 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200520000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410361	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485	Ausführung
Best.-Nr.	1491660000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301410	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 01:27:00 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491740000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301472	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485	Ausführung
Best.-Nr.	1491690000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301717	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285	Ausführung
Best.-Nr.	1491620000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301526	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491630000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301489	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 6F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200570000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410415	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 2,5F488 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200550000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410392	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 1,5F488 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200530000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410378	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491650000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301519	
VPE	100 Stück	

Quetschkabelschuhe



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQI-M3,5/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492270000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302134	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 01:27:00 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KQI-M3,5/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492180000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302080	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M5/-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492120000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302042	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M4/S/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492190000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302165	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M4/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492290000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302172	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M10/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492340000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302295	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M3/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492170000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302035	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M12/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492350000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302059	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M4/-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492110000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302103	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M4/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492200000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302301	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M5/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492220000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302110	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M3/-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492100000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302011	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M2/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492140000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302127	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M4/S/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492280000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302141	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 01:27:00 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KQI-M2/-0,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492090000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301892	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M2,5/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492150000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302028	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M3/-2,5	Ausführung
Best.-Nr.	1492250000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302073	
VPE	100 Stück	
Typ	KQI-M10/-1	Ausführung
Best.-Nr.	1492130000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302158	
VPE	100 Stück	

Flachsteckhülsen mit Abzweig

Isolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter



Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIF 2,5T638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200620000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau
GTIN (EAN)	4032248410460	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 1,5T638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200610000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	4032248410453	
VPE	100 Stück	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Flachsteckhülsen, vollisoliert



Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285	Ausführung
Best.-Nr.	1491860000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301915	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491890000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301786	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 1,5F638 RF	Ausführung
Best.-Nr.	9200640000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	4032248410484	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/485	Ausführung
Best.-Nr.	1491920000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301694	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485	Ausführung
Best.-Nr.	1491880000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301748	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491870000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301908	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 2,5F638 RF	Ausführung
Best.-Nr.	9200650000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau
GTIN (EAN)	4032248410491	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488	Ausführung
Best.-Nr.	1491930000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301762	
VPE	100 Stück	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491940000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301922	
VPE	100 Stück	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638	Ausführung
Best.-Nr.	1491910000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301847	
VPE	100 Stück	


HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ersatzteile

Zubehör / Ersatzteile

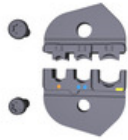

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE ES HTI 15	Ausführung
Best.-Nr.	1246370000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4050118034462	
VPE	1 Stück	