

PZ 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm ² , 16mm ² , Indent-Crimp
Best.-Nr.	9017340000
Typ	PZ 16 ZERT
GTIN (EAN)	4008190420468
VPE	1 Stück
Ersatzteile	9202810000

Erstellungs-Datum 30. April 2024 00:45:30 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

PZ 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	436 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug
---------------------	------------------

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	16 mm ²	Crimpbereich, min.	6 mm ²
Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 6
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 10		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Indent-Crimp
------------------	--------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



PZ 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ersatzteile****Ersatzteile**

Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	9202810000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 Stück	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005160000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482749		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004720000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190962210		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004930000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482701		
VPE	100 Stück		

Zubehör / Ersatzteile



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EINSATZPAAR PZ 16E
Best.-Nr.	9012640000
GTIN (EAN)	4008190114831
VPE	1 Stück

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Ersatzteile



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	9202810000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 Stück	

Leiter- Nennquerschnitt 10,0 mm² - 185,0 mm²



Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1
• Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H16,0/15	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0124300000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190162993		
VPE	500 Stück		
Typ	H16,0/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0492500000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190114190		
VPE	500 Stück		
Typ	H10,0/15	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0124800000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190037475		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 30. April 2024 00:45:31 MESZ

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H16,0/32	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004160000	Aderendhülse, Standard, 32 mm, 32 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190084004		
VPE	100 Stück		
Typ	H16,0/25	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004150000	Aderendhülse, Standard, 25 mm, 25 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190037253		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0282900000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190075972		
VPE	500 Stück		
Typ	H10,0/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0379300000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190156091		
VPE	500 Stück		
Typ	H16,0/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0375200000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190077105		
VPE	100 Stück		

Sortimente Aderendhülsen mit Kunststoffkragen



Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025400000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190341596		
VPE	1 Stück		
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025920000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190101442		
VPE	1 Stück		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

im Mehrfachbeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 1,5 - 16 mm² (AWG 16-6)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/23X GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9006790000	Aderendhülse, Standard, 17 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332303		
VPE	100 Stück		

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/26 SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0565700000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190026837		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/26T GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021140000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190022501		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/26D GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019230000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190072117		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/20D GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019220000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190151607		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/20 SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0533500000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190183905		
VPE	100 Stück		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H6,0/20T GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021130000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190111731		
VPE	100 Stück		

Leiter- Nennquerschnitt 0,25 mm² - 6,0 mm²



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1
• Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004120000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190104795		
VPE	500 Stück		
Typ	H6,0/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0191900000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190026851		
VPE	500 Stück		
Typ	H6,0/15	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0124700000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190003807		
VPE	500 Stück		
Typ	H6,0/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004130000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190143626		
VPE	500 Stück		

Leiter-Nennquerschnitt 16,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H16,0/28 GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0566000000	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190165406		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 30. April 2024 00:45:31 MESZ

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H16,0/28D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019270000	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190100773		
VPE	100 Stück		
Typ	H16,0/22D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019260000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190125806		
VPE	100 Stück		
Typ	H16,0/22 GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0565900000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190022181		
VPE	100 Stück		
Typ	H16,0/22T W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021170000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190151478		
VPE	100 Stück		
Typ	H16,0/28T W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021180000	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190151980		
VPE	100 Stück		

Mehrfachbeutel



- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H10,0/26D R ZH SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004710000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4032248044221		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/24 ZH EB SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004940000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482718		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/26T ZH BR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005170000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, braun	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482756		
VPE	100 Stück		


PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm²

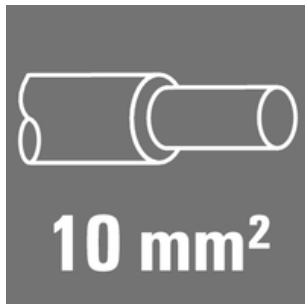

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H10,0/22 EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0534200000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4008190033460		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/28D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019250000	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190041410		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/22T BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021150000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190086886		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/28T BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021160000	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190041915		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/22D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019240000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190075385		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/28 EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0565800000	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4008190138646		
VPE	100 Stück		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H16,0/38D ZH BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037600000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190493196		
VPE	50 Stück		
Typ	H16,0/38T ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037740000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190493561		
VPE	50 Stück		
Typ	H16,0/29T ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037730000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190493554		
VPE	50 Stück		
Typ	H16,0/29 ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037360000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190492830		
VPE	50 Stück		
Typ	H16,0/29D ZH BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037590000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190493165		
VPE	50 Stück		
Typ	H16,0/38 ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037370000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190492847		
VPE	50 Stück		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H10,0/24S ZH EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018860000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4032248105816		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/30DS ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018890000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4032248105847		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/24DS ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018880000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4032248105830		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/30S ZH EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018870000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4032248105823		
VPE	100 Stück		

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/29 ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037330000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190492809		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/29D ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037560000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190493134		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 30. April 2024 00:45:31 MESZ

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H6,0/23D ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037550000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190493127		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23 ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037320000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190492793		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/29T ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037700000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190493509		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23T ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037690000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190493486		
VPE	100 Stück		

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H10,0/24D ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037570000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190493141		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/24 ZH EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037340000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4008190492816		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/30 ZH EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037350000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4008190492823		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/30D ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037580000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190493158		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/24T ZH BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037710000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190493516		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 30. April 2024 00:45:31 MESZ

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H10,0/30T ZH BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037720000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190493530		
VPE	100 Stück		