

PZ 6 ROTO ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm ² , 6mm ² , Trapezcrimp
Best.-Nr.	9017440000
Typ	PZ 6 ROTO ZERT
GTIN (EAN)	4008190884574
VPE	1 Stück
Ersatzteile	9014480000 9202810000 9054820000

PZ 6 ROTO ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	80 mm	Höhe (inch)	3,15 inch
Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	442 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung (1)Crimpwerkzeug

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	6 mm ²	Crimpbereich, min.	0,14 mm ²
Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil Trapezcrimp

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ersatzteile

Ersatzteile



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	9202810000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 Stück	

Zubehör / Ersatzteile



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE ES PZ 6 ROTO
Best.-Nr.	9014480000
GTIN (EAN)	4008190877385
VPE	1 Stück

Typ	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
Best.-Nr.	9054820000
GTIN (EAN)	4032248109289
VPE	1 Stück

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14D W BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004280000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Bandware
GTIN (EAN)	4008190162627		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14T W BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021930000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Bandware
GTIN (EAN)	4008190262402		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14 OR BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004270000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	Bandware
GTIN (EAN)	4008190091774		
VPE	500 Stück		

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/20T OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021110000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190035754		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/18T OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021100000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190061708		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/26T OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021120000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190092825		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H4,0/20D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019200000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190126575		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/26D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019210000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190002336		
VPE	100 Stück		
Typ	H4,0/18D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019190000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190141349		
VPE	500 Stück		

im Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/19,5X SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9006630000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 10 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332266		
VPE	100 Stück		
Typ	H1,5/17,5X SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9006590000	Aderendhülse, Standard, 13 mm, 8 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332259		
VPE	100 Stück		

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14 ZH W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018510000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190019914		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H0,75/14D ZH GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018520000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190097998		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/15T ZH BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018570000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190272630		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16T ZH HBL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005140000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, hellblau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482725		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16 ZH W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004900000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482671		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16D ZH GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004770000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190038816		
VPE	500 Stück		

Multi-Beutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14S W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025700000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190144104		
VPE	500 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/16 OR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028270000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902049		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14 OR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9026060000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190122201		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/12 OR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028260000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, orange	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902025		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14D W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019400000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190066024		
VPE	500 Stück		

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/22T ZH OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037670000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190493431		
VPE	100 Stück		
Typ	H4,0/28T ZH OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037680000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190493479		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H4,0/28D ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037540000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190493110		
VPE	100 Stück		
Typ	H4,0/22D ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037530000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190493103		
VPE	100 Stück		

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/22D ZH GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004730000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190161811		
VPE	100 Stück		
Typ	H4,0/22T ZH OR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018590000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190272654		
VPE	100 Stück		

Mehrfachbeutel



- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,25/12 HBL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025780000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190053239		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,25/10T GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021210000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190045555		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

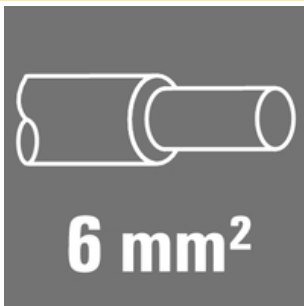
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H0,25/12T GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021220000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190153786		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,25/10 HBL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9026050000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190138288		
VPE	500 Stück		

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/26T GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021140000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190022501		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/26 SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0565700000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190026837		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/20T GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021130000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190111731		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/26D GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019230000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190072117		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/20D GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019220000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190151607		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/20 SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0533500000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190183905		
VPE	100 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode



Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,25/12 HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025760000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190010027		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,25/10 HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025740000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190092054		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,25/12T GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021020000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190184230		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,25/10T GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021010000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190109103		
VPE	500 Stück		

verkettete Aderendhülsenstreifen

- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode



Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14T HBL BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004310000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	Bandware
GTIN (EAN)	4008190179298		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14D GR BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004300000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	Bandware
GTIN (EAN)	4008190154837		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

11

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H0,75/14 W BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004290000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Bandware
GTIN (EAN)	4008190006778		
VPE	500 Stück		

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14 GE BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005830000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275891		
VPE	5.000 Stück		
Typ	H1,0/14D R BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005880000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275945		
VPE	5.000 Stück		

Lieferung in losem Polybeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,34/11 S TK	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9204090000	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, türkis	lose
GTIN (EAN)	4032248593026		
VPE	500 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/21D ZH BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004740000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, blau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190031923		
VPE	250 Stück		
Typ	H2,5/19D ZH BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004430000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, blau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190099367		
VPE	250 Stück		
Typ	H2,5/21 ZH GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005150000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482732		
VPE	250 Stück		
Typ	H2,5/19T ZH GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018580000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190272647		
VPE	250 Stück		

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14 R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0463100000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190065089		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/18D SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019140000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190046026		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H1,5/24 R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0565600000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190187071		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/14D SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019120000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190153793		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/16 R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0635100000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190141745		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/16D SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019130000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190023331		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/24D SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019150000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190151676		
VPE	500 Stück		

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/25D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019180000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190101145		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/15D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019160000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190028732		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/25T GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021090000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190060916		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/15T GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021070000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190128944		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H2,5/19D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019170000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190178024		
VPE	500 Stück		

Typ	H2,5/19T GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021080000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190149345		
VPE	500 Stück		

Lieferung in losem Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/16 DS W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9202910000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4032248519019		
VPE	500 Stück		

Typ	H0,5/14S OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004560000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190286132		
VPE	500 Stück		

Typ	H0,5/16S OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9202900000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4032248519026		
VPE	500 Stück		

Typ	H0,5/14S W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004590000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190862060		
VPE	500 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14T SW BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021960000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	Bandware
GTIN (EAN)	4008190262389		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/14 R BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004340000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/14D SW BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004350000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	Bandware
GTIN (EAN)	4008190005474		
VPE	500 Stück		

verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/14D BL BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004360000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	Bandware
GTIN (EAN)	4008190083397		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/14T GR BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004370000	Aderendhülse, Standard, 11 mm, 8 mm, grau	Bandware
GTIN (EAN)	4008190052508		
VPE	500 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14S GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025970000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190063733		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/22DS R ZH	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9036330000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 14 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4032248338566		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14S R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018560000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190207984		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/15S ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018690000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4032248017720		
VPE	500 Stück		

Sortimente Aderendhülsen mit Kunststoffkragen



Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025400000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190341596		
VPE	1 Stück		
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025900000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190109202		
VPE	1 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

17

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025920000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190101442		
VPE	1 Stück		
Typ	H-BOX 0,14-0,75QMM	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025410000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190341602		
VPE	1 Stück		
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025430000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190337162		
VPE	1 Stück		

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/16 ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037290000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190492762		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/16D ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037470000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190493042		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/20 ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037300000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190492779		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/26D ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037490000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190493066		
VPE	100 Stück		
Typ	H1,5/26 ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037310000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190492786		
VPE	100 Stück		
Typ	H1,5/20D ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037480000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190493059		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14 W BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005820000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275884		
VPE	5.000 Stück		
Typ	H0,75/14T BL BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005900000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275969		
VPE	5.000 Stück		
Typ	H0,75/14D GR BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005870000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275938		
VPE	5.000 Stück		

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/20D SW ZH SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004750000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190055431		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/16 ZH R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004410000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190009397		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/16D ZH SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004420000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190167455		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H1,5/20 ZH R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004920000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482695		
VPE	500 Stück		

Ersatzteile



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	9202810000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 Stück	

im Mehrfachbeutel

- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode



Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/21,5X BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9006710000	Aderendhülse, Standard, 17 mm, 12 mm, blau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332280		
VPE	100 Stück		
Typ	H2,5/17,5X BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9006670000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 8 mm, blau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332273		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14T R BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021950000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Bandware
GTIN (EAN)	4008190262747		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14D R BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004330000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Bandware
GTIN (EAN)	4008190047498		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14 GE BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004320000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	Bandware
GTIN (EAN)	4008190167523		
VPE	500 Stück		

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/14S BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9046230000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4032248298631		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/15 BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9026100000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190141141		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/15T GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021240000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190115302		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14 ZH OR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004440000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, orange	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190198473		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14D ZH W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004780000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190188481		
VPE	500 Stück		

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/23T ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037690000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190493486		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/29T ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037700000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190493509		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23 ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037320000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190492793		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/29D ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037560000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190493134		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H6,0/23D ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037550000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190493127		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/29 ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037330000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190492809		
VPE	100 Stück		

Lieferung in loseem Polybeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/24 XS SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9202870000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 14.5 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4032248517947		
VPE	100 Stück		

Lieferung in loseem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14S W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025960000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190009878		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/19TS ZH HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9202840000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4032248515783		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14TS HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018550000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190207991		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H0,75/15S W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9204240000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 9 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4032248621545		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/19S ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9202820000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 12 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4032248515769		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/19DS ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9202830000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248515776		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14DS GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028580000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248159475		
VPE	500 Stück		

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,34/12 TK BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004390000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis	Rolle
GTIN (EAN)	4008190881016		
VPE	5.000 Stück		

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/15 ZH GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018530000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190066925		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H1,0/15D ZH R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018540000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190188832		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/19 ZH GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004910000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482688		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/19D ZH R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004760000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190160951		
VPE	500 Stück		

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14D SW BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005890000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275952		
VPE	5.000 Stück		
Typ	H1,5/14 R BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005840000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275907		
VPE	5.000 Stück		
Typ	H1,5/14S GN BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028370000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grün	Rolle
GTIN (EAN)	4032248318537		
VPE	5.000 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/12S R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025690000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190059439		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/14DS SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025240000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190085599		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/14S R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025980000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190080730		
VPE	500 Stück		

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/18T OR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021250000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190159313		
VPE	250 Stück		
Typ	H4,0/18 GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9026010000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190117382		
VPE	250 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/19D ZH BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037500000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190493073		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/19T ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037640000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190493325		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/21D ZH BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037510000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190493080		
VPE	100 Stück		
Typ	H2,5/27D ZH BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037520000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190493097		
VPE	100 Stück		
Typ	H2,5/21T ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037650000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190493356		
VPE	100 Stück		
Typ	H2,5/27T ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037660000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190493387		
VPE	100 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sortimente Zwillings-Aderendhülsen



Box gefüllt mit Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025390000	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190341015		
VPE	1 Stück		

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/14D BL BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005850000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275914		
VPE	3.000 Stück		
Typ	H2,5/14T GR BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005910000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275976		
VPE	3.000 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14 OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0690700000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190015770		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/16 OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025870000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190025045		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/12 OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0409500000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190090456		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/18 OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	1076980000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4032248834631		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14D W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019010000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190120931		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/12D W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019000000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190085728		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/16D W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019020000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190047108		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/18D W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	1076990000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4032248834624		
VPE	500 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14D W BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005860000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275921		
VPE	5.000 Stück		
Typ	H0,5/14 OR BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005810000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275877		
VPE	5.000 Stück		

Lieferung in losem Polybeutel



- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/24 XS BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9202880000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 14.5 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4032248517954		
VPE	100 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14 R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9026090000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190137168		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/14D SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019430000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190107420		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/16 R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028350000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902117		
VPE	500 Stück		

Multi-Beutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14S R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025720000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190072681		
VPE	500 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

im Mehrfachbeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 1,5 - 16 mm² (AWG 16-6)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/23X GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9006790000	Aderendhülse, Standard, 17 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332303		
VPE	100 Stück		

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/20DS GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9203630000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248565078		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/14DS GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028520000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248049035		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/15TS OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9036230000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4032248068029		
VPE	500 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode



Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,34/12 TK	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025770000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis	lose
GTIN (EAN)	4008190067960		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,34/10 TK	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025750000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, türkis	lose
GTIN (EAN)	4008190105365		
VPE	500 Stück		

lose verpackt im Polybeutel

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode



Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/19D ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037450000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190493028		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/25D ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037460000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 22 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190493035		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/15 ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037260000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190492731		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/25 ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037280000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 22 mm, 18 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190492755		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H1,0/15D ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037440000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190493011		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/19 ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037270000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190492748		
VPE	500 Stück		

im Mehrfachbeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 1,5 - 16 mm² (AWG 16-6)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/19,5X GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9006750000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 10 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332297		
VPE	100 Stück		

Zubehör / Ersatzteile



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE ES PZ 6 ROTO
Best.-Nr.	9014480000
GTIN (EAN)	4008190877385
VPE	1 Stück
Typ	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
Best.-Nr.	9054820000
GTIN (EAN)	4032248109289
VPE	1 Stück

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



Für Leiter von je 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/24 ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037250000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190492724		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16D ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037420000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190492991		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/24D ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037430000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190493004		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/24T ZH HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037630000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190493271		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16T ZH HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037620000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190493264		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14 ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037230000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190853976		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14T ZH HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037610000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190493233		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16 ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037240000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190492717		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14D ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037410000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190492984		
VPE	500 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/12D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019070000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190029074		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/16D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019100000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190159986		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/18D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019110000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190174828		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190090623		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/16 GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025950000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190037291		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/18 GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025930000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190101497		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14 GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0463000000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190024697		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/12 GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0409700000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190152222		
VPE	500 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/18T HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021060000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190071158		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/12D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019030000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190127787		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019050000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190033002		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14T HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021040000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190083168		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019040000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190099077		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16T HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021050000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190096175		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/12T HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021030000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190152901		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/12 W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0409600000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190079826		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16 W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025860000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190141967		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/18D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019060000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190049560		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H0,75/14 W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0462900000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190033248		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/18 W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025910000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190063702		
VPE	500 Stück		

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14 ZH OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037200000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190492397		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/18D ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037400000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190492892		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/16 ZH OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037210000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190492687		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14D ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037380000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190492861		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/16D ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037390000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190492878		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/18 ZH OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037220000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190492694		
VPE	500 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,34/10 TK SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9026030000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, türkis	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190177171		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,34/12 TK SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025790000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190121174		
VPE	500 Stück		

Multi-Beutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/15S ZH GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018650000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4032248011407		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14S GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9025710000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190031442		
VPE	500 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/16 GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028320000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902087		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14D R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019420000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190189099		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/12 GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028310000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902070		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14 GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9026080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190026158		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/18 GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028340000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902100		
VPE	500 Stück		

Leiter-Nennquerschnitt 0,14 mm²

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,14/12 GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028240000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902001		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H0,14/10T BR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028250000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, braun	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902018		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,14/10 GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005180000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190859909		
VPE	500 Stück		

Leiter- Nennquerschnitt 0,25 mm² - 6,0 mm²Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004050000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190153052		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H2,5/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190145446		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H1,0/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0282800000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190006662		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H0,25/5	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018910000	Aderendhülse, Standard, 5 mm, 5 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190068134		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H2,5/7	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0373000000	Aderendhülse, Standard, 7 mm, 7 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190173463		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H6,0/15	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0124700000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190003807		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/15	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004100000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190119003		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H1,5/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004070000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190105761		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H0,75/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0542500000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190037482		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H6,0/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004120000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190104795		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0244100000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190179830		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H1,5/7	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0372700000	Aderendhülse, Standard, 7 mm, 7 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190064525		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H2,5/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0186100000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190172954		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H2,5/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004090000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190147921		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H0,5/6	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0282600000	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190184025		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H4,0/9	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0373100000	Aderendhülse, Standard, 9 mm, 9 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190164669		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/6	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0372600000	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190180263		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H4,0/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004110000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190148348		
VPE	500 Stück		
Typ	H6,0/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0191900000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190026851		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/6	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0282700000	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190019013		
VPE	1.000 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H6,0/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004130000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190143626		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004060000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190147938		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H1,5/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0186500000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190039592		
VPE	1.000 Stück		

Lieferung in loseem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/14DS BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	1333100000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190160364		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/16 TS GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9036210000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248068005		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/16DS BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9036220000	Aderendhülse, Standard, 13 mm, 10 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4032248068012		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/12DS BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028490000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4032248049028		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/12TS GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9036200000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248067992		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/14TS GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9426770000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248160693		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:55:48 MESZ

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14D GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019410000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190164096		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14 W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9026070000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190187163		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14T HBL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021230000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190153106		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16 W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028290000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902056		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/18 W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028300000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902063		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/12 W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9028280000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902216		
VPE	500 Stück		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004930000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482701		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005160000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482749		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004720000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190962210		
VPE	100 Stück		