

PZ 6 ROTO ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима наконечников, 0.14mm ² , 6mm ² , Трапецеидальный обжим
Номер для заказа	9017440000
Тип	PZ 6 ROTO ZERT
GTIN (EAN)	4008190884574
Кол.	1 Шт.
Запасные части	9014480000 9202810000 9054820000

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	80 мм	Высота (в дюймах)	3,15 inch
Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	442 g		

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима
-------------------	-----------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,14 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим
--------------------	-----------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/22DS R ZH	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036330000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 14 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248338566		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14S R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038560000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190207984		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14S GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035970000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190063733		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/15S ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038690000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248017720		
Кол.	500 Шт.		

Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14S W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190144104		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/12 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа 60259700000		
GTIN (EAN) 4008190152222		
Кол. 500 Шт.		
H1,0/12D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 60259700000		
GTIN (EAN) 4008190029074		
Кол. 500 Шт.		
H1,0/18D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 60259110000		
GTIN (EAN) 4008190174828		
Кол. 500 Шт.		
H1,0/14D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 60259080000		
GTIN (EAN) 4008190090623		
Кол. 500 Шт.		
H1,0/16D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 60259100000		
GTIN (EAN) 4008190159986		
Кол. 500 Шт.		
H1,0/14 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа 60259300000		
GTIN (EAN) 4008190024697		
Кол. 500 Шт.		
H1,0/16 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа 60259500000		
GTIN (EAN) 4008190037291		
Кол. 500 Шт.		
H1,0/18 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа 60259300000		
GTIN (EAN) 4008190101497		
Кол. 500 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/16 ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037290000	красный	
GTIN (EAN) 4008190492762		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/26 ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037310000	красный	
GTIN (EAN) 4008190492786		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/26D ZH SW	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037490000	черный	
GTIN (EAN) 4008190493066		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/16D ZH SW	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037470000	черный	
GTIN (EAN) 4008190493042		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/20 ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037300000	красный	
GTIN (EAN) 4008190492779		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/20D ZH SW	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037480000	черный	
GTIN (EAN) 4008190493059		
Кол. 500 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/19T ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037640000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493325	серый	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/21D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037510000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493080	синий	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/21T ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037650000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493356	серый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/27D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037520000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493097	синий	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/19D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037500000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493073	синий	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/27T ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037660000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493387	серый	
Кол.	100 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/12 W SV Номер для заказа 6038280000 GTIN (EAN) 4008190902216 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	В ленте из пакетов
H0,75/14 W SV Номер для заказа 60386070000 GTIN (EAN) 4008190187163 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
H0,75/18 W SV Номер для заказа 6038300000 GTIN (EAN) 4008190902063 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый	В ленте из пакетов
H0,75/14D GR SV Номер для заказа 60389410000 GTIN (EAN) 4008190164096 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
H0,75/16 W SV Номер для заказа 6038290000 GTIN (EAN) 4008190902056 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	В ленте из пакетов
H0,75/14T HBL SV Номер для заказа 60381230000 GTIN (EAN) 4008190153106 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	В ленте из пакетов

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)
луженые медные
допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/19,5X GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036750000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332297		
Кол.	100 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/15 ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037260000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492731		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/25D ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037460000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 22 mm, 18 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493035		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/19 ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037270000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492748		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/19D ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037450000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493028		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/15D ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037440000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493011		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,0/25 ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60367280000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 22 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492755	желтый	
Кол.	500 Шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190026158		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14D R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60369420000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190189099		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/16 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902087		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/18 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902100		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/12 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902070		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/24 XS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6032880000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 14.5 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248517954		
Кол.	100 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/16S OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6032900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248519026		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14S W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034590000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190862060		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14S OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034560000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190286132		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16 DS W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6032910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248519019		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/14DS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038520000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248049035		
Кол.	500 шт.		
Тип	H4,0/15TS OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248068029		
Кол.	500 шт.		
Тип	H4,0/20DS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6033630000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248565078		
Кол.	500 шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D ZH W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034780000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190188481		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/14 ZH OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034440000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190198473		
Кол.	500 шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14S BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4032248298631		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/15T GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60361240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190115302		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/15 BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60361000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190141141		
Кол.	500 Шт.		

Ассортимент кабельных наконечников с изоляцией



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H-BOX 0,14-0,75QMM	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035410000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
GTIN (EAN)	4008190341602		
Кол.	1 Шт.		
Тип	H-BOX 4,0-16,0QMM	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035920000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
GTIN (EAN)	4008190101442		
Кол.	1 Шт.		
Тип	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60354000000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN	Ящик
GTIN (EAN)	4008190341596		
Кол.	1 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035430000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN	Ящик
GTIN (EAN)	4008190337162		
Кол.	1 Шт.		
Тип	H-BOX 0,5-2,5QMM	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035900000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
GTIN (EAN)	4008190109202		
Кол.	1 Шт.		

Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/15S ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038650000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4032248011407		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14S GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035710000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190031442		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14 ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037200000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492397		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16D ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037390000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492878		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,5/18 ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037220000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492694	оранжевый	
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/18D ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037400000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492892	белый	
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/16 ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037210000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492687	оранжевый	
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/14D ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037380000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492861		
Кол.	500 шт.		

в ленте из пакетов



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/15 ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038530000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190066925	желтый	пакетов
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/19 ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60384910000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482688	желтый	пакетов
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/15D ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038540000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190188832	красный	пакетов
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/19D ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60384760000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190160951	красный	пакетов
Кол.	500 шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035860000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275921		
Кол.	5 000 шт.		
Тип	H0,5/14 OR BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035810000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275877		
Кол.	5 000 шт.		

в ленте из пакетов



- Цветовой код Weidmüller
- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)

Основные данные для заказа

Тип	H0,25/12 HBL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035780000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190053239		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,25/10T GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60351210000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190045555		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,25/10 HBL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036050000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, Светло-синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190138288		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,25/12T GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60351220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190153786		
Кол.	500 шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14T R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60041950000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190262747		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/14 GE BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60044320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190167523		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/14D R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60044330000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190047498		
Кол.	500 шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/22D ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60044730000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190161811		
Кол.	100 шт.		
Тип	H4,0/22T ZH OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60044590000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190272654		
Кол.	100 шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)
 луженые медные
 допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23X GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6006790000	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332303		
Кол.	100 шт.		

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Планка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H0,34/12 TK BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004390000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, бирюзовый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190881016		
Кол.	5 000 шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

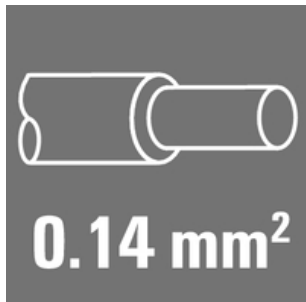
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 0,14 мм²

- Цветовой код Weidmüller
- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,14/10 GR SV	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, серый	В ленте из пакетов
Номер для заказа 6035180000		
GTIN (EAN) 4008190859909		
Кол. 500 шт.		
H0,14/12 GR SV	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
Номер для заказа 6035240000		
GTIN (EAN) 4008190902001		
Кол. 500 шт.		
H0,14/10T BR SV	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, коричневый	В ленте из пакетов
Номер для заказа 6035250000		
GTIN (EAN) 4008190902018		
Кол. 500 шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller



Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,34/10 TK	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, бирюзовый	Россыпью
Номер для заказа 6035750000		
GTIN (EAN) 4008190105365		
Кол. 500 шт.		
H0,34/12 TK	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, бирюзовый	Россыпью
Номер для заказа 6035770000		
GTIN (EAN) 4008190067960		
Кол. 500 шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14T HBL	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H0,75/16D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H0,75/18 W	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H0,75/12D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H0,75/18T HBL	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H0,75/16T HBL	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H0,75/14D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H0,75/18D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H0,75/12T HBL	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H0,75/14 W	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

20

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/16 W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035860000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190141967		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/12 W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035960000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190079826		
Кол.	500 Шт.		

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 6 ROTO
Номер для заказа	60344480000
GTIN (EAN)	4008190877385
Кол.	1 Шт.
Тип	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
Номер для заказа	6054820000
GTIN (EAN)	4032248109289
Кол.	1 Шт.

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H0,34/10 TK SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036030000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, бирюзовый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190177171		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,34/12 TK SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035790000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, бирюзовый	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190121174		пакетов
Кол.	500 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах

- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller



Основные данные для заказа

Тип	H1,5/24 XS SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6032870000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 14.5 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248517947		
Кол.	100 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN



Основные данные для заказа

Тип	H1,5/16 R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190141745		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/18D SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039140000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190046026		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14D SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190153793		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14 R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6033100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190065089		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,5/16D SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6049130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190023331		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/24 R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6049560000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190187071		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/24D SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6049150000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190151676		
Кол.	500 Шт.		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14D BL BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6044360000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	На катушке
GTIN (EAN)	4008190083397		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/14T GR BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6044370000	Кабельный наконечник, Стандартный, 11 mm, 8 mm, серый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190052508		
Кол.	500 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14DS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6044310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190160364		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	Исполнение	Упаковка
H2,5/14TS GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа 60366770000		
GTIN (EAN) 4032248160693		
Кол. 500 шт.		
H2,5/16DS BL	Кабельный наконечник, Стандартный, 13 mm, 10 mm, синий	Россыпью
Номер для заказа 60366220000		
GTIN (EAN) 4032248068012		
Кол. 500 шт.		
H2,5/12DS BL	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, синий	Россыпью
Номер для заказа 60364900000		
GTIN (EAN) 4032248049028		
Кол. 500 шт.		
H2,5/12TS GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа 60366200000		
GTIN (EAN) 4032248067992		
Кол. 500 шт.		
H2,5/16 TS GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа 60366210000		
GTIN (EAN) 4032248068005		
Кол. 500 шт.		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14T W BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
Номер для заказа 60361930000		
GTIN (EAN) 4008190262402		
Кол. 500 шт.		
H0,5/14D W BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
Номер для заказа 60364280000		
GTIN (EAN) 4008190162627		
Кол. 500 шт.		
H0,5/14 OR BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	На катушке
Номер для заказа 60364270000		
GTIN (EAN) 4008190091774		
Кол. 500 шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/16 R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902117		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14D SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039430000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190107420		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14 R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190137168		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23T ZH GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037690000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493486		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23 ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037320000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492793		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29 ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037330000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492809		
Кол.	100 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	Н6,0/29D ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037560000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493134	желтый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	Н6,0/23D ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037550000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493127	желтый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	Н6,0/29T ZH GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037700000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493509	зеленый	
Кол.	100 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код DIN

Основные данные для заказа

Тип	Н0,34/11 S TK	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, бирюзовый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248593026		
Кол.	500 Шт.		

в ленте из пакетов



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Н4,0/18 GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190117382		
Кол.	250 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H4,0/18T OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60371250000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190159313		
Кол.	250 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/28T ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037680000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493479	оранжевый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H4,0/22T ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037670000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493431	оранжевый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H4,0/22D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037530000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493103	серый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H4,0/28D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037540000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493110	серый	
Кол.	100 Шт.		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14 W BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034290000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190006778		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/14T HBL BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6304310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	На катушке
GTIN (EAN)	4008190179298		
Кол.	500 Шт.		

Тип	H0,75/14D GR BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6304300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190154837		
Кол.	500 Шт.		

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Исполнение
Номер для заказа	6302810000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14D SW BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6305890000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275952		
Кол.	5 000 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,5/14 R BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035840000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275907		
Кол.	5 000 шт.		
Тип	H1,5/14S GN BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60358370000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, зеленый	Катушка
GTIN (EAN)	4032248318537		
Кол.	5 000 шт.		

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14T GR BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275976		
Кол.	3 000 шт.		
Тип	H2,5/14D BL BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035850000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275914		
Кол.	3 000 шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20 SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6033500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190183905		
Кол.	100 шт.		
Тип	H6,0/20T GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60331130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190111731		
Кол.	100 шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H6,0/26D GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	65059230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190072117		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/20D GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	65059220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190151607		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/26T GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	65051140000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190022501		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/26 SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	65055700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190026837		
Кол.	100 Шт.		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14 R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	65054340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Таре
GTIN (EAN)	4008190080723		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14T SW BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	65051960000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190262389		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14D SW BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	65054350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190005474		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller



Основные данные для заказа

Тип	H0,25/10 HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035740000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190092054		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,25/12T GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031020000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190184230		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,25/12 HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035760000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190010027		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,25/10T GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190109103		
Кол.	500 Шт.		

в ленте из пакетов

- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код



Основные данные для заказа

Тип	H0,75/16D ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034770000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190038816		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14D ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60348520000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190097998		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	Н0,75/14 ZH W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038510000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190019914		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/16T ZH HBL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60385140000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, Светло-синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482725		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/16 ZH W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60384900000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482671		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/15T ZH BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038570000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, Светло-синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190272630		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Для следующих проводов: 2 № 0,75 мм² (2 № AWG 18)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Н0,75/14T ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60387610000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493233		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/16 ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60387240000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492717		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/16D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60387420000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492991		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/24T ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60387630000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493271		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/24 ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60387250000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492724		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/14 ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037230000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190853976		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037410000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492984		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/24D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037430000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493004		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/16T ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037620000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493264		
Кол.	500 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
 Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
 Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14TS HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038550000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190207991		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/19S ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60382820000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 12 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248515769		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14S W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60385960000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190009878		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/19TS ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60382840000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248515783		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/15S W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60384240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 9 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248621545		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

33

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/14DS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038580000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248159475		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/19DS ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60382830000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248515776		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/12 OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190090456		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/12D W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190085728		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14D W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190120931		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16 OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035870000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190025045		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14 OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190015770		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16D W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039020000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190047108		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/18D W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60386990000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248834624		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,5/18 OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6980000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248834631		
Кол.	500 Шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 0,25 мм² - 6,0 мм²Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/9	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	693100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 9 mm, 9 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190164669		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H4,0/12	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	694100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190179830		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H6,0/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	694130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190143626		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	694080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190145446		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H2,5/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	694090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190147921		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,5/7	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	693270000	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190064525		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H0,5/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	694050000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190153052		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H0,75/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	694250000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190037482		
Кол.	1 000 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,0/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60322800000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190006662		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H6,0/15	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60344700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190003807		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/6	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60327000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190019013		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H2,5/7	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60333000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190173463		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H6,0/12	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60341900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190026851		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/12	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60346100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190172954		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H0,5/6	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60326000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190184025		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,0/6	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60326000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190180263		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H0,25/5	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60338910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 5 mm, 5 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190068134		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,5/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60344070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190105761		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H4,0/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60344110000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190148348		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/12	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60344060000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190147938		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H4,0/15	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60344100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190119003		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H6,0/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190104795		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034650000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190039592		
Кол.	1 000 Шт.		

в ленте из пакетов



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/20D SW ZH SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60344750000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, черный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190055431		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/16D ZH SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034420000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, черный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190167455		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/20 ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60344920000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482695		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/16 ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034410000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190009397		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14S R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025720000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190072681		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/25T GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6021090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190060916		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/15D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6021160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/19D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6021170000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190178024		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/19T GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6021080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190149345		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/15T GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6021070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190128944		
Кол.	500 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H2,5/25D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60319180000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190101145		
Кол.	500 Шт.		

Ассортимент кабельных наконечников для обжима двух проводов



Ящик, заполненный изолированным кабельными наконечниками для обжима двух проводов.

- В цветовом коде Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60315390000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
GTIN (EAN)	4008190341015		
Кол.	1 Шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/19D ZH BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60314430000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190099367		
Кол.	250 Шт.		
Тип	H2,5/21D ZH BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60314740000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190031923		
Кол.	250 Шт.		
Тип	H2,5/19T ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60315580000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190272647		
Кол.	250 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H2,5/21 ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035150000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482732	серый	пакетов
Кол.	250 Шт.		

в ленте из пакетов

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller



Основные данные для заказа

Тип	H2,5/17,5X BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036670000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 8 mm, синий	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190332273		пакетов
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/21,5X BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036710000	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, синий	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190332280		пакетов
Кол.	100 Шт.		

в ленте из пакетов

- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN



Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039400000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190066024		пакетов
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16 OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038270000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190902049		пакетов
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/12 OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038260000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, оранжевый	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190902025		пакетов
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,5/14 OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6060000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190122201		
Кол.	500 Шт.		

в ленте из пакетов



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/17,5X SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6590000	Кабельный наконечник, Стандартный, 13 mm, 8 mm, черный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332259		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H1,5/19,5X SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6630000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 10 mm, черный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332266		
Кол.	100 Шт.		

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14T BL BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	5900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275969		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H0,75/14D GR BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	5870000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275938		
Кол.	5 000 Шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/14 W BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035820000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275884		
Кол.	5 000 Шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23T ZH GN SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035160000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482749	зеленый	пакетов
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23 ZH SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034930000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482701	черный	пакетов
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23D ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034720000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190962210	желтый	пакетов
Кол.	100 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14DS SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190085599		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/12S R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035690000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190059439		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,5/14S R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60355980000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190080730		
Кол.	500 Шт.		

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14 GE BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60355830000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275891		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H1,0/14D R BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60355880000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275945		
Кол.	5 000 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/20D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60359200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190126575		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H4,0/18T OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60351100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190061708		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H4,0/26D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60359210000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190002336		
Кол.	100 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 11:37:09 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 6 ROTO ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	H4,0/26T OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190092825		
Кол.	100 шт.		
Тип	H4,0/18D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190141349		
Кол.	500 шт.		
Тип	H4,0/20T OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321110000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190035754		
Кол.	500 шт.		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип ERTE ES PZ 6 ROTO

Номер для заказа [6034480000](#)

GTIN (EAN) 4008190877385

Кол. 1 Шт.

Тип ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...

Номер для заказа [6054820000](#)

GTIN (EAN) 4032248109289

Кол. 1 Шт.

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение.

Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип ERTE GRIFFE PZ

Номер для заказа [6032810000](#)

GTIN (EAN) 4032248512577

Кол. 1 Шт.

Исполнение

Инструмент для обжима, Заменяемая деталь