


H4,0/22T ZH OR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

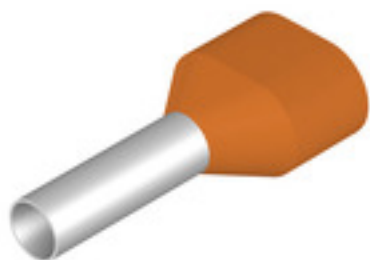

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange
Best.-Nr.	9018590000
Typ	H4,0/22T ZH OR SV
GTIN (EAN)	4008190272654
VPE	100 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

H4,0/22T ZH OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,573 g
--------------	---------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe orange	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	15 mm	Farbcode	Telemecanique
Kontaktflächendurchmesser (D1)	3,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	5,2 mm	Kragenhöhe (A)	9 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	22 mm
Leiteranschlussquerschnitt	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H4,0/22T ZH OR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**