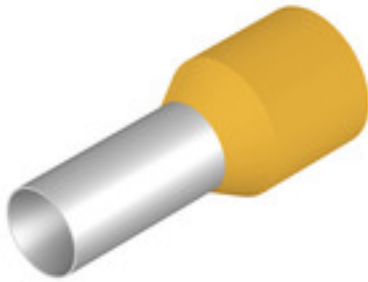


H25,0/30D 16 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, gelb
Best.-Nr.	9019280000
Typ	H25,0/30D 16 GE
GTIN (EAN)	4008190038380
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 7. Mai 2024 14:06:33 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H25,0/30D 16 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	1,188 g
--------------	---------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	18 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	7,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm
Kragendurchmesser (D2)	11,2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm
L1 in mm	30 mm	Leiteranschlussquerschnitt	25 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Militärische Bezeichnung	T 20A 028 A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

UL File Number Search	UL Webseite
-----------------------	-------------

Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744
------------------------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H25,0/30D 16 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**