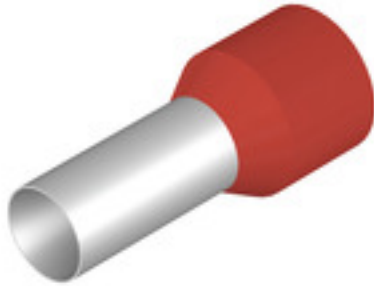


H35,0/32D R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 19 mm, 18 mm, rot
Best.-Nr.	9019320000
Typ	H35,0/32D R
GTIN (EAN)	4008190111847
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 1. Mai 2024 07:07:36 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H35,0/32D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1,4 g
--------------	-------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe rot	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	19 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragendurchmesser (D2)	12,7 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm
L1 in mm	32 mm	Leiteranschlussquerschnitt	35 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Militärische Bezeichnung	T 20A 032 A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

UL File Number Search	UL Webseite
-----------------------	-------------

Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744
------------------------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H35,0/32D R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**