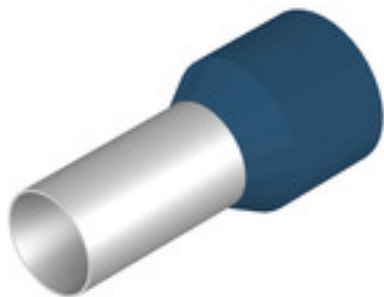


H50,0/36D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 26 mm, 20 mm, blau
Best.-Nr.	9019340000
Typ	H50,0/36D BL
GTIN (EAN)	4008190067632
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

H50,0/36D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	2,8 g
--------------	-------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	26 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	10,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	20 mm
Kragendurchmesser (D2)	15 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm
L1 in mm	36 mm	Leiteranschlussquerschnitt	50 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 1	Metallhülsendicke (S1)	0,3 mm
Militärische Bezeichnung	T 20A 034 A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

UL File Number Search	UL Webseite
-----------------------	-------------

Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744
------------------------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H50,0/36D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**