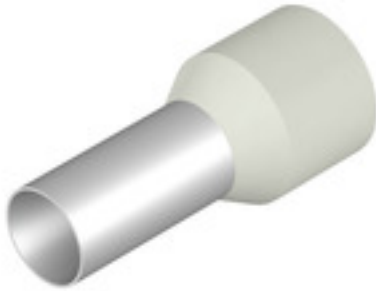


H16,0/22T W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, weiß
Best.-Nr.	9021170000
Typ	H16,0/22T W
GTIN (EAN)	4008190151478
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

H16,0/22T W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,7 g
--------------	-------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe weiß	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	15 mm	Farbcode	Telemecanique
Kontaktflächendurchmesser (D1)	5,8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragendurchmesser (D2)	8,8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm
L1 in mm	22 mm	Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Militärische Bezeichnung	T 20A 025 A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

UL File Number Search	UL Webseite
-----------------------	-------------

Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744
------------------------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H16,0/22T W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**