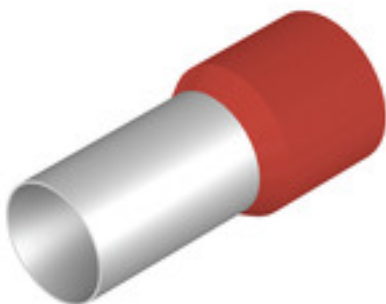


H95,0/44 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 31 mm, 25 mm, rot
Best.-Nr.	9028210000
Typ	H95,0/44 R
GTIN (EAN)	4008190891589
VPE	25 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 13:27:42 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H95,0/44 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	5,2 g
--------------	-------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe rot	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	31 mm	Farbcode	Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	14,7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm
Kragendurchmesser (D2)	18 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,6 mm
L1 in mm	44 mm	Leiteranschlussquerschnitt	95 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3/0	Metallhülsendicke (S1)	0,35 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H95,0/44 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**