

H1,5/14S GN BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

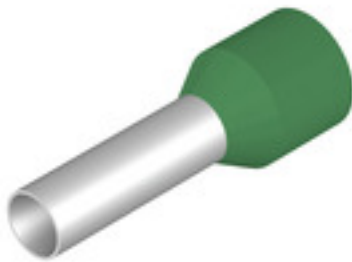

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grün
Best.-Nr.	9028370000
Typ	H1,5/14S GN BD GSP
GTIN (EAN)	4032248318537
VPE	5.000 Stück
Verpackung	Rolle

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 06:39:48 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H1,5/14S GN BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,146 g
--------------	---------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	verkettete Aderendhülse auf Rolle, Farbe grün	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	10 mm	Farbcode	sonstige
Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	4 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,28 mm
L1 in mm	14 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format

H1,5/14S GN BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**