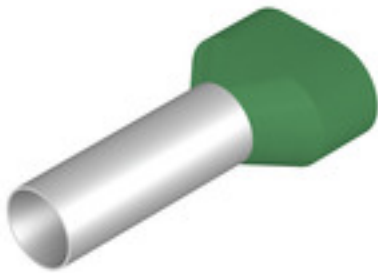


H16,0/38 ZH GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, grün
Best.-Nr.	9037370000
Typ	H16,0/38 ZH GN
GTIN (EAN)	4008190492847
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 13:55:07 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H16,0/38 ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1,82 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe grün	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	29 mm	Farbcode	Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm
Kragenbreite (B)	9,5 mm	Kragenhöhe (A)	17,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,6 mm	L1 in mm	38 mm
Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6
Metallhülsendicke (S1)	0,3 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H16,0/38 ZH GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**