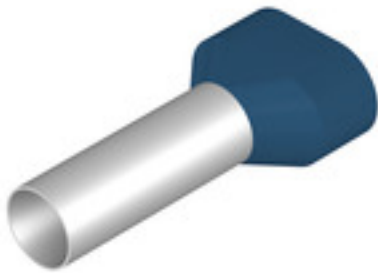


H16,0/38D ZH BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, blau
Best.-Nr.	9037600000
Typ	H16,0/38D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493196
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 7. Mai 2024 19:38:45 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1,86 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe blau	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	29 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm
Kragenbreite (B)	9,5 mm	Kragenhöhe (A)	17,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,6 mm	L1 in mm	38 mm
Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6
Metallhülsendicke (S1)	0,3 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H16,0/38D ZH BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**