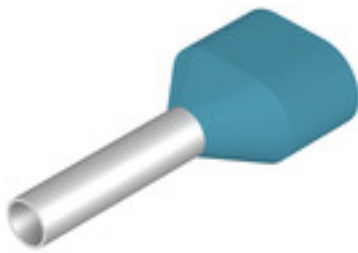


H0,75/14T ZH HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comFür Leiter von je 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau |
| Best.-Nr. | 9037610000 |
| Typ | H0,75/14T ZH HBL |
| GTIN (EAN) | 4008190493233 |
| VPE | 500 Stück |
| Verpackung | lose |

Erstellungs-Datum 29. April 2024 06:49:47 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H0,75/14T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,124 g

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Artikelbeschreibung | Zwilling-Aderendhülse, Farbe hellblau | Ausführung | Zwilling-Aderendhülse |
|---------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------|

Aderendhülsen

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| Abisolierlänge | 11 mm | Farbcode | Telemecanique |
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1,7 mm | Kontaktflächenlänge (L2) | 8 mm |
| Kragenbreite (B) | 3 mm | Kragenhöhe (A) | 5,5 mm |
| Kunststoffkragendicke (S2) | 0,3 mm | L1 in mm | 14 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 0,75 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 18 |
| Metallhülsendicke (S1) | 0,15 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

Downloads

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | Zuken E3.S |
| Anwenderdokumentation | Technical information - EN Technical information - DE |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

H0,75/14T ZH HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**